


# UHD ケーブル早見表

ITプロも納得の高性能ケーブル。使用環境に応じてタイプと長さが選べます。

StarTech.com製品は、パフォーマンス、互換性、耐久性、信頼性など、ITプロが求めるクオリティを追求して設計・製造されています。

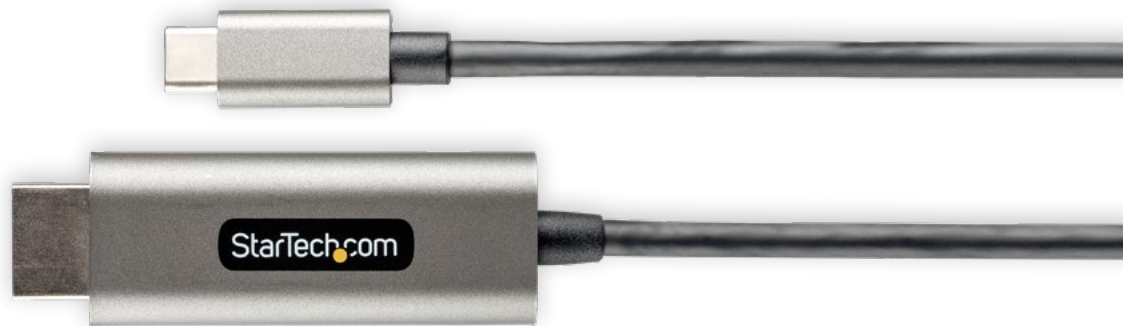

## ステップ①

パソコン側のコネクタを選択



HDMI

## ステップ②

ディスプレイ側のコネクタを選択



## ステップ③

ケーブルの長さ

	HDMI	DisplayPort
アダプター	-	128-HDMI-DISPLAYPORT*
20"/50cm	HDMM21V50CM	-
3'/1m	HDMM21V1M	-
6'/2m	HDMM21V2M	HD2DPMM2M*
10'/3m	HDMM21V3M	HD2DPMM3M*
12'/4m	HDMM21V4M	-
16'/5m	HDMM21V5M	-

## ステップ①

パソコン側のコネクタを選択



DisplayPort

## ステップ②

ディスプレイ側のコネクタを選択



## ステップ③

ケーブルの長さ

HDMI	DisplayPort	USB-C
DP2HD4K60H*	-	-
-	-	-
DP2HDMM1MB*	DP14VMM1M	CDP2DP141MBD
DP2HDMM2MB*	DP14VMM2M	CDP2DP142MBD
DP2HDMM3MB*	DP14VMM3M	-
-	DP14VMM4M	-
DP2HDMM5MB*	DP14VMM5M	-

## ステップ①

パソコン側のコネクタを選択



USB-C (DP Altモードまたは Thunderbolt 3/4)

## ステップ②

ディスプレイ側のコネクタを選択



## ステップ③

ケーブルの長さ

HDMI	DisplayPort	USB-C
USBC-HDMI-CDP2HD4K60*	CDP2DP14B	-
-	-	USB31CCV50CM*
CDP2HDMM1MH*	CDP2DP141MB	USB31CCV1M*
CDP2HDMM2MH*	CDP2DP146B	-
CDP2HDMM3MH*	-	-
CDP2HDMM4MH*	-	-
CDP2HDMM5MH*	-	-

詳しくは、ホームページをご覧ください。 [StarTech.com/jp//8k-uhd-cable-solutions](https://www.startech.com/jp//8k-uhd-cable-solutions)

\* VESA認証DisplayPort 1.4ケーブル、ウルトラハイスピードHDMI認証ケーブルを含む。

特に記載がない限り、最大解像度8K60Hzまで対応

▲最大4K60Hz ●最大4K60Hz ★最大4K60Hz