


QSFP+モジュール／Extreme Networks製品10319互換／40GBASE-SR4準拠光トランシーバ／850nm／DDM

製品ID: 10319-ST

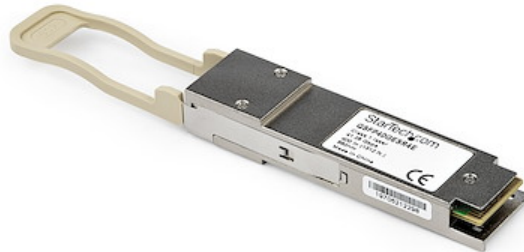

10319-STは、Extreme Networks製10319互換のQSFP+トランシーバモジュールです。Extreme Networks®ブランドのスイッチ／ルーターでの使用を想定した設計・プログラミング・テストが行われています。光ファイバケーブルで、40GBASE-SR4準拠40GbEネットワークの安定した接続機能を提供します。最大で150mの距離に対応します。

技術仕様:

- ・ 波長: 850nm
- ・ 最大データ転送レート: 40Gbps
- ・ タイプ: マルチモード
- ・ 接続タイプ: MPOコネクタ
- ・ 最大転送距離: 150m
- ・ MTBF: 244,610,583時間
- ・ 消費電力: 1.0W以下
- ・ デジタル診断モニタリング(DDM): 対応

このQSFP+モジュールはホットスワップに対応しています。ネットワークの中断を最小限に留めながらシームレスなアップグレードと交換が可能です。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

製品の特長

- ・ Extreme Networks製10319と100%互換: Extreme Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した40GbE接続機能を提供
- ・ 技術仕様: 40GBASE-SR4 | 40Gbps | マルチモード(MMF) | MPOコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM) | 最大転送距離 150m
- ・ メーカーホスト互換性を検証: Extreme Networks準拠製品のスイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
- ・ MSA準拠製品のスイッチに対応: アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
- ・ ライフタイム保証: モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	Extreme Networks
業界標準	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4

性能

最大データ転送速度	40.00 Gbps
最大伝達距離	150m
ファイバタイプ	マルチモード
波長	850 nm
ファイバ動作モード	全二重(フルデュプレックス)
DDM	あり
互換性のあるネットワーク	40 Gbps
MTBF	244,610,583 hours

物理的特徴

製品縦	1.9 cm [0.7 in]
-----	-----------------

製品横	12.2 cm [4.8 in]
製品高さ	0.8 cm [0.3 in]
製品重量	37.5 g [1.3 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	18.2 cm [7.2 in]
パッケージ横	13.2 cm [5.2 in]
パッケージ高さ	4.6 cm [1.8 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	126.0 g [4.4 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - QSFP+ トランシーバ
---------	------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。