


FireWire800 ケーブル 3m IEEE1394b (オス) – IEEE1394b (オス)

製品ID: 1394_99_10

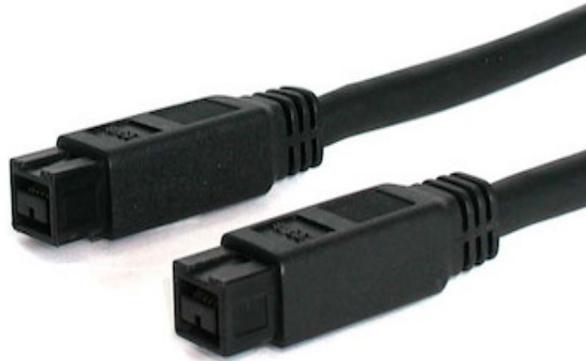

3m 9ピン 1394b

FireWireケーブル。高伝送帯域ビデオやグラフィック用途で、要件の高いハイスピードデジタルストレージや本格的なビデオキャプチャにも十分な最大800Mbpsのデータ転送速度に対応します。

StarTech.com製 FireWire 800ケーブルは、最高品質のシールドでハイスピードデータ接続を保護します。

認証、レポート、互換性



用途

大容量ストレージ、デジタルビデオ、デジタルオーディオ、デジタルカメラ、プリンタ、スキャナ、ホームシアターその他のネットワーク製品に最適

- ・複数のFireWire 800 (1394b) 準拠製品を接続

製品の特長

- ・最大63台のfirewireデバイスのデジーチェーン接続に対応
- ・最大800Mbps/秒の高速データ転送
- ・FireWire800および1394b規格に準拠
- ・1394b PC FireWire、Apple FireWire、Sony iLinkデバイスのすべてと互換
- ・コンピュータの電源を切らずにデバイスの活線交換が可能なホットプラグ機能

- ・ 最高品質のシールドでEMI(電磁干渉)ノイズから保護
- ・ ツイストペア構造
- ・ FireWireバスから電源を取る9ピンケーブル

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
業界標準	FireWire 800 & 1394b

コネクタ

コネクタA	1 - FireWire 800 (IEEE 1394b) [9ピン]
コネクタB	1 - FireWire 800 (IEEE 1394b) [9ピン]

物理的特徴

色	ブラック
ケーブル長	3.0 m [10.0 ft]
製品縦	3.0 m [10.0 ft]
製品重量	107 g [3.8 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	16.7 cm [6.6 in]
パッケージ横	12.6 cm [5.0 in]
パッケージ高さ	2.3 cm [0.9 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	108 g [3.8 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 3m 1394b FireWire 800ケーブル 9-9 オス/オス
---------	---

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。