


FireWire800ケーブル 1.8m IEEE1394b(オス) – IEEE1394b(オス)

製品ID: 1394_99_6

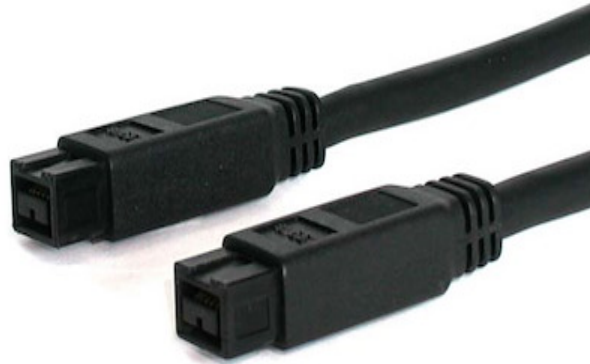

FireWire 800対応のコンピュータは、優れた性能とスピードを提供します。StarTech.comでは、FireWire 800の性能を最大限に活用できる高品質ケーブルを提供しています。

この9ピン1394bケーブルは、高帯域幅ビデオやグラフィックアプリケーションで、要件の高いハイスピードデジタルストレージや、本格的なビデオキャプチャにも十分な最大800Mbpsのデータ転送速度に対応します。

StarTech.com製 FireWire 800ケーブルは、最高品質のシールドでハイスピードデータ接続を保護します。

認証、レポート、互換性



用途

大容量ストレージ、デジタルビデオ、デジタルオーディオ、デジタルカメラ、プリンタ、スキャナ、ホームシアターその他のネットワーク製品に最適

・複数のFireWire 800(1394b)準拠製品を接続

製品の特長

- ・最大800Mbps/秒の高速データ転送
- ・最大63台のfirewireデバイスのデジチェーン接続に対応
- ・FireWire800および1394b規格に準拠
- ・最高品質のシールドでEMI(電磁干渉)ノイズから保護

- ・ツイストペア構造
- ・コンピュータの電源を切らずにデバイスの活線交換が可能なホットプラグ機能
- ・FireWireバスから電源を取る9ピンケーブル
- ・1394b PC FireWire、Apple FireWire、Sony iLinkデバイスのすべてと互換

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
業界標準	FireWire 800、1394b

コネクタ

コネクタA	1 – FireWire 800 (IEEE 1394b) [9ピン]
コネクタB	1 – FireWire 800 (IEEE 1394b) [9ピン]

物理的特徴

色	ブラック
ケーブル長	1.8 m [6.0 ft]
製品縦	1.8 m [6.0 ft]
製品重量	70.8 g [2.5 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	15.7 cm [6.2 in]
パッケージ横	12.7 cm [5.0 in]
パッケージ高さ	2.3 cm [0.9 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	76.0 g [2.7 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – 1.8m 1394b 9ピン – 9ピン FireWire 800ケーブル オス/オス
---------	---

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。