


Citrix 455883-B21-kompatibles QSFP+ Modul - 40GBASE-SR4 - Multimode-Glasfaser (MMF) - 40GE Gigabit-Ethernet QSFP+ - MPO 100 m - 850 nm - DDM

Produkt-ID: 3013936-E2-ST

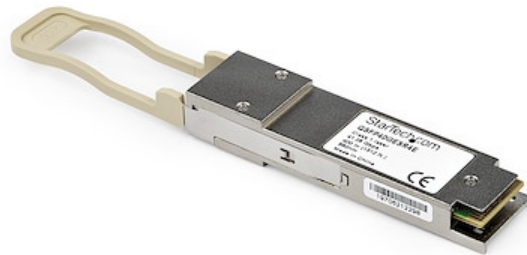

Der 3013936-E2-ST ist ein Citrix 3013936-E2-kompatibles Glasfaser QSFP-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Citrix® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 40 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 40GBASE-SR4-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 100m.

Technische Spezifikationen:

- Wellenlänge: 850nm
- Max. Datenübertragungsrate: 40 Gbit/s
- Typ: Multimode
- Anschlusstyp: MPO Anschluss
- Max. Übertragungsentfernung: 100m
- MTBF: 244.610.582 Stunden
- Stromverbrauch: < 0.7 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Dieses QSFP Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.

StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebotenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- 100 % KOMPATIBEL mit Citrix 455883-B21: Entwickelt, programmiert und getestet auf Kompatibilität mit Citrix Schaltern und Routern für eine zuverlässige 40 GbE-Konnektivität
- TECHNISCHE DATEN: 40GBASE-SR4 | 40 Gbit/s | Mehrfacher Modus | MPO-Steckverbinder | 850 nm | Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | Entfernungen bis zu 100 m
- GETESTET AUF OEM-HOST-KOMPATIBILITÄT: Hot-Swap-fähig bei Citrix Routern und Schaltern; DDM-Unterstützung sendet den Status des Transceivers an die meisten SNMP-Netzwerkverwaltungstools
- FUNKTIONIERT MIT MSA-KONFORMEN SCHALTERN: Funktioniert auch mit Schaltermodellen von Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link und mehr, die nichtcodierte Module akzeptieren
- DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieses SFP Modul lebenslang unterstützt (Lebensdauer des Moduls, nicht des Netzwerk Switches), einschließlich kostenloser 24/5 mehrsprachiger technischer Unterstützung

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Compatible Brand Citrix

Leistung

Max. Datenübertragungsrate 40.00 Gbit/s

Max. Übertragungsentfernung 100m [328ft]

Faseroptiktyp Multimodus

Wellenlänge 850nm

Kompatible Netzwerke	40 Gbps
MTBF	244610582 Stunden
Stromverbrauch	< 0.7W

Physische Eigenschaften

Produktlänge	4.8 in [12.2 cm]
Produktbreite	0.7 in [1.8 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.1 cm]
Produktgewicht	1.4 oz [40.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	7.3 in [18.6 cm]
Paketbreite	5.2 in [13.3 cm]
Pakethöhe	2.0 in [5.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.5 oz [128.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - QSFP+-Transceiver
--------------------	-----------------------

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.