

15 m Cat5e RJ45 UTP snagless netwerkkabel - Grijs

Productcode: 45PAT15MGR



Deze 15 m lange Cat5e-kabel voldoet aan of overtreft alle categorie 5e kabelspecificaties en zorgt zo voor betrouwbare Ethernet netwerkverbindingen. Bovendien is de kabel voorzien van een duurzame grijze PVC-mantel, waardoor u uw netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode kunt voorzien.

Voor eenvoudigere kabeltrajecten beschermen de snagless connectors de RJ45 clips van de kabel tijdens installatie, waardoor ze minder gevoelig zijn voor vasthaken of breken. Dit garandeert een stevige verbinding en voorkomt dat de kabel losraakt van de poort.

De kabel is voorzien van gegoten contacten als trekontlasting, waarmee buiging van de RJ45 connectoreindpunten in een scherpe hoek wordt voorkomen. Hiermee wordt het risico van kabelbeschadiging en daarmee mogelijke aantasting van de netwerkprestatie verminderd.

Haal het maximale uit uw kabelinvestering met onze Cat 5e kabels, die allemaal zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders.

Zorg dat uw veeleisende Ethernet-toepassingen, zoals Power-over-Ethernet, uitstekend presteren met behulp van kabels met een koperen draad van 0,25 mm².

Vertrouw op onze RJ45 connectors voor optimaal geleidingsvermogen en elimineer tegelijkertijd signaalverlies door oxidatie of corrosie.

De 45PAT15MGR wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ontworpen voor gebruik met Fast Ethernet-netwerken
- Verbind computers, hubs, switches, printservers en patchpanelen met elkaar
- Sluit een werkstation aan op een RJ45 wandcontact
- Breid het bereik van uw Ethernet netwerkapparaten uit met 15 m

Eigenschappen

- Voorkom kabelbeschadiging met gegoten RJ45 connectors die ook trekcontlasting bieden
- Maak beveiligde verbindingen met snagless clips die de connectors tijdens de installatie beschermen
- Gegarandeerde betrouwbaarheid met levenslange garantie
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaardbare grenzen te houden

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 pair UTP
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CM goedgekeurd
Type kabel	Snagless

Prestaties


Kabelspecificatie	CAT5e - 350 MHz
-------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	RJ-45
Connector B	RJ-45

Fysieke eigenschappen

Kleur	Grijs
Draaddikte	24 AWG

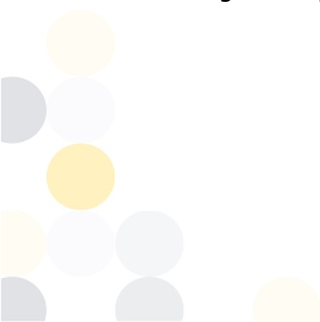

Type geleider	Gevlochten koper
Kabellengte	49.2 ft [15 m]
Lengte product	49.2 ft [15 m]
Gewicht product	18.4 oz [520 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	19.2 oz [544 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	15 m Cat5e patchkabel - grijs
-------------	-------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

