


Câble réseau Cat5e UTP sans crochet de 3m - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - M/M - Bleu

N° de produit: 45PAT3MBL

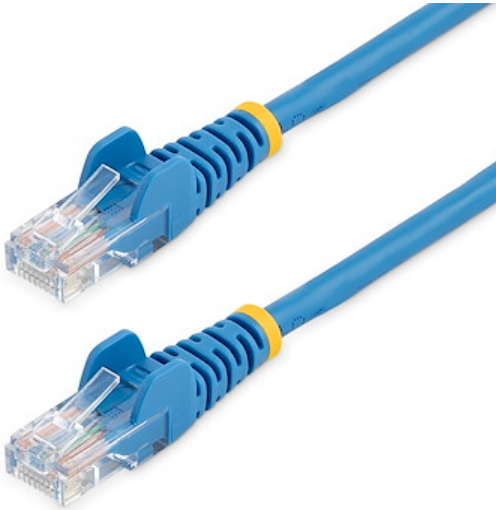

Le câble patch Cat5e 45PAT3MBL (3 m) respecte ou dépasse toutes les spécifications de câble Cat5e pour assurer une connexion réseau Ethernet fiable. Il est équipé d'une fiche PVC bleue durable, qui permet de coder l'acheminement des câbles, si nécessaire.

Durable, ce câble patch Cat5e de qualité supérieure est fabriqué sans crochet, ce qui contribue à protéger les clips du connecteur RJ45 et à éviter qu'il se coince pendant l'installation. Parallèlement, sa décharge de traction moulée en PVC empêche les terminaisons du connecteur RJ45 de trop se plier et réduit, du même coup, les risques de dommages.

Fait uniquement de matériaux de la meilleure qualité, ce câble patch Cat5e propose un rendement fiable.

Obtenez la meilleure valeur ajoutée pour votre investissement avec nos câbles Cat 5e tous fabriqués avec des conducteurs en cuivre haute qualité.

Obtenez une capacité haute performance pour vos applications Ethernet exigeantes, comme l'alimentation PoE, avec des câbles de cuivre de 0,25 mm².

Fiez-vous à nos connecteurs RJ45 pour obtenir une conductivité optimale tout en éliminant la perte de signal due à l'oxydation ou la corrosion.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Conçu pour fonctionner avec les réseaux Fast Ethernet
- Permet d'effectuer la connexion entre le concentrateur et le panneau de distribution
- Permet de brancher un poste de travail à une prise murale

Spécifications techniques

- Protections des clips du connecteur RJ45
- Fabriqué et testé avec soin, pour une paradiaphonie (NEXT) largement dans les limites acceptables
- Couvercles colorés permettant le codage de couleur dans le service
- La décharge de traction moulée évite que le câble se plie trop à l'endroit du connecteur RJ45, ce qui réduit la pression à la terminaison de la prise
- Fait de composants de qualité supérieure
- Fil de cuivre de 0,25mm² de qualité supérieure

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	4 pair UTP
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Résistance au feu	Homologué CM
Type de câble	Sans crochet

Performance

Calibre du câble	CAT5e - 350 MHz
------------------	-----------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - RJ-45
Connecteur B	1 - RJ-45

Conditions

environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 30°C (32°F to 86°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	0 ~ 60% RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Bleu
Calibre du fil	24 AWG
Type de conducteur	Cuivre torsadé
Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
Longueur du produit	9.8 ft [3 m]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 cm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 cm]
Poids du produit	3.8 oz [109.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.0 in [15.2 cm]
Package Width	7.8 in [19.7 cm]
Package Height	0.9 in [2.3 cm]
Poids brut	4.2 oz [118.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble patch UTP Cat5e bleu de 3m sans crochet
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis