


## Cat5e Patch Cable with Snagless RJ45 Connectors - 2 ft, Red

Produkt ID: 45PATCH2RD

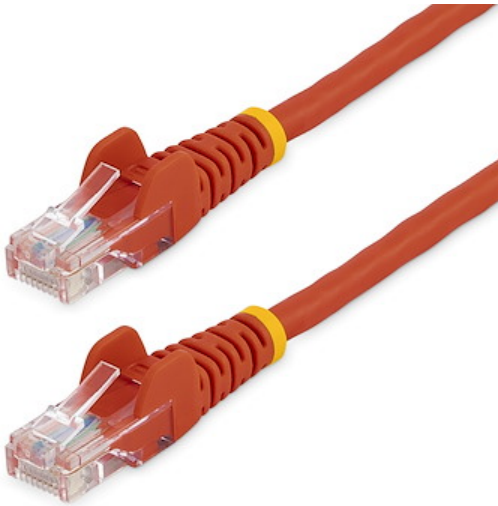

This 2-foot Cat5e cable meets or exceeds all Category 5e cable specifications to ensure reliable Ethernet network connections. Plus, the cable features a durable red PVC jacket that enables you to color code your network cable runs as needed.

For easier cable runs, the snagless connectors protect the cable's RJ45 clips during installation, making them less likely to snag or break. This ensures a sturdy connection by preventing the cable from becoming loose from the port.

The cable features moulded boots that offer connector strain relief, by stopping the RJ45 connector termination points from bending at sharp angles, and reducing the risk of damage to the cable, which could decrease network performance.

Get the highest value for your cable investment with our Cat 5e cables, each one manufactured using high-quality copper conductors.

Ensure high-performance capability for your demanding Ethernet applications, such as Power-over-Ethernet, using cables that include 24 AWG copper.

Rely on our RJ45 connectors to deliver optimum conductivity while eliminating signal loss due to oxidation or corrosion.

The 45PATCH2RD is backed by StarTech.com's lifetime warranty for guaranteed reliability.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Framtagen för att användas med snabba Ethernet-nätverk
- Anslut mellan datorer, hubbar, switchar, skrivarservrar och patchpaneler
- Anslut en arbetsstation till ett RJ45 vägguttag

## Funktioner

- Förhindra kabelskador med gjutna RJ45-kontakter som också ger dragavlastning
- Skapa säkrade anslutningar med hakfria klämmor som skyddar kontakterna vid montering
- Garanterad tillförlitlighet med en livstidsgaranti
- Tillverkad och testad med omsorg för att bakåtoverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser

---

### Hårdvara

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Garantipolicy      | Lifetime                 |
| Antal ledare       | 4 pair UTP               |
| Kabelmanteltyp     | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Brandteknisk klass | CM-klass                 |
| Kabeltyp           | Hakfri                   |

---

### Prestanda

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kabelklassificering | CAT5e - 350 MHz |
|---------------------|-----------------|

---

### Kontakt(er)

|             |           |
|-------------|-----------|
| Connector A | 1 - RJ-45 |
| Connector B | 1 - RJ-45 |

---

### Utseende

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Färg          | Röd             |
| Tråddimension | 24 AWG          |
| Ledningstyp   | Tvinnad koppar  |
| Kabellängd    | 2.0 ft [0.6 m]  |
| Produktlängd  | 2.0 ft [0.6 m]  |
| Produktbredd  | 0.0 in [0.0 cm] |
| Produkthöjd   | 0.0 in [0.0 cm] |
| Produktvikt   | 0.8 oz [23.0 g] |

#### Förpackning

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Förpackningsantal       | 1                |
| Paketets längd          | 5.6 in [14.2 cm] |
| Paketets bredd          | 7.9 in [20.0 cm] |
| Paketets höjd           | 0.7 in [1.8 cm]  |
| Fraktvikt (förpackning) | 1.3 oz [38.0 g]  |

#### Vad det är i lådan

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Ingår i paketet | 1 - 2 ft. Cat5e Patch Cable - Red |
|-----------------|-----------------------------------|

#### Warranty Information

|          |           |
|----------|-----------|
| Warranty | Livslängd |
|----------|-----------|

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.