


6 Fach Monitorhalterung mit Querstange, Monitore bis 32 Zoll & 8kg, Zwei Pfosten
Bildschirmhalterung/Monitorarm, VESA Monitorhalterung mit Kabelführung,
Klemm/Tüllenmontage

Produkt-ID: 6-MONITOR-ARM-A

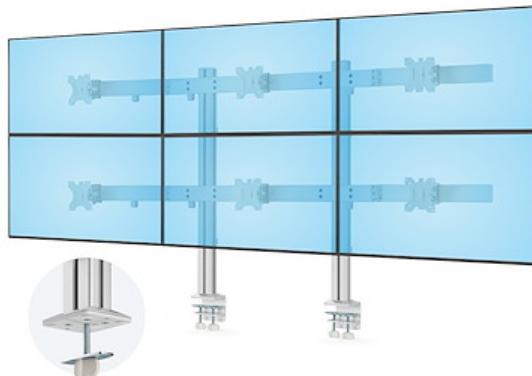

Diese Monitorhalterung ist so konzipiert, dass sie bis zu sechs 32-Zoll-Bildschirme tragen kann. So entsteht eine ergonomische Multi-Monitor-Einrichtung, die einen großen Sichtbereich für die Produktivität bietet.

Die Zweisäulenkonstruktion, die robuste Aluminiumkonstruktion und die verbesserte C-Klemmung sorgen für dauerhafte Stabilität. Diese Konstruktion verhindert ein Umkippen und verteilt das Gewicht gleichmäßig auf den gesamten Tisch.

Dieses Monitor-Setup ist ideal für Datenaggregations- und Überwachungsanwendungen wie Finanzanalysen, Sicherheitsüberwachung, Kontrollräume und andere Aktivitäten, die einen großen Sichtbereich erfordern.

Die individuelle Mikro-Höheneinstellung ermöglicht eine präzise Ausrichtung jedes Monitors.

Die ergonomische VESA-Platte unterstützt +/-17 Grad Schwenkung, +/-34 Grad Neigung und 360 Grad Bildschirmdrehung für Hoch- oder Querformat und 75x75/100 Muster. Jede Bildschirmhalterung kann bis zu 8 kg tragen..

Jeder Monitor kann entlang der 1,8 m langen Querstangen positioniert werden. Die äußeren Monitore können in Richtung des Benutzers gewinkelt werden (+/-16 Grad).

Die Halterung bietet zwei Befestigungsmöglichkeiten: robuste C-Klemmen für Schreibtische mit einer Dicke von 1 bis 7,5 cm oder Halterungen mit Tüllenloch für Schreibtische mit einer Dicke von 1 bis 4,5 cm.

Jede Querstange kann entlang der beiden 85,3 cm langen Säulen positioniert werden und bietet so flexible Höheneinstellungen.

Alle VESA-Platten sind abnehmbar, damit Sie die Monitore leicht installieren oder entfernen können.

Um einen aufgeräumten Arbeitsbereich zu erhalten, enthält die Halterung Kabelclips für die Querstangen und Säulen, um die Kabel ordentlich und außer Sicht zu halten. Kombinieren Sie Zubehör wie Kabelbinder und Haken (Teile HKLP25GN und CBMZT8B), um mehr Ordnung zu schaffen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- **6-MONITOR HALTERUNG:** Querträgerdesign bietet stabile horizontale Ausrichtung der Bildschirme für nahtloses visuelles Erlebnis; sechs verstellbare VESA 75x7 und 100x100 Halterungen für Monitore bis zu 32 Zoll und 8kg; Konstruktion aus Aluminium und Stahl
- **DOPPELSÄULIGE STABILITÄT:** Robuste zweisäulige Monitorhalterung mit verbessertem Sockeldesign, das nicht kippt, für sichere und stabile Multi-Monitor Befestigung; Gewicht wird gleichmäßiger auf dem Tisch verteilt, was die Gesamtstabilität verbessert
- **PRÄZISES 3X2 SETUP:** Mikro-Höhenverstellung für präzise Ausrichtung jedes Monitors; äußeren Monitore können in Benutzerrichtung gewinkelt werden (+16 Grad); jede Monitorreihe kann entlang der 86,3cm Säulen in der Höhe verstellt werden (Werkzeug inkl.)
- **DISPLAYEINSTELLUNGEN:** VESA-Platten unterstützen +17 Grad Schwenkung, +34 Grad Neigung und 360 Grad Bildschirmdrehung für Hoch- und Querformat; Ergonomische Halterung ermöglicht das Bewegen von Monitoren entlang der 1,8m langen Querstangen
- **VIELSEITIGE INSTALLATION:** C-Klammer für 1-7,5cm dicke Schreibtische oder Tüllenhalterungen für 1-4,5cm dicke Schreibtische; abnehmbare VESA-Platten für bequeme Installation-Demontage von Monitoren; Kabelmanagement-Clips für die Querstreben und Pfosten

Hardware

Garantiebestimmungen 5 Years

Wandmontierbar Nein

Kabelmanagement Ja

Inklusive Werkzeuge Ja

Gelenk Ja

Anzahl der unterstützten Displays	6
Montageoptionen	Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster	75x75 mm
	100x100 mm
Bildschirmformat	16:9
Stärke der Montageoberfläche	Schreibtischklemme: Dicke 2 - 7,5 cm , Tüllenhalterung: Dicke 1 - 4,5 cm

Leistung

Gewichtskapazität	17.6 lb [8 kg]
Minimale Bildschirmgröße	17"
Maximale Bildschirmgröße	32"
Geeignet für Curved Display	Nein
Fits UltraWide Displays	Nein
Höhenverstellung	Ja
Maximale Höhe	34.0 in [863 mm]
Maximale Armlänge	68.7 in [174.5 cm]
Neigung	+34° / -34°
Schwenken	+ 17° / - 17°
Displayrotation	360°
Diebstahlsicherung	Nein

Physische Eigenschaften

Farbe	Weiß
Baumaterial	Stahl und Kunststoff

Produktlänge	4.6 in [11.8 cm]
Produktbreite	5.9 ft [1.8 m]
Produkthöhe	34.0 in [86.3 cm]
Produktgewicht	30.8 lb [14.0 kg]

**Verpackungsinform
ationen**

Paketmenge	1
Paketlänge	15.9 in [40.5 cm]
Paketbreite	3.4 ft [1.0 m]
Pakethöhe	4.7 in [12.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	34.8 lb [15.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2 - Tischklemmen
	2 - Tülle, Grundplatten
	2 - Tülle, Klemmplatten
	2 - Pfosten
	2 - Querstange Mitte
	2 - Querstange Links
	2 - Querstange Rechts
	4 - Querstangen-Montagehalterungen
	6 - VESA-Halterungen
	6 - VESA-Halterungsschrauben
	4 - Pfosten Kabelführungsklammern
	8 - Querstange Kabelführungsklammern

2 - Pfostenabdeckkappen
2 - Grundabdeckkappen
10 - Klammerpolster
8 - Schrauben für Basis
16 - Mittelquerstangenschrauben
8 - Halbrundkopf-Schrauben für Querstangen
4 - Innensechskantschrauben für Querstangen
1 - Wasserwaage
1 - 4mm Inbusschlüssel
1 - 5mm Inbusschlüssel
1 - 6mm Inbusschlüssel
24 - Schrauben M4x12 mm
24 - M4x16mm Schrauben
24 - M5x12mm Schrauben
24 - M5x16mm Schrauben
24 - Abstandshalter
24 - Unterlegscheiben
1 - Benutzerhandbuch

Garantieinformationen

Warranty 5 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.