


Câble Ethernet CAT6a 3m - Cordon RJ45 Blindé STP Anti-Accrochage 10GbE LAN -
Câble Réseau Internet 100W PoE - Gris - Snagless - Testé Individuellement - UL/TIA

N° de produit: 6ASPAT3MGR

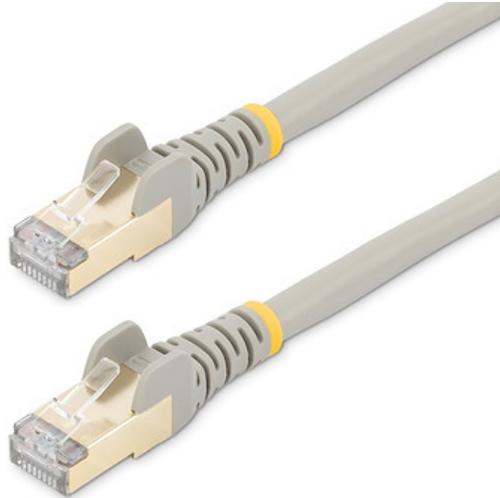

Ce câble Cat6a respecte ou dépasse toutes les spécifications de câbles Cat6 afin de garantir des connexions réseau 10 Gb extrêmement fiables. Équipé d'un blindage pour protéger votre réseau contre les interférences électromagnétiques (EMI/RFI) et les bruits système, ce câble garantit des connexions rapides et sécurisées.

Ce câble patch gris de trois mètres est parfaitement adapté aux applications standard telles que les connexions d'une prise murale jack à la station d'accueil de votre ordinateur portable ou à votre ordinateur de bureau.

Pour des installations réseau simplifiées, nos câbles patch Cat6a sont disponibles dans une grande variété de longueurs et de couleurs. Vous disposez ainsi toujours de la longueur de câble dont vous avez besoin et pouvez appliquer un code couleur à vos branchements pour une installation mieux organisée.

Chaque câble est testé à une fréquence maximale de 500 MHz et convient parfaitement aux réseaux 10GBase-T Ethernet.

Présentant un câblage à paire torsadée blindée par feuille, ce câble 100 % cuivre se caractérise par sa qualité exceptionnelle. Il est conçu pour protéger les signaux de données traversant votre réseau contre toute interférence et s'adapte parfaitement aux environnements particulièrement exposés à d'importantes interférences électromagnétiques entrantes.

Les connecteurs dorés de 50 microns fournissent une conductivité optimale tout en éliminant les pertes de signal dues à l'oxydation ou à la corrosion.

Pour un câblage sans heurts, ce câble durable est doté de connecteurs sans crochet qui protègent les connecteurs de câble RJ45 des déchirures et des ruptures pendant l'installation.

Il est également équipé de capuchons destinés à atténuer la tension en protégeant les extrémités du connecteur RJ45 des torsions excessives. Ceci réduit le risque d'endommager le câble et d'affecter les performances et la connectivité réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez les appareils compatibles PoE à des réseaux 10 Gb
- Connectez les serveurs à un réseau SAN (Storage Area Network)
- Transmettez des données, du contenu vocal et du contenu vidéo sur des réseaux 10 Gb
- Interconnectez des ordinateurs, des hubs, des commutateurs, des routeurs, des serveurs d'impression et des panneaux de brassage

Spécifications techniques

- **PROTÉGEZ VOTRE RÉSEAU** : Les Câbles RJ45 blindés minimisent la diaphonie de proximité (NEXT) et protègent contre le bruit et les interférences électromagnétiques (EMI/RFI) compatibles avec la génération 10Base-T/NBASE-T à plusieurs vitesses
- **SUPPORT POE** : Les conducteurs en cuivre 26 AWG et le câblage certifié UL supportent jusqu'à 100W pour les appareils PoE comme les téléphones VOIP et les systèmes de sécurité. La conformité de l'alimentation IEEE 802.3bt & DTE empêche l'échauffement
- **CABLE ETHERNET CAT6A HAUTE PERFORMANCE** : 100% cuivre pour une connexion 10 Gigabits constante et sans erreur. Testé, il est conforme aux exigences de la catégorie 6 de la norme ANSI/TIA-568-D. Câblage certifié ETL
- **SPECS** : 10 GbE | Longueur : 3m | Couleur : Gris | Structure : 4 Paires STP | Connecteur : Anti-Accrochage | Type de gaine : PVC | Calibre du fil : cuivre 26 AWG | Norme de câblage : ANSI/TIA-568-D | Garantie : Garantie à vie
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Connecteurs plaqués or 50 microns pour un signal clair et pour empêcher la rouille. Le connecteur anti-accrochage permet une installation facile et une déconnexion flexible du cordon de raccordement dans les conduits de câblage

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	4 Pair STP
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-polyester
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
Type de câble	Blindé sans crochet

Performance

Calibre du câble	CAT6a - 10Gbit/s
------------------	------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - RJ-45
Connecteur B	1 - RJ-45

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
Calibre du fil	26 AWG (0.404 mm)
Type de conducteur	Cuivre torsadé
Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
Longueur du produit	9.8 ft [3 m]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 cm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 cm]
Poids du produit	4.4 oz [125.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Poids brut 4.8 oz [135.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble patch Cat6a

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis