


Vierfach-Monitorständer - Ergonomische 4 Monitor Halterung (2x2) für VESA-Bildschirme bis 32" (8kg) - Freistehend Gelenkig - Höhenverstellbar/Neig-/Schwenk-/Drehbar - Silber

Produkt-ID: ARMQUADSS

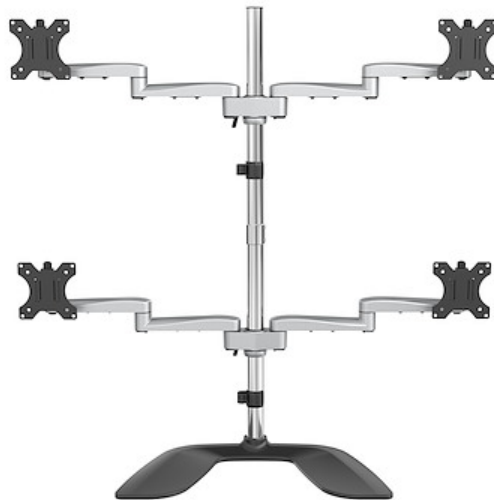

Steigern Sie die Produktivität und passen Sie Ihren Arbeitsbereich mit dieser Vierfach-Monitorhalterung an, indem Sie vier Monitore über Ihrem Schreibtisch aufhängen. Genießen Sie optimalen Betrachtungskomfort mit den vier Monitor-Gelenkarmen, die für viel Bewegungsfreiheit sorgen. Mit der freistehenden Basis können Sie Ihren Arbeitsplatz flexibel gestalten.

Die robuste Halterung für vier Monitore aus Aluminium und Stahl ermöglicht die Einrichtung Ihres Arbeitsplatzes für optimale Produktivität. Die Monitorhalterung unterstützt vier VESA-kompatible Monitore (75 x 75, 100 x 100) bis zu einer Größe von jeweils 32 Zoll mit einer maximalen Tragfähigkeit von bis zu 8 kg pro Bildschirm.

Erstellen Sie eine Multi-Monitor-Workstation, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Nutzen Sie die Effizienz von vier Bildschirmen für Finanzanalysen, Webprogrammierung, Videobearbeitung und viele andere Anwendungen. Individualisieren Sie Ihre Installation, indem Sie die Höhe, Position und den Betrachtungswinkel Ihrer Bildschirme für einen ergonomischen Arbeitsplatz anpassen. Die Schwenkarme sorgen für maximale Flexibilität bei der Betrachtung.

Stellen Sie Ihre Monitore in der idealen Höhe auf. Stellen Sie einfach die Höhe des Monitors entlang der 904 mm langen Stange ein. Richten Sie Ihre Monitore mit der Mikroanpassung aufeinander aus.

Mit der Monitorhalterung für vier Bildschirme können Sie die Schwenkarme auf bis zu 42,2 cm verlängern, um die Monitore ideal zu positionieren. Neigen Sie Ihre Monitore um $+90^\circ/-40^\circ$ und schwenken Sie sie um $\pm 90^\circ$. Drehen Sie Ihre Monitore um 360° , um im Hoch- oder Querformat zu arbeiten.

Bewahren Sie Kabel mit den Kabelführungskanälen ordentlich auf.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schaffen Sie einen ergonomischen Arbeitsplatz in Büros, Geschäftsbereichen und Behörden
- Nutzen Sie die Effizienz von vier Bildschirmen für Finanzanalysen, Webprogrammierung, Videobearbeitung und viele andere Anwendungen
- Steigern Sie die Produktivität und schaffen Sie Platz in Ihrer Home-Office-Workstation

Merkmale

- **QUAD (2X2) 81,28 CM MONITORHALTERUNG:** Die VESA 75 x 75/100 x 100 mm kompatible, robuste Multi-Monitor-Halterung für den Schreibtisch unterstützt 4 Bildschirme bis zu 32 Zoll (8 kg) pro Bildschirm mit Gelenkverbindung und Höhenverstellung
- **GROSSE BEWEGUNGSFREIHEIT:** Ergonomische, bewegliche Monitorhalterung mit +90/-40° Neigung, +/- 90° Schwenkfunktion, 360° Drehung; jede Bildschirmreihe hat einen höhenverstellbaren Bereich von 39,9 cm entlang der 90,4 cm langen Stange (inkl. Werkzeug)
- **STABIL und RUTSCHFEST:** Freistehende Monitorhalterung aus Aluminium mit U-förmigem Fuß (300 x 520 mm) für maximale Stabilität und flexible Platzierung; Die rutschfesten Gummipads verhindern Kratzer auf der Schreibtischoberfläche
- **EINFACHE INSTALLATION:** Silberne Vierfach-LCD/LED-Monitorhalterung mit Slide-and-Click-Design erleichtert die Montage der Monitorarme und VESA-Adapter und verkürzt die Montagezeit; richten Sie die Monitore mit Mikrohöhenverstellung aus
- **JUSTIERBARE AUFSTELLUNG:** Vierfach-Monitorhalterung mit Kabelklammern an den Armen und an der Mittelstange zum Organisieren von Kabeln für einen ordentlichen Computerarbeitsplatz und inklusive Werkzeug zum Einstellen der Schwenkarmspannung

Hardware

Garantiebestimmungen 5 Years

Kabelmanagement Ja

Gelenk Ja

Anzahl der 4

unterstützten Displays

Montageoptionen Schreibtisch-Ständer

VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm

Leistung

Gewichtskapazität 17.6 lb [8 kg]
Maximale Bildschirmgröße 32"
Höhenverstellung Ja
Maximale Armlänge 16.6 in [422 mm]
Neigung +90° / -40°
Schwenken +90° / - 90°
Displayrotation 360°

Physische Eigenschaften

Produktlänge 21.8 in [55.3 cm]
Produktbreite 13.7 in [34.8 cm]
Produkthöhe 4.9 in [12.5 cm]
Produktgewicht 15.2 lb [6.9 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1
Paketlänge 21.9 in [55.6 cm]
Paketbreite 13.8 in [35.0 cm]
Pakethöhe 5.0 in [12.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung) 18.7 lb [8.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	4 - Schwenkarme
	4 - VESA-Halterungen
	2 - Schultern
	1 - obere Stange
	1 - untere Stange
	1 - Stangenverbinder
	1 - Basis
	2 - Kabelklammern
	16 - M4x16-Schrauben
	16 - M4x12-Schrauben
	16 - M5x16-Schrauben
	16 - M5x12-Schrauben
	16 - M4x20-Schrauben
	16 - M5x20-Schrauben
	32 - Abstandshalter
	16 - Unterlegscheiben
	1 - Sechskantschlüssel, 3 mm
	1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
	1 - Benutzerhandbuch

Garantieinformationen

Warranty	5 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.