


Câble Ethernet CAT6a 3m - Cordon RJ45 Blindé STP Anti-Accrochage 10GbE LAN -
Câble Réseau Internet 100W PoE - Gris - Snagless - Testé individuellement - UL/TIA

N° de produit: C6ASPAT10GR

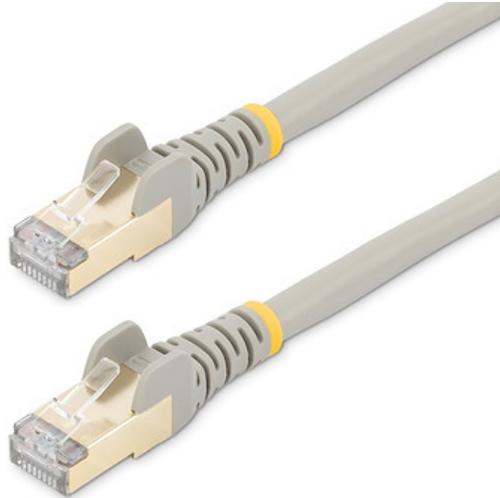

Ce câble Cat6a de 3 m respecte ou surpasse toutes les spécifications de câbles de catégorie 6a afin de garantir des connexions réseau 10 Gb extrêmement fiables. Équipé d'un blindage pour protéger votre réseau contre les interférences électromagnétiques (EMI/RFI) et les bruits système, ce câble garantit des connexions rapides et sécurisées.

Chaque câble est testé à une fréquence maximale de 500 MHz et convient parfaitement aux réseaux 10GBase-T Ethernet.

Présentant un câblage à paire torsadée blindée par feuille, ce câble 100 % cuivre se caractérise par sa qualité exceptionnelle. Il est conçu pour protéger les signaux de données transitant dans votre réseau contre toute interférence et s'adapte parfaitement aux environnements particulièrement exposés à d'importantes interférences électromagnétiques entrantes.

Les connecteurs dorés de 50 microns fournissent une conductivité optimale tout en éliminant les pertes de signal dues à l'oxydation ou à la corrosion.

Pour faciliter le câblage, les connecteurs de câble sans crochets protègent les connecteurs RJ45 des déchirures et des ruptures pendant l'installation. Ainsi, vous bénéficiez d'une connexion solide en évitant tout débranchement partiel du câble dans le port.

En outre, les capuchons sont destinés à atténuer la tension en protégeant les extrémités du connecteur RJ45 des torsions excessives, ce qui réduit le risque d'endommager le câble et d'affecter les performances du réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez les appareils compatibles PoE à des réseaux 10 Gb
- Connectez les serveurs à un réseau SAN (Storage Area Network)
- Transmettez des données, du contenu vocal et du contenu vidéo sur des réseaux 10 Gb
- Interconnectez des ordinateurs, des hubs, des commutateurs, des routeurs, des serveurs d'impression et des panneaux de brassage

Spécifications techniques

- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Connecteurs plaqués or 50 microns pour un signal clair et pour empêcher la rouille. Le connecteur anti-accrochage permet une installation facile et une déconnexion flexible du cordon de raccordement dans les conduits de câblage
- **CABLE ETHERNET CAT6A HAUTE PERFORMANCE** : 100% cuivre pour une connexion 10 Gigabits constante et sans erreur. Testé, il est conforme aux exigences de la CAT6 de la norme ANSI/TIA-568-D. Câblage certifié ETL
- **SPECS** : 10 GbE | Longueur : 3m | Couleur : Gris | Structure : 4 Paires STP | Connecteur : Anti-Accrochage | Type de gaine : PVC | Calibre du fil : cuivre 26 AWG | Norme de câblage : ANSI/TIA-568-D | Garantie : Garantie à vie
- **SUPPORT POE** : Les conducteurs en cuivre 26 AWG et le câblage certifié UL supportent jusqu'à 100W pour les appareils PoE comme les téléphones et les systèmes de sécurité. La conformité de l'alimentation IEEE 802.3bt & DTE empêche l'échauffement du câble
- **PROTÉGEZ VOTRE RÉSEAU** : Les câbles RJ45 blindés minimisent la diaphonie de proximité (NEXT) et protègent contre le bruit et les interférences électromagnétiques (EMI/RFI) compatibles avec la génération 10Base-T/NBASE-T à plusieurs vitesse

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	4 Pair STP
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du	Feuille d'aluminium-polyester

câble

Résistance au feu Homologué CMG (usage général)

Type de câble Blindé sans crochet

Performance

Calibre du câble CAT6a - 10Gbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - RJ-45

Connecteur B 1 - RJ-45

Conditions environnementales

Température de fonctionnement -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Température de stockage -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Humidité 15 ~ 65%

Caractéristiques physiques

Couleur Gris

Calibre du fil 26 AWG (0.404 mm)

Type de conducteur Cuivre torsadé

Longueur de câble 10.0 ft [3.0 m]

Longueur du produit 10.0 ft [3.0 m]

Largeur du produit 0.0 in [0.0 cm]

Hauteur du produit 0.0 in [0.0 cm]

Poids du produit 4.7 oz [134.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet	6.5 in [16.6 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Package Height	1.4 in [3.5 cm]
Poids brut	4.9 oz [138.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - 10 ft Gray Shielded Snagless 10 Gigabit Cat 6a STP Patch Cable
-----------------------	--

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis