


Câble Ethernet CAT6a 30cm - Cordon RJ45 Blindé STP Anti-Accrochage 10GbE LAN -
Câble Réseau Internet 100W PoE - Gris - Snagless - Testé individuellement - UL/TIA

N° de produit: C6ASPAT1GR

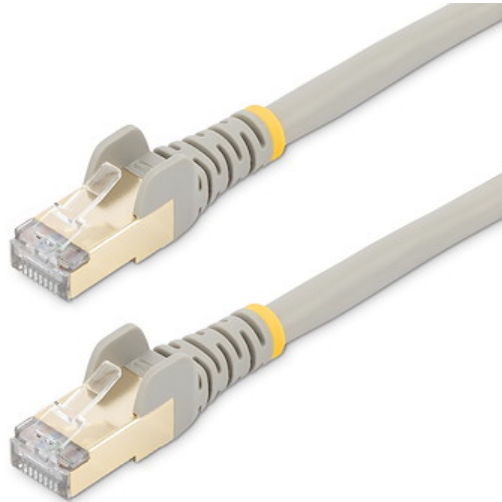

Ce câble Cat6a de 30 cm respecte ou dépasse toutes les spécifications de câbles de catégorie 6a afin de garantir des connexions réseau 10 Gb extrêmement fiables. Équipé d'un blindage pour protéger votre réseau contre les interférences électromagnétiques (EMI/RFI) et les bruits système, ce câble garantit des connexions rapides et sécurisées.

Chaque câble est testé à une fréquence maximale de 500 MHz et convient parfaitement aux réseaux 10GBase-T Ethernet.

Présentant un câblage à paire torsadée blindée par feuille, ce câble 100 % cuivre se caractérise par sa qualité exceptionnelle. Il est conçu pour protéger les signaux de données transitant dans votre réseau contre toute interférence et s'adapte parfaitement aux environnements particulièrement exposés à d'importantes interférences électromagnétiques entrantes.

Les connecteurs dorés de 50 microns fournissent une conductivité optimale tout en éliminant les pertes de signal dues à l'oxydation ou à la corrosion.

Pour faciliter le câblage, les connecteurs de câble sans crochets protègent les connecteurs RJ45 des déchirures et des ruptures pendant l'installation. Ainsi, vous bénéficiez d'une connexion solide en évitant tout débranchement partiel du câble dans le port.

En outre, les capuchons sont destinés à atténuer la tension en protégeant les extrémités du connecteur RJ45 des torsions excessives, ce qui réduit le risque d'endommager le câble et d'affecter les performances du réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez les appareils compatibles PoE à des réseaux 10 Gb
- Connectez les serveurs à un réseau SAN (Storage Area Network)
- Transmettez des données, du contenu vocal et du contenu vidéo sur des réseaux 10 Gb
- Interconnectez des ordinateurs, des hubs, des commutateurs, des routeurs, des serveurs d'impression et des panneaux de brassage

Spécifications techniques

- **PROTÉGEZ VOTRE RÉSEAU** : Les câbles RJ45 blindés minimisent la diaphonie de proximité (NEXT) et protègent contre le bruit et les interférences électromagnétiques (EMI/RFI) compatibles avec la génération 10Base-T/NBASE-T à plusieurs vitesses
- **CABLE ETHERNET CAT6A HAUTE PERFORMANCE** : 100% cuivre pour une connexion 10 Gigabits constante et sans erreur. Testé, il est conforme aux exigences de la CAT6 de la norme ANSI/TIA-568-D. Câblage certifié ETL
- **SUPPORT POE** : Les conducteurs en cuivre 26 AWG et le câblage certifié UL supportent jusqu'à 100W pour les appareils PoE comme les téléphones et les systèmes de sécurité. La conformité de l'alimentation IEEE 802.3bt & DTE empêche l'échauffement du câble
- **SPECS** : 10 GbE | Longueur : 0,3m | Couleur : Gris | Structure : 4 Paires STP | Connecteur : Anti-Accrochage | Type de gaine : PVC | Calibre du fil : cuivre 26 AWG | Norme de câblage : ANSI/TIA-568-D | Garantie : Garantie à vie
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Connecteurs plaqués or 50 microns pour un signal clair et pour empêcher la rouille. Le connecteur anti-accrochage permet une installation facile et une déconnexion flexible du cordon de raccordement dans les conduits de câblage

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	4 Pair STP
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du	Feuille d'aluminium-polyester

câble		
	Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
	Type de câble	Blindé sans crochet
Performance		
	Vérifié ETL	Oui
	Calibre du câble	CAT6a - 500 MHz
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - RJ-45
	Connecteur B	1 - RJ-45
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Température de stockage	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Humidité	15 ~ 65%
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Gris
	Calibre du fil	26 AWG (0.404 mm)
	Type de conducteur	Cuivre torsadé
	Longueur de câble	1.0 ft [0.3 m]
	Longueur du produit	1.0 ft [0.3 m]
	Poids du produit	1.2 oz [34 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	5.3 in [13.5 cm]

Largeur du Colis	7.9 in [20.0 cm]
Hauteur du Paquet	0.7 in [1.9 cm]
Poids brut	1.1 oz [30.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble patch STP Cat6a 10 Gigabits sans crochets blindé gris de 30 cm
-----------------------	--

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis