


Câble patch Cat6a RJ45 de 30,5 cm - Cordon de connexion sans crochet - Vert

Nº de produit: C6PATCH1GN

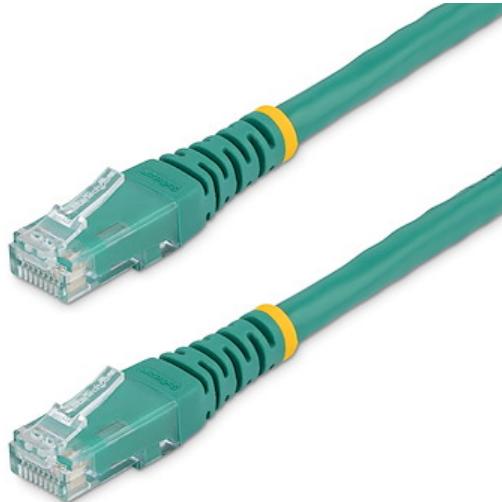

Le câble patch Cat 6 C6PATCH1GN (30 cm) respecte ou surpasse toutes les spécifications de câbles Cat6 afin de garantir une connexion Gigabit des plus fiables et il est équipé d'une gaine verte en PVC durable qui vous laisse libre de choisir le code couleur de votre câblage réseau selon vos besoins.

Pour garantir une longue durée d'utilisation, ce câble patch Cat 6 de haute qualité est équipé de capuchons en PVC moulés pour atténuer la tension, empêchant ainsi les extrémités du connecteur RJ45 de se tordre de manière excessive, ce qui réduit le risque d'endommager le câble et d'affecter les performances du réseau.

Fabriqué à partir de matériaux de qualité optimale ce câble patch Gigabit offre des performances fiables.

Les câbles Cat6 de StarTech.com sont fabriqués à partir des meilleurs conducteurs en cuivre. Alors que de nombreux fabricants proposent des câbles « bas de gamme », faits d'un centre en aluminium entouré de cuivre, nous refusons toute concession sur la qualité pour que votre câblage réseau bénéficie de la plus haute valeur ajoutée et des meilleures performances.

Ce câble Cat6 est conçu avec un fil en cuivre de 0,25 mm² pour prendre en charge de nombreuses applications Ethernet telles que Power over Ethernet (PoE). Doté d'un fil en cuivre de haute qualité, nos câbles soutiennent facilement l'alimentation requise pour les applications Power over Ethernet. À l'inverse, la qualité inférieure des câbles en aluminium entourés de cuivre peut conduire à une alimentation insuffisante, une accumulation de chaleur, des dommages matériels, et potentiellement provoquer un incendie.

Ce câble patch moulé dispose de connecteurs de haute qualité plaqués or 50 microns pour une conductivité optimale tout en éliminant les pertes de signal dues à l'oxydation ou à la corrosion.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Conçu pour les réseaux Gigabit
- Permet d'effectuer la connexion entre le concentrateur et le panneau de distribution
- Permet de brancher un poste de travail à une prise murale

Spécifications techniques

- Fait de composants de qualité supérieure
- Fil de cuivre de 0,25mm² de qualité supérieure
- ETL Verified
- Connecteurs moulés RJ45
- Fabriqué et testé avec soin, pour une paradiaphonie (NEXT) largement dans les limites acceptables
- Couvercles colorés permettant le codage de couleur dans le service

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	4 pair UTP
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
Norme de câblage	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Performance

Vérifié ETL	Oui
Calibre du câble	CAT6 - 250 MHz

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - RJ-45
Connecteur B	1 - RJ-45

Caractéristiques physiques

Couleur	Vert
Calibre du fil	24 AWG
Type de conducteur	Cuivre torsadé
Longueur de câble	1.0 ft [0.3 m]
Longueur du produit	1.0 ft [0.3 m]
Poids du produit	0.8 oz [24 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.0 in [12.8 cm]
Largeur du Colis	7.9 in [20 cm]
Hauteur du Paquet	0.6 in [1.5 cm]
Poids brut	1.0 oz [28.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble Patch Cat6 de 30 cm - Vert
-----------------------	--------------------------------------

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis