


1 HE Fachboden - Perforiertes Universal Rack Montage Regal für 19 Zoll
Netzwerkschränke - Passiv Belüftet - Schwerlast - 20 kg Tragkraft - 18 cm Tiefe Ablage,
Schwarz

Produkt-ID: CABSHELF1U7V

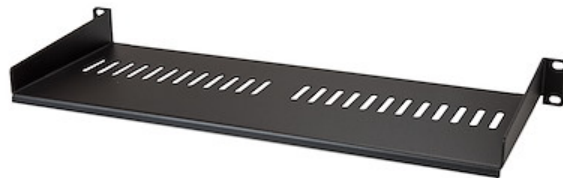

Mit diesem 1-HE-Rack-Fachboden ergänzen Sie EIA-310-konforme Server-Racks oder -Schränke um 175 mm flachen Stauraum. Das passiv belüftete Design verbessert die Luftzirkulation und verringert die Temperatur in Ihrem Rack.

Der robuste unverstellbare Rack-Fachboden bietet eine Tragkraft von bis zu 20 kg für Ihre Geräte und wurde aus kalt gewalztem SPCC-Stahl handelsüblicher Qualität gefertigt.

Anstatt Platz auf Ihrem Schreibtisch oder auf anderen Flächen zu belegen, optimiert das 1-HE-Kragarmregal Ihren Arbeitsraum durch Montage Ihrer Geräte in Ihrem Rack. Es eignet sich perfekt für Ihre SoHo-Umgebung (Small Office/Home Office), Ihren Serverraum oder sonstige Standorte, an denen nur begrenzt Platz zur Verfügung steht.

Installieren Sie den 1-HE-Rack-Fachboden in beliebiger Höhe in Ihrem Rack und schaffen Sie so eine stabile Fläche zur Platzierung von für Rackmontage ungeeigneten Geräten oder zur Aufbewahrung Ihrer Werkzeuge.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schaffen Sie zusätzlichen Stauraum für geschäftskritische Hardware und für Rackmontage ungeeignete Geräte

Merkmale

- **UNIVERSELLE HALTERUNG MIT 48 CM:** Dieses perforierte 1 HE-Montageregal für Server-Racks passt in nahezu jedes Server-Rack mit 48 cm und eignet sich für eine Innentiefe von 17,7 cm für Ihre Netzwerkdaten-, IT-, Netzwerk- oder andere Geräte ohne Rack-Montageausrüstung
- **MAXIMALE LÜFTUNG:** Die belüftete Regalplatte auf dem Rack-Kragarmregal sorgt für einen gleichmäßigen Luftstrom für eine effektive Wärmeableitung des Servers. Außerdem sorgt sie dafür, dass Ihr Computer und Ihre AV-Ausrüstung zu Hause, im Studio oder Büro kühl bleibt
- **Verbessern Sie die Luftzirkulation in Ihrem Schrank oder Rack mit einem passiv belüfteten Fachboden**
- **VIELSEITIGE FUNKTIONALITÄT:** Diese feste Rack-Halterung mit einer Tiefe von 18 cm eignet sich für jeden Schrank oder jedes Geräte-Rack mit 48 cm. Sie bietet zusätzlichen Stauraum für geschäftskritische Hardware und kann sogar Ihre Werkzeuge oder Audio-/Videozubehör aufbewahren
- **INDUSTRIEFÜHRENDER SUPPORT:** Dieser belüftete 1HE Server Rack Fachboden wird lebenslang unterstützt, einschließlich kostenlosem 24/5 technischem Support auf Lebenszeit

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Rahmentyp	Stahl
U-Höhe	1U
Kabelmanagement	Nein
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	44.1 lb [20 kg]
------------------------------	-----------------

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Enthält 4 C-Tellerunterlegscheiben
---------	------------------------------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
-------	---------

Gehäusetyp	Stahl
Interne Breite	17.1 in [43.5 cm]
Produktlänge	6.9 in [17.5 cm]
Produktbreite	17.3 in [44.0 cm]
Produkthöhe	1.7 in [4.4 cm]
Produktgewicht	3.0 lb [1.4 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.0 in [20.3 cm]
Paketbreite	20.7 in [52.6 cm]
Pakethöhe	2.5 in [6.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.6 lb [1.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	4 - M6-Käfigmuttern
	4 - M6-Schrauben
	1 - Festes Fach, 1 HE

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.