


1U

サーバーラック棚板／19インチ装置ラック&キャビネット用放熱スリット付きカンチレバートレイ／高耐久性スチール／耐荷重20kg／奥行18cm ブラック

製品ID: CABSHELF1U7V

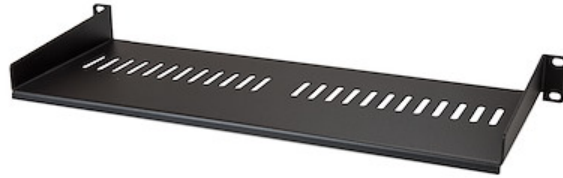

1Uラック棚板。EIA-310互換のサーバーラックまたはキャビネットに、奥行き177.8mm(7インチ)のストレージスペースを追加します。放熱スリット付き棚板は、通気性を改善しラック内の温度上昇を抑えます。

この固定式ラック棚板は、業務用のSPCC冷延鋼板を使用した頑丈な造りになっており、20kgまでの装置積載が可能です。

この1Uカンチレバー型棚板は、デスクや床のスペースを取らず、装置をラックに設置できるため、作業スペースの最適化に役立ちます。S/OHO(小規模ホームオフィス)環境や、スペースに限りがあるサーバーールームなどに適しています。

この1Uラック棚板は、ラックの中で好きな高さに取り付けることができます。マウント非対応の機器を置いたり、ツールを収納できる安定したスペースを提供します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 基幹ハードウェアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加

製品の特長

ユニバーサルフィット: 19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き1U棚板。内部奥行18cm、各種データ機器、IT/ネットワーク装置、ラックマウント非対応の装置を収納

優れた通気性: メッシュタイプのカンチレバー棚板でサーバーの動作熱を逃し、エアフローを確保。家庭やオフィススペース、スタジオ環境

などでパソコンやAV装置のオーバーヒートを防止

・
頑丈設計: 業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重20kg)

・
さまざまな用途: 19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行18cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウェア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用

・業界をリードする対応: 30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
フレームタイプ	スチール
U高さ	1 U
ケーブル管理	なし
業界標準	EIA/ECA-310-E

性能

耐荷重(静止時)	20 kg [44.1 lb]
----------	-----------------

特記 / 必要条件

注意	Oカップワッシャー4個が製品に含まれています。
----	-------------------------

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール
内部幅	43.5 cm [17.1 in]
製品縦	17.5 cm [6.9 in]
製品横	44.0 cm [17.3 in]
製品高さ	4.4 cm [1.7 in]
製品重量	1.4 kg [3.0 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	20.3 cm [8.0 in]
パッケージ横	52.6 cm [20.7 in]
パッケージ高さ	6.3 cm [2.5 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	1.6 kg [3.6 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	4 – M6 ケー ジ ナ ッ ト
	4 – M6 ネ ジ
	1 – 1U 固 定 式 棚 板

Warranty Information

Warranty	整 備 品 ラ イ フ タ イ ム 保 証
----------	-----------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。