


Étagère Rack Serveur 1U - Plateau Cantilever Universel Ventilé pour Armoire d'Équipement Réseau 19" - Acier Résistant - Poids Max 20kg - Étagère de 25cm de Profondeur, Noir

N° de produit: CABSHELFV1U

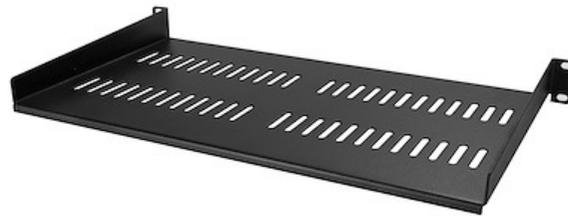

Cette étagère 1U pour rack vous permet d'ajouter 250 mm d'espace plat sur tout type de rack ou d'armoire serveur conforme à la norme EIA-310. L'étagère est ventilée pour améliorer la circulation de l'air et réduire les températures de votre rack.

Cette étagère pour rack fixe, robuste et entièrement construite en acier laminé à froid de qualité commerciale SPCC, peut supporter au maximum 20 kg d'équipements.

Grâce à l'étagère cantilever 1U, optimisez votre espace de travail en montant de l'équipement en rack plutôt que sur un bureau ou au sol. C'est la solution parfaite pour votre environnement de petit bureau ou de bureau personnel, votre salle de serveurs ou toute autre pièce où l'espace disponible est limité.

Vous pouvez installer l'étagère ventilée 1U pour rack à la hauteur de votre choix. Vous disposerez ainsi d'une surface stable sur laquelle vous pouvez placer votre équipement non montable ou stocker vos outils.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Fournissez plus d'espace pour le matériel critique et les équipements qui ne se montent pas en rack

Spécifications techniques

- **SUPPORT DE MONTAGE UNIVERSEL DE 19"** : cette étagère ventilée en rack 2U s'adapte à pratiquement n'importe quel rack de 19", peut être réglée à une profondeur de 25 cm, vos équipements informatiques, votre réseau ou tout autre équipement non monté en rack
- **VENTILATION OPTIMALE** : la plaque d'étagère ventilée sur l'étagère du rack en porte-à-faux assure un flux d'air constant ; elle fonctionne également pour garder votre PC et votre équipement audiovisuel au frais, votre studio ou votre bureau
- **CONCEPTION ROBUSTE ET DURABLE** : fabriquée en acier laminé à froid SPCC, l'étagère d'armoire robuste montée à l'avant assure une durabilité long terme et supporte un poids de 20kg, ce qui en fait la solution de rack idéale pour tout type d'environnement
- **FONCTIONNALITÉ POLYVALENTE** : d'une profondeur de 25,4cm, l'étagère montée en rack conçue pour fonctionner avec n'importe quelle armoire de 19". Elle fournit un espace de stockage supplémentaire pour le matériel et peut même stocker vos outils/accessoires
- **SUPPORT A LA PREMIERE PLACE DANS L'INDUSTRIE** : Cette étagère de montage en rack de serveur 1U ventilé est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique 24/5 gratuite à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de cadre	Acier
Hauteur U	1U
Gestion de câbles	Non
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity (Stationary)	44.1 lb [20 kg]
------------------------------	-----------------

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Contient 4 rondelles à collerette C
----------	-------------------------------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
---------	------

Type de boîtier	Acier
Largeur interne	17.1 in [43.5 cm]
Longueur du produit	19.0 in [48.3 cm]
Largeur du produit	9.8 in [25.0 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [4.3 cm]
Poids du produit	4.0 lb [1.8 kg]

Informations d'emballage

Emballage à plat	Non
Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	11.0 in [28.0 cm]
Largeur du Paquet	20.6 in [52.3 cm]
Hauteur du Paquet	2.5 in [6.3 cm]
Poids brut	4.6 lb [2.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	4 - Vis M6
	4 - Écrous cage M6
	1 - Étagère fixe 1U

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis