


20 Pack Cable Raceway Inside Corner Connectors for CBMWD3816 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting - Wiring Duct 90 Degree Inside Elbow - Plastic - UL

Product ID: CBMWD3816I

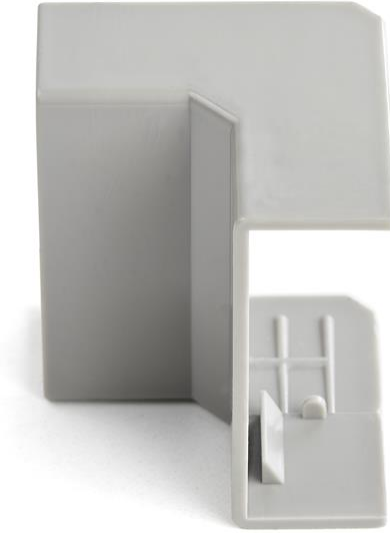

Diese 20er Packung von Kabelkanal-Innenwinkelstücken kann mit dem StarTech.com CBMWD3816-Kabelkanalsystem verwendet werden.

Verwenden Sie diese Kabelkanal-Innenwinkelstücke mit dem Kabelkanal CBMWD3816 von StarTech.com, um zwei Kanäle miteinander in einem 90-Grad-Winkel zu verbinden und die Länge Ihres Kabelkanals in Ihrem Büro oder Serverraum zu erweitern.

Diese aus robustem, selbstverlöschendem und verwindungssteifem ABS hergestellten Kabelkanal-Winkelstücke sind UL-zugelassen und haben eine Flammbarkeitsbewertung von 94HB (waagerechte Brennlage).

Kombinieren Sie dieses Innenwinkelstück mit anderem Kabelkanalsystem-Zubehör für StarTech.com CBMWD3816, um Ihrer Kabelmanagementlösung ein fertiges Aussehen zu verleihen.

Die Kopplung (CBMWD3816C) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle miteinander und erweitert die Länge Ihres Kanals.

Das Endstück (CBMWD3816E) (20er Packung) schließt das Ende des Kanals sauber ab.

Das seitliche Winkelstück (CBMWD3816L) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle miteinander und führt sie in einem 90-Grad-Winkel an der Wand hoch.

Das äußere Winkelstück (CBMWD3816O) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle und führt sie in einem Winkel von 90 Grad um Ecken.

Der T-Steckverbinder (CBMWD3816T) (20er Packung) verbindet drei Kanäle mit einem T-Stück.

Diese Kabelmanagement-Kanal-Innenwinkelstücke sind TAA-konform und verfügen über eine lebenslange Garantie von StarTech.com und kostenlosen technischen Support rund um die Uhr an Werktagen. StarTech.com ist seit über 30 Jahren die erste Wahl für IT-Experten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Features

- **VERLEIHEN SIE IHREM KABELMANAGEMENT-KANAL EINE PROFESSIONELLE OPTIK:** Verwenden Sie Kabelkanal-Innenwinkelstücke (20er Packung) mit CBMWD3816-Kabelkanälen von StarTech.com, um sie an der Innenseite von Ecken in Ihrem Arbeitsbereich miteinander zu verbinden.
- **FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG GEEIGNET:** Diese aus robustem, verwindungssteifem ABS hergestellten Kabelkanal-Innenwinkel-Steckverbinder sind UL-zugelassen und haben eine Flammbewertung von 94HB (waagerechte Brennlage); selbstverlöschend
- **WEITERES ZUBEHÖR FÜR KABELKANAL:** Kopplung (CBMWD3816C), Endstück (CBMWD3816E), seitliches Winkelstück (CBMWD3816L), äußeres Winkelstück (CBMWD3816O), T-Steckverbinder (CBMWD3816T); separat erhältlich
- **TECHNISCHE DATEN:** 90 °-Winkel, Steckerbreite: 38 mm | Steckerhöhe: 16 mm | Weiß | UL-zugelassen | Brandschutzklasse UL 94HB | RoHS
- **STARTECH.COM ADVANTAGE:** IT professionals choice for over 30 years; These raceway inside elbows are backed for life by StarTech.com, including free 24/5 North America based multi-lingual tech support

Physische Eigenschaften	Warranty	2 Years
	Farbe	White
	Gehäusetyp	ABS
	Produktlänge	1.4 in [35.95 mm]
	Produktbreite	1.6 in [41.34 mm]
	Produkthöhe	1.4 in [35.95 mm]
	Produktgewicht	0.2 oz [6 g]
Verpackungsinformationen	Package Length	4.7 in [1.2 cm]
	Package Width	9.6 in [2.4 cm]
	Package Height	1.7 in [42 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	4.5 oz [128 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	Inside Elbow Connectors

t

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

