

USB-C – DisplayPort 1.2変換ケーブル／1.8m／4K60Hz／HBR2対応／USBタイプC – DP 1.2
Altモード／Thunderbolt 3互換／ブラック／モニター変換ケーブル／ディスプレイ コンバーター

製品ID: CDP2DPMM6B



USB-C™をDisplayPortに変換する接続距離1.8mのディスプレイケーブル。USB
Type-C™対応デバイスを直接DisplayPortモニターやプロジェクタに接続できる便利なソリューションです。

MacBook、ChromeBook Pixel™、Dell™ XPS™ モデル13/15、iPad Pro 2018 など、DP
オルタネートモードに対応するUSB-Cデバイスで使用でき、Thunderbolt™ 3ポートとも互換性があります。


1.8mのケーブル長でコンパクトに接続できるディスプレイ変換アダプタケーブルは、余分な配線やアダプタを減らし、すっきりと配置することが
できます。接続距離が短い場合は、1m USB-C – DP ディスプレイケーブル (CDP2DPMM1MB)をご利用いただけます。

このディスプレイ変換アダプタケーブルは、汎用性に優れ便利なUSB
Type-Cポートを使用します。リバーシブル構造のUSB-Cコネクタは、どちら側を上にしても差し込めるため、パソコンをワークステーション
やホットデスクに接続する際、挿入方向を間違えて困ることがありません。

このディスプレイ変換アダプタケーブルは、1080pHD画質の4倍という驚きの画質を実現する4KモニターおよびTVに対応しています。USB
Type-Cに内蔵のビデオ機能を活用し、4K対応ディスプレイにUltra HDの画質を表示することができます。

また、1080pディスプレイとも下位互換性があり、家庭やオフィスその他の環境に最適なアクセサリとなります。

認証、レポート、互換性

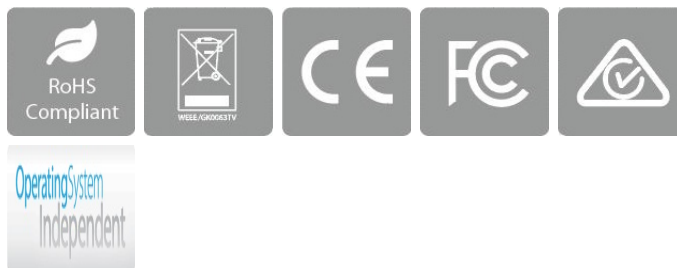

用途

- ・ USB-C/Thunderbolt 3対応機器をDisplayPortディスプレイに接続
- ・ ホームオフィス、共有デスクなどの環境に最適
- ・ 4K/60Hz対応の鮮明画像を体感
- ・ 出張先で視覚にうたえるプレゼンを披露

製品の特長

- ・ ビデオアダプター 一体型ケーブル: USB-C – DisplayPort 1.2ケーブル (オス – オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ
- ・ 簡単導入: セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3 (DP Altモード) 搭載デバイス各種で使用可能。macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
- ・ パフォーマンス: 21.6Gbps帯域対応 USB-C (DP Altモード) – DisplayPort 1.2ケーブル (1.8m ブラック)。UHD解像度4K60Hz (3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換
- ・ ホスト互換性: Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook
- ・ ディスプレイ互換性: Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
AV入力	USB-C
ポート数	1
AV出力	DisplayPort 1.2
チップセットID	Controller: STM32F072C8U6 or VL103

性能

Video Revision	DisplayPort 1.2
最大デジタル解像度	3840 x 2160 @ 60 Hz
対応解像度	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	7.1サラウンドサウンド

コネクタ	コネクタA	1 – USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)
	コネクタB	1 – DisplayPort [20ピン]
特記 / 必要条件		
	システムおよびケーブル要件	このアダプタを使用するには、USB-Cデバイス側でDPオルタネートモードに対応している必要があります。
環境条件		
	動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
	保存温度	-40° C to 80° C (-40° F to 158° F)
	湿度	20%-70%RH
物理的特徴		
	色	ブラック
	ケーブル長	1.8 m [5.9 ft]
	製品縦	1.8 m [5.9 ft]
	製品横	2 cm [0.8 in]
	製品高さ	1 cm [0.4 in]
	製品重量	49 g [1.7 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	16.2 cm [6.4 in]
	パッケージ横	20 cm [7.9 in]
	パッケージ高さ	2.2 cm [0.9 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	68.0 g [2.4 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 – USB-C – DisplayPortケーブル

* 製品の的外観や仕様は予告なく変更する場合があります。