


RJ45 – DB9 Ciscoコンソールケーブル 1.8m RJ45(オス) – D-Sub9ピン(メス)

製品ID: DB9CONCABL6

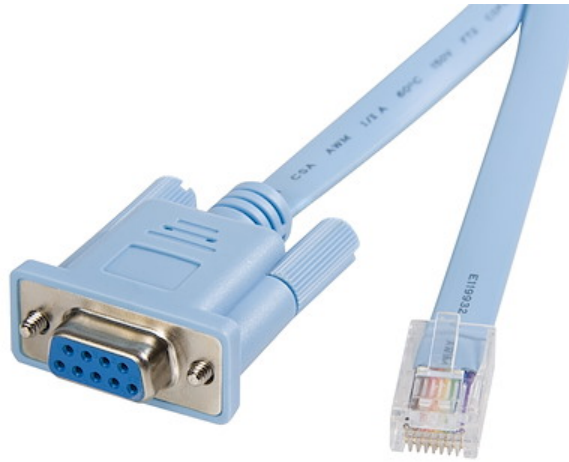

Ciscoルータ用交換ケーブル(1.8m)。600、800、1600、1700シリーズなどのCiscoルータに対応します。

StarTech.comが提供するCiscoコンソール管理ケーブルは、Cisco製品番号1130AG, 1200, 1230AG, 1240プラットフォーム用CAB-CONSOLE-RJ45およびAIR-CONCAB1200コンソールケーブルに相当します。

認証、レポート、互換性



用途

デスクトップまたはノートパソコンからCiscoデバイス(スイッチ、ルータ、ファイアウォール等)に接続しCisco機器の再プログラムとアップデートを実行

製品の特長

- ・ 1x RJ-45オスコネクタ
- ・ 1x DB-9メスコネクタ
- ・ Cisco機器互換

ハードウェア

保証に関する方針

Lifetime

導体数

8

	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
コネクタ	コネクタA	1 – RJ-45
	コネクタB	1 – DB9 (D-Sub) [9ピン]
環境条件		
	動作温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
	保存温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
物理的特徴		
	色	ブルー
	ワイヤゲージ	24 AWG
	ケーブル長	1.8 m [6.0 ft]
	製品縦	1.8 m [6.1 ft]
	製品横	3.3 cm [1.3 in]
	製品高さ	1.6 cm [0.6 in]
	製品重量	90.0 g [3.2 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	19.6 cm [7.7 in]
	パッケージ横	15.5 cm [6.1 in]
	パッケージ高さ	2.7 cm [1.1 in]
	工場出荷時 (パッケージ) 重量	100.0 g [3.5 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 – 1.8m RJ45 –DB9 Ciscoコンソール管理ルータケーブル オス/メス
Warranty Information		
	Warranty	整備品ライフタイム保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。