

1,8m Dual DisplayPort en USB 5Gbps KVM Kabel, 4K 60Hz, Universeel Compatibele DP 1.2 en USB Combo Kabel voor Dual Monitor KVM Switches

Productcode: DDU1226-KVM-CABLE




Deze KVM-kabel biedt een betrouwbare verbinding tussen een computer en een dual-monitor DisplayPort KVM-switch met USB 5Gbps ondersteuning.

Vereenvoudig het kabelbeheer door meerdere aansluitingen in één bundel te combineren. Hiermee wordt het aantal afzonderlijke kabels geminimaliseerd, waardoor de installatie sneller en efficiënter verloopt. Ideaal voor omgevingen waar KVM's essentieel zijn, zoals datacenters, serverruimtes, edge netwerken en remote beheeropstellingen om kabelwarboel te verminderen en een georganiseerde werkomgeving te behouden.

Deze KVM-kabel werkt met elk besturingssysteem, waaronder Windows, macOS, ChromeOS en Linux. De kabel ondersteunt ook alle belangrijke hardwareplatforms, zoals Intel, AMD en Apple Silicon.

De KVM combo kabel is DisplayPort 1.2 compliant en ondersteunt resoluties tot 4K bij 60Hz, HDR10 en DisplayPort audio voor een high-quality audio/video weergave. De USB 3.0 Type-A naar Type-B connector biedt snelle data transfer snelheden tot 5Gbps.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

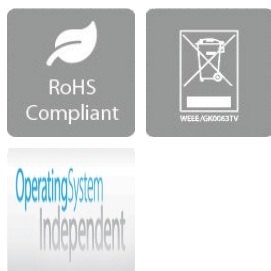

Toepassingen

- Sluit een computer aan op een dual monitor DisplayPort KVM switch via USB 5Gbps host poorten

Eigenschappen

- **KVM COMBO KABEL:** Sluit een computer aan op een Dual-Monitor DisplayPort KVM switch met USB 5Gbps ondersteuning; Ideaal voor desktop workstations & setups waar duidelijk kabelbeheer & schakelen tussen systemen essentieel zijn; Werkt met elke DP/USB 3.0 KVM
- **OPTIMAAL KABELBEHEER:** Combineer DisplayPort en USB 3.2 Gen 1 in één kabelbundel en vereenvoudig uw installaties voor een opgeruimde, efficiëntere werkomgeving
- **UNIVERSELE COMPATIBILITEIT:** Werkt met elke DisplayPort KVM met USB 5Gbps ondersteuning; Deze KVM-kabel werkt met elk besturingssysteem, inclusief Windows, macOS, ChromeOS en Linux; Compatibel met alle hardwareplatforms, zoals Intel, AMD en Apple Silicon
- **TECHNISCHE SPECIFICATIES:** De KVM Combo kabel is DisplayPort 1.2 compliant en ondersteunt resoluties tot 4K 60Hz, HDR10 en DisplayPort audio; USB 3.0 Type-A naar Type-B connector ondersteunt data transfersnelheden tot 5Gbps
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** Onze producten zijn ontworpen voor betrouwbaarheid in edge en on-prem implementaties en zijn in het lab getest voor naadloze integratie en maximale uptime; Geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers

Prestaties

Video Revision	DisplayPort 1.2
Maximale digitale resoluties	4K 60Hz

Connector(en)

Connector A	2 - DisplayPort 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Connector B	2 - DisplayPort

1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Besturingssystemen Vereist geen Drivers of Software

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	72.0 in [1830 mm]
Breedte product	0.8 in [20.3 mm]
Hoogte product	0.4 in [11 mm]
Gewicht product	8.3 oz [235 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	5.7 in [14.5 cm]
Breedte Verpakking	11.4 in [29.0 cm]
Hoogte Verpakking	1.2 in [3.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	11.3 oz [320.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 1 - KVM Kabel

Garantiebepalingen

Warranty 2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.