

USB-C & USB-A対応ドッキングステーション／ノートパソコン拡張ドック／4K60Hz対応HDMI & DisplayPortデュアルモニター／6x USB Type-A／ギガビット有線LAN／USB 3.2 Gen1／Windows & Mac対応

製品ID: DK30A2DH



ワークステーション構成の自由度が高いデュアル4Kドッキングステーション。USB-CとUSB-A搭載のノートパソコン両方に対応し、Display PortおよびHDMIの4Kモニタの組み合わせが複数のオプションから選べます。

緻密なグラフィックを扱う用途に最適なデュアル4K/60Hzドッキングステーションは、ノートパソコンのディスプレイ機能を4Kモニタ2面に渡って拡張し、作業効率を高めます。DisplayLink®の高解像度モニタサポートにより、1口のUSB接続を介し2台のディスプレイで4K/60Hzに完全対応します。

以下のモニタ構成が可能です。

- ・ 2x 4K DisplayPort ディスプレイ (最大解像度 4096 x 2160p @60Hz)
- ・ 2x 4K HDMI ディスプレイ (最大解像度 4096 x 2160p @60Hz)
- ・ 1x 4K DisplayPort + 4K HDMI ディスプレイ (最大解像度 4096 x 2160p @60Hz)


このUSB

3.0ドッキングステーションは、USB-CおよびUSB-A搭載MacおよびWindowsノートパソコンに対応しています。USB-C/Thunderbolt™ 3搭載の新型端末に接続できるだけでなく、旧型のUSB 3.0 (Type-A) 端末の寿命を伸ばす目的でも使用可能です。

このUSB-A & USB-Cドックは、MacおよびWindowsノートパソコンをフル機能のワークステーションに変えるソリューションです。USB 3.0 (Type-A) ポート6口、ギガビットイーサネットポート、複数音声に対応する3.5mmオーディオ & マイクポートをすべて1本のケーブルで接続します。

認証、レポート、互換性



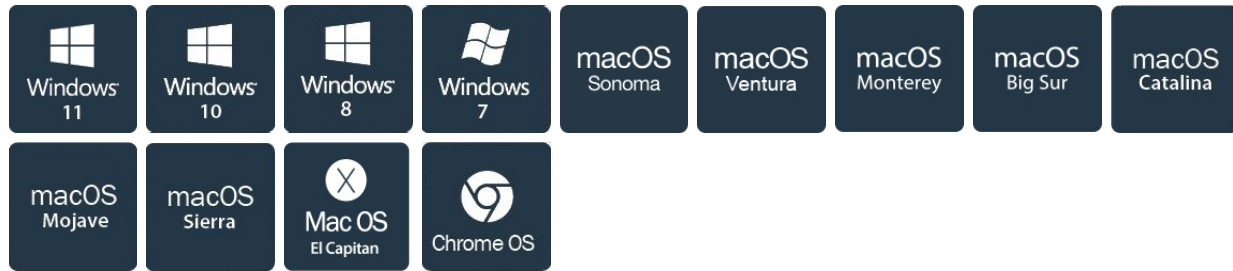

用途

- ・ビジネス、官公庁、金融機関、セールスなどの環境で使用するノートパソコンに最適
- ・ノートパソコンでグラフィックやデータを多用するアプリケーションを実行する際に最適

製品の特長

- ・デュアル4K60Hzハイブリッド: USB-CとUSB-Aの両方のホストPCで使えるUSB 3.0 (5Gbps) ドッキングステーション。6ポートUSB Type-A/ハブ、ギガビットLANポート、3.5mmオーディオジャック(ヘッドセット&マイク)搭載
- ・選べるマルチモニタ出力: DisplayPort x2、HDMI x2、DP x1 + HDMI x1の2画面4K60Hz構成が可能。IntelプロセッサまたはApple M1チップ搭載のMacBookで拡張ディスプレイ2台の接続に対応
- ・USB-Aダウンストリームポート6口: USB 3.1/3.2 Gen 1対応のハブを内蔵。前面と背面のUSB-Aポートに各種周辺機器を接続可能(キーボード、マウス、USBメモリ、外付けハードドライブ、プリンターなど)
- ・USB-A & USB-C対応: DisplayLink DL 6950チップセットでUSB-C/Thunderbolt 3 およびUSB-Aコンピュータに対応。USB-C & USB-Aホストケーブル付属。Windows/macOS/Chrome OS/Ubuntu対応。接続ノートPCを充電するUSB-C Power Delivery機能には非対応
- ・接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS): 性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
4Kサポート	あり
高速充電ポート	なし
対応ディスプレイ数	2
バス型	USB-C
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
業界標準	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab
	USB 3.0 – USB 1.1/2.0と下位互換性あり
チップセットID	DisplayLink – DL-6950
	VIA/VLI – VL817

性能

最大データ転送速度	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
最大デジタル解像度	シングルディスプレイ – DisplayPortの場合 – 5120 x 2880 @ 60Hz (DPポート2口を使用) / 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz シングルディスプレイ – HDMIの場合 – 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz デュアルディスプレイ – DisplayPortとHDMIの場合 – 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz
タイプおよび定格	USB 3.0 (5 Gbps)
UASPサポート	あり
互換性のあるネットワーク	10 / 100 / 1000 Mbps
オートMDIX	あり
フルデュプレックスサポート	あり

コネクタ

コネクタタイプ	2 – DisplayPort [20ピン] 2 – HDMI [19ピン] 1 – USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps) 1 – RJ-45 6 – USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 – 3.5mmステレオミニ(3極) 1 – 3.5mmステレオミニ(4極)
---------	---

ソフトウェア

OS互換性	Windows® XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11, macOS 10.6 – 10.12/10.14 – 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0, Ubuntu 18.04/20.04, Chrome OS™ v55+
-------	--

特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件	USB-CまたはUSB-Aポート搭載ホストノートパソコン
注意	USB 3.0は、USB 3.1 第一世代 (Gen 1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供します。 USB-C – USB-C ケーブル1本、USB-C – USB-A ケーブル1本が付属しています。 両方のビデオポートで4K解像度に対応しています。4Kx2K解像度を得るに

は、4K対応のDisplayPortまたはHDMIディスプレイが必要です。

DisplayLink ドックとビデオアダプタを使用し、Apple M1搭載のMacでも複数ディスプレイの外付けが可能です。そのためには、ドライバのインストールが必要となります。ご使用中のセットアップに基いて、ご提案させていただきますので、StarTech.comサポートへお問い合わせください。

インジケータ	LEDインジケータ	1 - 電源
電源	電源	付属ACアダプタ
	入力電圧	100 – 240 VAC
	入力電流	2A
	出力電圧	20V DC
	出力電流	2A
	センターチップのポラリティ	ポジティブ
	プラグタイプ	N
	消費電力(W)	40W
環境条件	動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
	保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)
	湿度	10~90% RH
物理的特徴	色	ブラック & シルバー
	エンクロージャタイプ	アルミ、プラスチック
	ケーブル長	1 m [3.3 ft]
	製品縦	22.6 cm [8.9 in]
	製品横	8.7 cm [3.4 in]
	製品高さ	2.8 cm [1.1 in]
	製品重量	301.0 g [10.6 oz]
パッケージ情報	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	14.3 cm [5.6 in]

パッケージ横	31.5 cm [12.4 in]
パッケージ高さ	6.4 cm [2.5 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.8 kg [1.7 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - ドッキング ステーション
	1 - 1m USB-C - USB-Aケーブル
	1 - 1m USB-C - USB-C ケーブル
	1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド
	1 - クイックスタートガイド

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。