

USB-C USB-A-Dock - Hybrid Universal USB 3.0 Dockingstation für USB-C- oder USB-A-Laptop - Dual-Monitor 4K 60Hz HDMI / DisplayPort - 6x USB-A, GbE - USB 3.1 Gen 1 - Windows/Mac

Produkt-ID: DK30A2DHUUE



Diese universelle Dockingstation für USB-C und USB-A Laptops ermöglicht den Übergang vom alten USB-A (USB 3.0) zum neuen USB-C. Das USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Type-C Dock verfügt über zwei HDMI- und/oder DisplayPort Monitore, 6 USB Typ-A Downstream Peripherieanschlüsse und Headset-Audio.

Hierbei handelt es sich um eine duale Video-Dockingstation mit 4K und 60 Hz mit Unterstützung für Ultra HD DisplayPort- und/oder HDMI-Bildschirme, mit denen Sie Ihre Videoanschlüsse entsprechend Ihren Anforderungen konfigurieren können.

2x 4K DisplayPort | Bis zu 4096 x 2160p bei 60 Hz

2x 4K HDMI | Bis zu 4096 x 2160p bei 60 Hz

1x 4K DisplayPort + 1x 4K HDMI | Bis zu 4096 x 2160p bei 60 Hz

1x 5K DisplayPort* | Bis zu 5120 x 2880

* Erfordert Monitorunterstützung für 5K bei Verwendung von zwei DP-Anschlüssen

Diese Dockingstation ist vollständig zertifiziert, um die höchsten Industriestandards für die DisplayLink Zertifizierung (Videoverbindungen) zu erfüllen, und garantiert höchste Qualität, Leistung und Kompatibilität.

Für eine schnelle Einrichtung ohne vorherige Konfiguration können Sie mit den beiden Hostkabeln (USB-C und USB-A) jeden beliebigen Laptop anschließen. Mit dem mitgelieferten Dockingstandfuß können Sie das Dock vertikal positionieren, um Platz zu sparen, oder platzieren es flach auf dem Schreibtisch.

Verbinden Sie Ihre Geräte mit 6 nachgeschalteten USB Type-A Anschlüssen (USB 3.0; 5 Gbit/s), 2 auf der Vorderseite und 4 auf der Rückseite. Das Dock verfügt über einen GbE-Anschluss und eine 4-fach verstellbare 3,5 mm-Headset-Audiobuchse.

Die StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:

Advanced Windows Layout Utility: Einrichtung und Speicherung benutzerdefinierter Fensteranordnungen.

MAC Address Pass-Through Utility: Verbesserung der Netzwerksicherheit.


USB Event Monitoring Utility: Verfolgung und Protokollierung verbundener USB Geräte

Wi-Fi Auto Switch Utility: Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.

Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

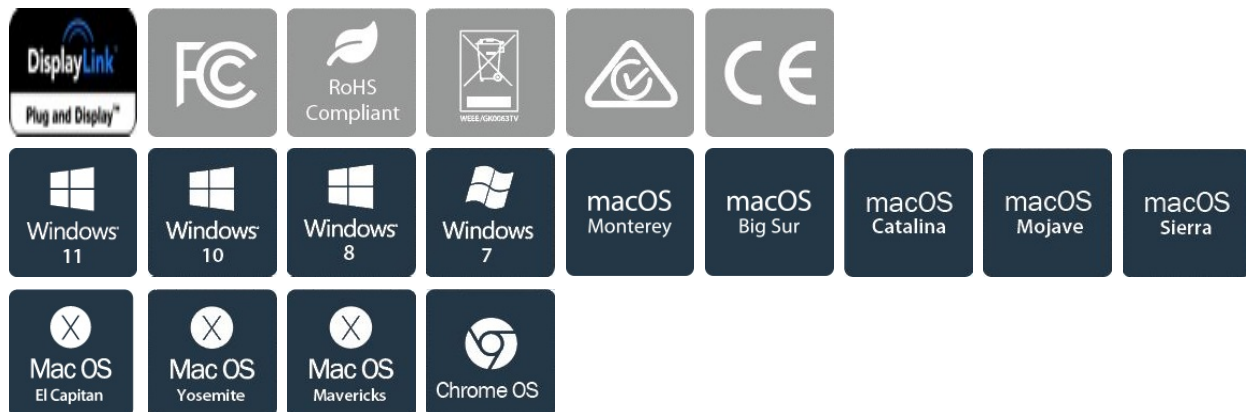

Anwendungen

Merkmale

- **DUAL 4K 60Hz HYBRID USB-C & USB-A DOCK:** Universelle USB 3.0 Docking Station (5Gbit/s) arbeitet mit USB-C & USB-A Laptops/Computern und hat einen 6-Port USB Typ-A Hub, Gigabit Ethernet und 3,5 mm Buchsen; HINWEIS: USB-C Power Delivery ist nicht unterstützt
- **FLEXIBLES DUAL MONITOR VIDEO:** Diese 4K 60Hz USB-C oder USB-A Dockingstation kann bis zu 2 Monitore verbinden: Dual DisplayPort oder Dual HDMI oder DP + HDMI Monitore - unterstützt zwei erweiterte Monitore an MacBooks mit Intel oder Apple M1/M2 Prozessor
- **6 DOWNSTREAM USB-A ANSCHLÜSSE:** Das Hybrid USB-C Dock hat einen USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Hub mit 6 Anschlüssen und zusätzlichen USB-A Anschlüssen, um Geräte wie Tastatur, Maus, Flash-Laufwerk, externe Festplatte und Drucker zu unterstützen
- **KOMPATIBILITÄT:** DisplayLink-zertifiziertes Port Replikator für maximale Leistung und kompatibel mit Dell, HP, Lenovo und MacBooks; Windows, Chrome und macOS Plattformen; inkl. USB-C & USB-A Kabel; ideal für Büros mit gemischten Laptop Marken
- **CONNECTIVITY TOOLS:** Die mit diesem Gerät gelieferte Software verbessert Leistung und Sicherheit und bietet MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch Dienstprogramme

Hardware

| | |
|-----------------------|---|
| Garantiebestimmungen | 3 Years |
| 4K-Unterstützung | Ja |
| Schnellladeanschlüsse | Nein |
| Unterstützte Displays | 2 |
| Ports | 8 |
| Audio | Ja |
| Schnittstelle | USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s |
| Bustyp | USB-C |
| USB-Passthrough | Ja |
| Chipset-ID | DisplayLink - DL-6950 VIA/VLI - VL813 Realtek RTS5411 or RTS5411E |

Leistung

| | |
|-------------------------|----------|
| Max. Digitalauflösungen | 4K 60 Hz |
|-------------------------|----------|

Allgemeine Spezifikationen Wake-on-LAN (WoL): Yes

MTBF 26280 Std.

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en) 6 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

1 - RJ-45

2 - HDMI

2 - DisplayPort

1 - 3,5-mm-Audio

Hostanschlüsse 1 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Software

Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, Chrome OS™ v55+

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis DisplayLink docking stations and video adapters support more than one external display on Apple's M1-based Mac. Requires driver installation. Please contact StarTech.com support for a recommendation based on your specific setup.

Strom

Stromversorgung Mit Netzadapter

Eingangsspannung 110V-240V AC

Eingangsstrom 1.0A

Ausgangsspannung 20V DC

Ausgangsstrom 2A

Steckertyp N

Stromverbrauch 40W

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------|---|
| Betriebstemperatur | 0 to 50°C |
| Lagertemperatur | -20 to 70°C |
| Feuchtigkeit | 0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25°C |

Physische Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------------|
| Farbe | Black & Gray |
| Gehäusetyp | Aluminium und Kunststoff |
| Kabellänge | 3.3 ft [1 m] |
| Produktlänge | 5.2 in [13.3 cm] |
| Produktbreite | 2.9 in [7.3 cm] |
| Produkthöhe | 7.4 in [18.7 cm] |
| Produktgewicht | 12.2 oz [347.0 g] |

Verpackungsinformationen

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Paketmenge | 1 |
| Paketlänge | 4.3 in [10.9 cm] |
| Paketbreite | 8.3 in [21.0 cm] |
| Pakethöhe | 5.6 in [14.2 cm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 1.7 lb [0.8 kg] |

Verpackungsinhalt

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Im Paket enthalten | 1 - Dockingstation |
| | 1 - USB-C-zu-USB-B-Kabel |
| | 1 - USB-A-zu-USB-B-Kabel |
| | 1 - Universal Stromadapter (UK/EU) |
| | 1 - Dock Standfuß |

1 - Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

