

ドッキングステーション／USB Type-C／デュアルモニタ／1080p HDMI／65W USB PD／1x USB-C、3x USB-Aハブ／GbE／USB Type-Cハブ／Mac & Windows

製品ID: DK30CHHPDAU



USB-Cノートパソコン用ドッキングステーション。USB-C および Thunderbolt 3対応ノートパソコン各種が社内で使用され、互換性や効率性の要件に幅がある大規模な組織に最適な製品です。デュアルHDMIモニタ、65W Power Delivery 3.0、急速充電、USB-CおよびUSB-A両方の周辺機器ポートに対応しています。

1920x1080 または 1920x1200 (60Hz)のHD解像度をサポートする2台のHDMIモニタを追加し、2画面環境の構成が可能です。画面スペースを広げ、複数のアプリケーションにアクセスしやすくなります。1つの画面で資料を参照し、別の画面で文書を作成するなどの使い方が可能です。

USB-AおよびUSB-Cの充電ポートで、スマートフォン、タブレット、その他USB機器の充電ができます。デスクから離席中、またはノートパソコンを接続していない状態でも充電が可能です。

このUSB Type-C対応ドックは65WのUSB Power Deliveryに対応しています。90Wの電源アダプタを使用し、1本のケーブルで作業中のノートパソコンの急速充電が可能です。

1mのホストケーブルを使用する小型サイズのタイプCドックは、ワークスペースに軽く収まります。デスクスペースが限られている場合は、StarTech.com製マウントブラケット (SSPMSUDWM & SSPMSVESA) を使用し、壁面やモニタ裏、デスク天板裏などに固定することができます。これらのブラケット製品は、StarTech.com製ドック／ハブ専用に設計されています。セットアップのカスタマイズに便利です。

周辺機器の接続には、USB 3.1ポート4口 (USB-Cポート2口 + USB-Aポート3口) が使えます。USB-CまたはUSB-A対応スマートフォンの急速充電も可能です。ギガビットイーサネットポート (Wake-on-LAN対応)、3.5mmの4極ヘッドセットオーディオジャック、盗難防止に役立つセキュリティスロット (Kスロット) も備えています。

パフォーマンスとセキュリティを向上させるために開発されたStarTech.com接続ツール (Connectivity Tools) は、幅広いIT接続アクセサリに対応する優れたソフトウェアスイートです。このソフトウェアには以下のものが含まれます。

アドバンスド ウィンドウ レイアウトユーティリティ: カスタムウィンドウレイアウトを設定・保存

MACアドレス パススルー ユーティリティ: ネットワークのセキュリティを向上

USBイベントモニター ユーティリティ: 接続されたUSBデバイスの追跡とログを取得

Wi-Fi自動切替ユーティリティ: 有線LANでより高速なネットワークに素早くアクセス


詳細とStarTech.com 接続ツールのダウンロードは、こちらをご覧ください: www.StarTech.com/ja-jp/connectivity-tools

注意: StarTech.com

接続ツールは、英語でのみご利用可能です。当ソフトウェアの使用許諾契約とユーザーインターフェイスは英語で提供されます。

StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。

認証、レポート、互換性

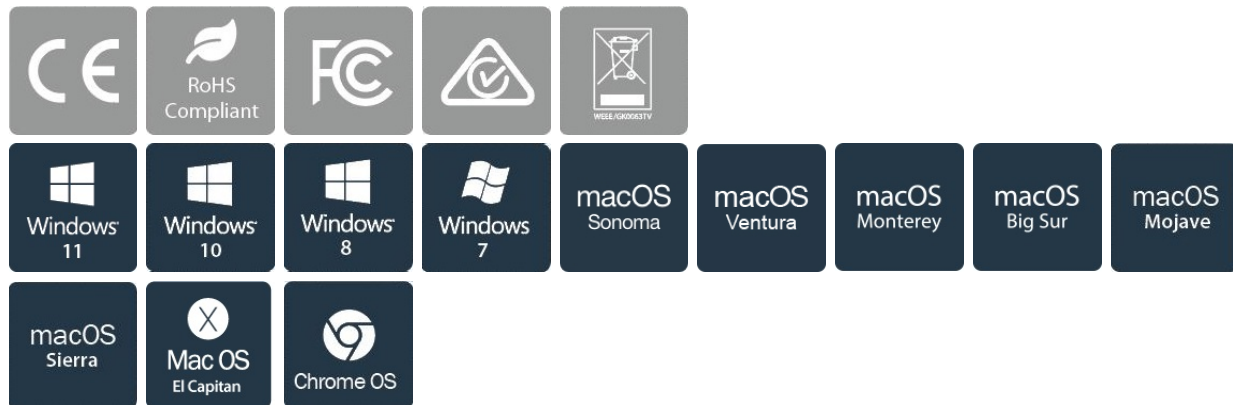

用途

製品の特長

・フル機能装備:デュアル1080p HDMIビデオ、3x USB-A + 1x USB-C、65W PD、ギガビット有線LAN、3.5mmオーディオに対応。効率的なUSB 3.1 5Gbps Dockingソリューションを提供

・互換性: 対応機種: Intel、AMD、Apple

Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux対応のハードウェアプラットフォーム。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大2台の外部ディスプレイに接続可能。注意: WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。

・簡単導入: すべての主要なOS (Windows、macOS、ChromeOS、Ubuntu) をサポートし、便利なIT管理用DisplayLinkアップデートユーティリティ付属

・ワークスペースを選ばない設計: 予約制共用デスク(ホテリング)をはじめ、さまざまな環境にフィットするUSB 3.0 Type-Cユニバーサルドック。固定用取り付け穴、盗難防止Kスロット、USB-Cケーブル(1m)付き

・ノートパソコンの充電・給電: Thinkpad Tシリーズ、X1 Carbon、Surface Pro7、USB-C Chromebookなど薄型ノートパソコンを使用しながら同時に65W PDで給電が可能

・接続ツール (CONNECTIVITY

TOOLS): 性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
USB-C デバイスポート	USB Power Delivery
USB-C ホスト接続	あり

4Kサポート	なし
対応ディスプレイ数	2
ポート数	4
オーディオ	あり
インターフェース	USB 3.2 Gen 1
	USB 3.2 Gen 1
バス型	USB 3.2 Gen 1
	USB 3.2 Gen 1
Compatible Lock Slot	ケンジントンスロット
	ケンジントンスロット
チップセットID	DisplayLink DL3900, Realtek RTS5423, Realtek RTS5411 or RTS5411E

性能

Wake On Lan	あり
最大データ転送速度	5 Gbps (USB 3.0) </BR> 1 Gbps (イーサネット)
最大デジタル解像度	HDMIデュアルディスプレイ: 1080p (1920x1080, 1920x1200 @60Hz)
オーディオ仕様	デュアルチャンネル 3.5mm ステレオオーディオ出力, シングルチャンネル 3.5mm マイク入力
ファイバタイプ	銅
タイプおよび定格	USB 3.0 (5 Gbps)
UASPサポート	あり
Supported Charging Modes	充電用ダウンストリームポート (CDP)
互換性のあるネットワーク	10 / 100 / 1000 Mbps
フルデュプレックスサポート	なし

コネクタ

コネクタタイプ	1 - USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-A (9ピン, 急速充電)
	2 - USB Type-A (USB 3.0, 5 Gbps) [9ピン]
	2 - HDMI 1.4
	1 - RJ-45

1 – 3.5mmステレオミニ(4極)[メス]

1 – USB Type-C(急速充電、24ピン)USB 3.2

ソフトウェア

OS互換性

Windows® 7/8/8.1/10/11

macOS 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0

Ubuntu 18.04/20.04

Chrome OS™ v55+

特記 / 必要条件

注意

DisplayLink docking stations and video adapters support more than one external display on Apple's M1-based Mac. Requires driver installation. Please contact StarTech.com support for a recommendation based on your specific setup.

電源

電源

付属ACアダプタ

Power Delivery

65 W

入力電圧

100 – 240 VAC

入力電流

1.5A

出力電圧

20V DC

出力電流

4.5A

センターチップのポラリティ

ポジティブ

プラグタイプ

N

環境条件

動作温度

0 to 50° C

保存温度

-20 to 70° C

湿度

25° Cで0%から95%(結露しないこと)

物理的特徴

製品縦

15.0 cm [5.9 in]

製品横

8.0 cm [3.1 in]

製品高さ

3.0 cm [1.2 in]

製品重量

300.0 g [10.6 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量

1

パッケージ縦	23.4 cm [9.2 in]
パッケージ横	14.5 cm [5.7 in]
パッケージ高さ	8.2 cm [3.2 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	1.0 kg [2.2 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - ドッキング ステーション
	1 - USB-Cホストケーブル (1 m)
	1 - ユニバーサルACアダプタ 日本、オーストラリア/ニュージーランド
	1 - クイックスタートガイド

Warranty Information

Warranty	整備品3年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。