

USB-C Dockingstation - Dual Monitor 1080p HDMI Laptop Dock - 65W Power Delivery - 1x USB-C, 3x USB-A, Ethernet - Dual Video USB 3.1 Gen 1 Typ-C Dock - Mac & Windows

Produkt-ID: DK30CHHPDEU



"

Diese USB-C-Dockingstation eignet sich ideal für Großunternehmen mit zahlreichen Produktivitätsanforderungen im Büro und ist mit allen USB-C- und Thunderbolt 3-Laptops kompatibel. Dieses USB-C Laptop Dock unterstützt zwei HDMI-Monitore, 65 W Power Delivery, 3.0 Schnellladefunktion, sowie USB-C- und USB-A-Peripherieanschlüsse.

Die USB-C-Dockingstation unterstützt Ihre Workstation durch zwei HDMI-Monitore mit einer vollständigen HD-Auflösung von 1920 x 1080 oder 1920 x 1200 bei 60 Hz. Mit mehr Bildschirmfläche können Sie auf mehrere Anwendungen und Referenzmaterialien auf einem Bildschirm zugreifen, während Sie auf dem anderen Bildschirm arbeiten.

Mit den USB-A- und USB-C-Ladeanschlüssen können Sie Ihr Smartphone, Tablet oder andere USB-Peripheriegeräte aufladen, ganz gleich, ob Sie gerade am Schreibtisch arbeiten oder Ihr Laptop getrennt ist.

Mit einem einzigen Kabel versorgt und lädt das Dock Ihren Laptop, während Sie unter Verwendung des 90 W-Netzteils mit 65 W-PD zum schnelleren Aufladen arbeiten.

Mit einer kleineren Größe und einem 1 Meter langen Host-Kabel passt diese USB-C-Dockingstation problemlos in die Arbeitsumgebung. Selbst bei begrenztem Platz auf dem Schreibtisch kann dieses Dock mit den StarTech.com-Montagehalterungen (SSPMSUDWM & SSPMSVESA) an der Wand, am Monitor oder unter dem Schreibtisch montiert werden. Diese Montagehalterungen wurden speziell für unsere Docks und Hubs entwickelt, um Ihnen die notwendige individuelle Konfiguration zu bieten.

Verbinden Sie Ihre Geräte über vier USB 3.1-Anschlüsse: 1 x USB-C und 3 x USB-A. Schnelles Aufladen von USB-C oder USB-A-Smartphones. Das Dock verfügt über einen GbE-Anschluss

(Wake-on-LAN) und eine vierfach verstellbare 3,5 mm-Headset-Audiobuchse. Zum Schutz vor Diebstahl ist außerdem ein Slot für ein Sicherheitsschloss (K-Slot) vorhanden.

Die StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:

Advanced Windows Layout Utility: Einrichtung und Speicherung benutzerdefinierter Fensteranordnungen.

MAC Address Pass-Through Utility: Verbesserung der Netzwerksicherheit.

USB Event Monitoring Utility: Verfolgung und Protokollierung verbundener USB Geräte


Wi-Fi Auto Switch Utility: Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.

Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

"

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

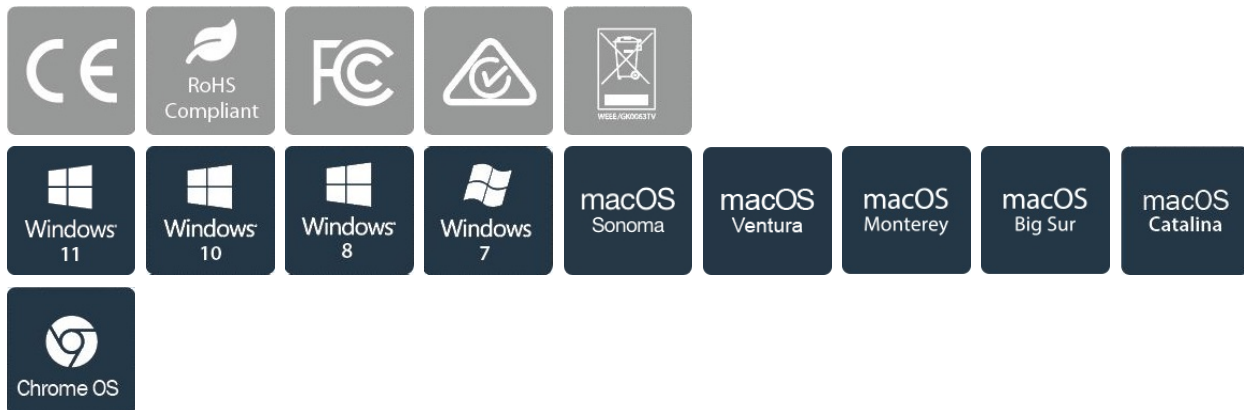

Anwendungen

Merkmale

- **FUNKTIONREICHES USB-C DOCK:** Bietet einen doppelten Bildschirm mit 1080p HDMI Video, 3x USB-A, 1x USB-C, 65 W Power Delivery, Gigabit Ethernet und 3,5 mm Audio für eine effiziente USB 3.1 5Gbit/s Dockinglösung
- **KOMPATIBILITÄT:** Unterstützt Windows, macOS, ChromeOS, Linux und Hardware wie Intel, AMD und Apple M-Serie, so dass 2 externe Displays auch auf Laptops möglich sind, die nur einen unterstützen; Treiberinstallation unter Windows und macOS erforderlich
- **EINFACHES DEPLOYMENT:** Dieses USB-C Dock unterstützt alle wichtigen Betriebssysteme (Windows, macOS, ChromeOS, Ubuntu) und beinhaltet DisplayLink Update Utilities für eine problemloses IT Management
- **EINFACHE INTEGRATION AM ARBEITSPLATZ:** Diese universelle USB 3.0 Typ-C Dockingstation wurde entwickelt, um in jede Arbeitsumgebung zu passen, inkl. gemeinsam genutzter Arbeitsplätze oder hoteling - es hat Befestigungslöcher, K-Slot und 1 m USB-C Kabel
- **65W POWER DELIVERY:** Dieser USB Typ-C Port Replikator betreibt und lädt während Sie arbeiten mit 65W PD für ultradünne Laptops wie Thinkpad T Series, X1 Carbon, Surface Pro7, & USB-C Chromebooks
- **CONNECTIVITY TOOLS:** Die mit diesem Gerät gelieferte Software verbessert Leistung und Sicherheit und bietet MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch Dienstprogramme

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
USB-C-Geräteanschlüsse	USB Power Delivery
USB-C-Hostanschluss	Ja
4K-Unterstützung	Nein
Unterstützte Displays	2
Ports	4
Audio	Ja
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1
	USB 3.2 Gen 1
Bustyp	USB 3.2 Gen 1
	USB 3.2 Gen 1

Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Kensington Standard Slot (K-Slot)
Chipset-ID	DisplayLink DL3900, Realtek RTS5423, Realtek RTS5411 or RTS5411E

Leistung

Wake On Lan	Ja
Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.0)</BR> 1 Gbit/s (Ethernet)
Max. Digitalauflösungen	Zwei HDMI-Displays: 1080p (1920 x 1080, 1920 x 1200) bei 60 Hz
Audiospezifikationen	Zweikanal 3,5 mm-Stereo-Audioausgang , Einkanal 3,5 mm-Mikrofoneingang
Faseroptiktyp	Kupfer
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
Supported Charging Modes	Charging Downstream Port (CDP)
Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
Full Duplex-Unterstützung	Nein

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - USB 3.2 Typ-C (24-pin, Gen 1, 5Gbit/s)
	1 - USB 3.2 Typ-A (9-pin, Fast-Charge)
	2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	2 - HDMI 1.4
	1 - RJ-45
	1 - 3.5 mm Mini-Jack (4 Position) Female
	1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.2

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0 Ubuntu 18.04, 20.04 Chrome OS™ v55+
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	DisplayLink docking stations and video adapters support more than one external display on Apple's M1-based Mac. Requires driver installation. Please contact StarTech.com support for a recommendation based on your specific setup.
---------	--

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Power Delivery	65W
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	1.5A
Ausgangsspannung	20V DC
Ausgangsstrom	4.5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	N

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 to 50°C
Lagertemperatur	-20 to 70°C
Feuchtigkeit	0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 °C

Physische Eigenschaften

Produktlänge	5.9 in [15.0 cm]
Produktbreite	3.1 in [8.0 cm]

Produkthöhe	1.2 in [3.0 cm]
Produktgewicht	10.6 oz [300.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	9.2 in [23.4 cm]
Paketbreite	5.7 in [14.5 cm]
Pakethöhe	3.2 in [8.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.2 lb [1.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Dockingstation
	1 - USB-C-Hostkabel (1 m)
	1 - Universelles Netzteil (EU)
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty	3 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.