

5,25 Zoll SATA Aluminium Wechselrahmen - Mobiles Speicher Rack für 3,5" Festplatten

Produkt-ID: DRW115SATBK



Diese hochwertige, abnehmbare Wechselrahmenschublade für SATA-Festplatten ist eine professionelle SATA-Hot-Swap-Lösung, mit der Sie schnell Serial ATA-Festplatten in einen Computer ein- und ausbauen können ohne das Computergehäuse öffnen zu müssen.

Montieren Sie einfach den (mitgelieferten) Laufwerksschacht in einen freien 5,25-Zoll-Einbauschacht für Laufwerke des Host-Computers, und legen Sie eine 3,5-Zoll-SATA HDD in den (entnehmbaren) Caddy ein. Das Anschließen der SATA-Festplatte an den Computer ist einfach indem Sie nur den Caddy in den Laufwerksschacht einschieben. Der Caddy kann auch gesperrt werden, um unbefugtes Entfernen des SATA-Laufwerks zu verhindern.

Um die Leistung zu optimieren und das volle Geschwindigkeitspotenzial von SATA III-Festplatten zu nutzen, unterstützt dieser HDD-Backplane SATA III mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit einem kompatiblen Controller.

Als praktische, zeitsparende Hot-Swap-Lösung beinhaltet die Laufwerk-Schublade auch das Swap Manager Dienstprogramm, mit dessen Hilfe Sie Laufwerke in den Host-Computer ein- und ausbauen können, ohne den Computer herunterzufahren.


Eine geeignete Lösung für große Laufwerke, mit der große Menge Daten in Sekundenschnelle ausgetauscht werden können. Der Wechselrahmen/Backplane unterstützt SATA HDD-Geschwindigkeiten von bis zu 6,0 Gbit/s, ist voll kompatibel mit RAID-Installationen und bietet so maximale Leistung und Flexibilität für anspruchsvolle Speicheranwendungen.

Der Laufwerk-Caddy besitzt zwei kugelgelagerte Lüfter an der Frontblende, die Ihre Festplatte kühlen und so zu einem optimalen Betrieb und längerer Lebensdauer beitragen. Um mechanische Beschädigungen der Festplatten beim Ein- oder Ausbauen zu verhindern, hat der Laufwerk-Caddy Stoßdämpfer und Gummipuffer zur Minimierung von Vibrationen und Stößen.

Die Laufwerk-Schublade/der Wechselrahmen besteht aus einer robusten, langlebigen Aluminiumkonstruktion für garantierte 7.000 Einbauvorgänge und wird mit 2-jähriger

StarTech.com-Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

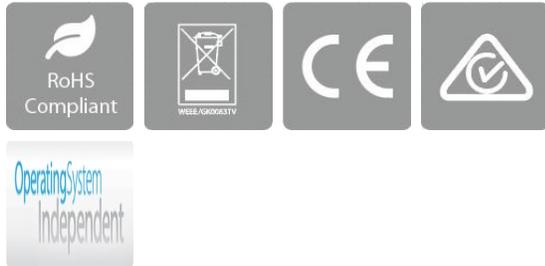

Anwendungen

- Fügen Sie zusätzliche Hot-Swap-Einbauschächte einem Server oder Workstation-Computer hinzu.
- Ersetzen oder upgraden Sie einen alten IDE-Backplane durch einen SATA-Backplane.
- System-Einrichter, die mehrere Laufwerke gleichzeitig und schnell abbilden müssen
- Umgebungen, in denen die Laufwerke regelmäßig ersetzt/entfernt werden müssen, ohne dass nach dem Entfernen ein externer Schutz für die Laufwerke notwendig ist.
- Tauschen oder entfernen Sie individuelle Laufwerke in einem Speicherarray ohne Ausfallzeiten oder mit minimalen Ausfallzeiten.

Merkmale

- Beherbergt ein einzelnes SATA-Laufwerk in einem von vorne zugänglichen 5,25-Zoll-Einschub.
- Festplattencaddy und Einschub in strapazierfähiger Aluminiumkonstruktion.
- Mit Schlüssel abschließbarer Laufwerk-Caddy
- Gummi-Stoßdämpfer
- Mehr als 7000 Einschubvorgänge
- Zwei frontseitig montierte, kugelgelagerte Lüfter
- Betriebs- und Lüfter-Status-LED.
- Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Unterstützt 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten.

- Wird mit einer Hot-Swap-Software zum Kopieren von Laufwerken geliefert.

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Schlüsselsperre	Ja
Gebläse	2 - 40 mm
Laufwerkgröße	3.5in
Laufwerktyp	SATA
Lüfterlagertyp	Kugellager

Leistung

Stoßschutz	Ja
------------	----

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	1 - SATA (7-polig, Daten)
	1 - SATA-Strom (15-polig)
Hostanschlüsse	1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power)
	1 - SATA (7-polig, Daten)
	1 - SATA-Strom (15-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	PC oder Mac mit 5,25-Zoll-Laufwerkschacht
Hinweis	Gerät ist modellspezifisch und nicht für die Verwendung mit anderen Modellen der Laufwerkschublade bestimmt, sofern nichts anderes angegeben ist

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Stromversorgung (Grün)
	1 - Lüfterausfall (Rot)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-5°C to 50°C (23°F to 122°F)
Lagertemperatur	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Feuchtigkeit	10% ~ 80% RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Aluminium
Produktlänge	8.7 in [22.0 cm]
Produktbreite	5.8 in [14.8 cm]
Produkthöhe	1.6 in [4.1 cm]
Produktgewicht	33.7 oz [956.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	9.8 in [24.9 cm]
Paketbreite	6.3 in [16.0 cm]
Pakethöhe	1.9 in [47.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.3 lb [1.1 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 5,25-Zoll-Wechselrahmenschacht
	1 - Wechselrahmencaddy
	2 - Schlüssel
	1 - Schraubensatz

1 - Software-CD

1 - Anleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.