

## Rack Amovible Professionnel en Aluminium 5.25" avec 2 Ventilateurs pour Disque Dur SATA 3.5"

Nº de produit: DRW115SATBK



Ce rack mobile/tiroir de disque dur SATA amovible haute qualité fournit une solution d'échange à chaud de disques SATA de type professionnel, vous permettant d'échanger rapidement les disques durs Serial ATA d'un ordinateur, sans avoir à en ouvrir le boîtier.

Il suffit d'installer la baie (inclusa) dans une baie 5,25 pouces de l'ordinateur hôte, puis de monter un lecteur de disque dur SATA 3,5 pouces dans le support (amovible). La connexion du disque dur SATA à l'ordinateur s'effectue aussi facilement que l'insertion du support dans la baie de disque. Ce dernier peut être verrouillé pour éviter tout retrait non autorisé du disque SATA installé.

Afin d'obtenir une performance optimale et d'exploiter tout le potentiel de vos disques durs SATA III, cette face arrière de HDD prend en charge la norme SATA III pour des vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s en cas d'utilisation avec un contrôleur compatible.


Solution d'échange à chaud pratique et rapide, le tiroir de disque inclut un logiciel utilitaire, Swap Manager, qui permet aux utilisateurs d'échanger les disques d'un ordinateur hôte sans avoir à l'éteindre.

Solution appropriée pour les disques de grand volume, vous permettant d'échanger d'importants volumes de données en quelques secondes. Grâce à la prise en charge de vitesses de lecteur de disque dur SATA allant jusqu'à 6 Gb/s, le rack mobile/la face arrière est entièrement compatible avec les installations RAID, garantissant ainsi une performance et une polyvalence optimales pour les applications de stockage améliorées.

Le support de disque inclut deux ventilateurs à roulement à billes sur le panneau avant qui permettent de refroidir le disque à tour de rôle, et d'en optimiser ainsi le fonctionnement tout en préservant sa durée de vie. Pour éviter d'endommager le ou les disques durs pendant leur insertion ou leur retrait de l'ordinateur, le support de disque inclut des amortisseurs de chocs et des coussinets en caoutchouc qui limitent les vibrations et les chocs occasionnés au disque.

Le tiroir de disque dur/rack mobile offre une solution de stockage durable et fiable grâce à sa construction robuste et extrêmement durable en aluminium, permettant 7 000 insertions. Il bénéficie en outre de la garantie StarTech.com de 2 ans.

## Certifications, rapports et compatibilité

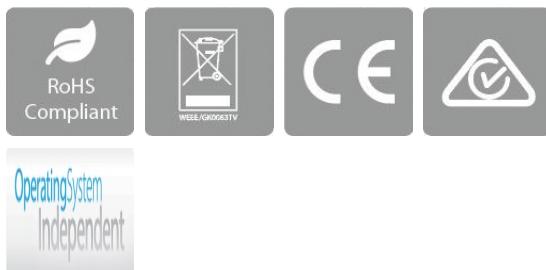

## Applications

- Permet d'ajouter des baies échangeables à chaud à un serveur ou à un ordinateur de station de travail.
- Permet de remplacer ou de mettre à jour une ancienne face arrière IDE doté d'une face arrière SATA.
- Concepteurs systèmes qui doivent réinstaller des images sur plusieurs disques simultanément et rapidement.
- Environnements dans lesquels les disques doivent être remplacés/retirés régulièrement, sans protection externe pour les disques après leur retrait.
- Etre à même de remplacer/retirer les lecteurs individuels d'un faisceau de stockage en minimisant ou supprimant les temps d'indisponibilité du système.

## Spécifications techniques

- Permet d'installer un seul disque dur SATA dans une baie 5,25 pouces accessible par l'avant.
- Construction robuste en aluminium du plateau de chargement et de la baie de disques.
- Plateau de chargement de disques verrouillable par clé.
- Supports amortisseurs en caoutchouc.
- Cycle d'insertion supérieur à 7 000.
- Ventilateurs de roulement double montés sur le panneau avant.

- LED d'alimentation et d'état du ventilateur.
  - Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
  - Prise en charge de disques durs SATA de facteur de forme 3,5 pouces.
  - Inclut une copie du logiciel d'échange à chaud du disque.
- 

**Matériel**

Politique de garantie	2 Years
Touche de verrouillage	Oui
Ventilateurs	2 - 40 mm
Taille du disque	3.5in
Disques compatibles	SATA
Type ventilateur à roulement	Roulement à bille

---

**Performance**

Protection contre les chocs	Oui
-----------------------------	-----

---

**Connecteur(s)**

Connecteurs de disque	1 - SATA (7 broches , données)
	1 - Alimentation SATA (15 broches)
Connecteurs hôte	1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex)
	1 - SATA (7 broches , données)
	1 - Alimentation SATA (15 broches)

---

**Logiciel**

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

---

**Notes spéciales / Configuration**

Configurations du système et du câblage	PC ou Mac avec baie 5,25 pouces
---	---------------------------------

---

Remarque	L'unité est spécifique à un modèle et ne peut être utilisée avec des modèles différents de tiroir de disque (sauf indication contraire)
<hr/>	
Indicateurs	
Indicateurs lumineux	1 - Alimentation (vert)  1 - Défaillance du ventilateur (rouge)
<hr/>	
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	-5°C to 50°C (23°F to 122°F)
Température de stockage	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Humidité	10% ~ 80% RH
<hr/>	
Caractéristiques physiques	
Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium
Longueur du produit	8.7 in [22.0 cm]
Largeur du produit	5.8 in [14.8 cm]
Hauteur du produit	1.6 in [4.1 cm]
Poids du produit	33.7 oz [956.0 g]
<hr/>	
Informations d'emballage	
Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	9.8 in [24.9 cm]
Largeur du Paquet	6.3 in [16.0 cm]
Hauteur du Paquet	1.9 in [47.0 mm]
Poids brut	2.3 lb [1.1 kg]
<hr/>	
Contenu du paquet	

Inclus dans le paquet	1 - Baie de rack mobile 5,25 pouces
	1 - Support de rack mobile
	2 - Clé
	1 - Ensemble de vis
	1 - CD de logiciel
	1 - Manuel d'instruction

---

Informations de  
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

