

Zwarte Aluminum 5,25 inch Professionele SATA Harde Schijf Mobile Rack Lade

Productcode: DRW115SATBK



Deze hoogwaardige, verwijderbare SATA Hard Drive Drawer/Mobile Rack is een professionele SATA hot-swap-oplossing, waarmee u snel seriële ATA harde schijven in een computer kunt plaatsen en eruit kunt verwijderen zonder de computerbehuizing te hoeven openen.

U hoeft alleen de (meegeleverde) drive bay in een 5,25 inch drive bay op de hostcomputer te installeren, en dan een 3,5 inch SATA HDD in de (verwijderbare) caddy te monteren. Voor het aansluiten van de SATA harde schijf op de computer hoeft u alleen de caddy in de drive bay te steken, die kan worden vergrendeld om ongeoorloofde verwijdering van de geïnstalleerde SATA-schijf te voorkomen.

Om de prestatie te maximaliseren en de volle snelheid van uw SATA III harde schijven te benutten, ondersteunt deze HDD backplane SATA III voor transmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een compatibele controller.

Bij deze handige, tijdbesparende hot-swap-oplossing wordt de software Swap Manager geleverd, waarmee gebruikers schijven in en uit de hostcomputer kunnen plaatsen en verwijderen zonder de computer te hoeven uitschakelen.


Een geschikte oplossing voor schijven met een hoog volume, waarmee u grote datahoeveelheden in slechts enkele seconden kunt overzetten. Het mobile rack/backplane ondersteunt SATA HDD-snelheden tot 6,0 Gbps en is volledig compatibel met RAID-installaties voor maximale prestaties en veelzijdigheid voor verbeterde opslagtoepassingen.

In het frontpaneel van de drive caddy zijn 2 ventilatoren met kogellagers gemonteerd, die de omsloten schijf koelen, waardoor de schijf optimaal werkt en lang kan worden gebruikt. Om schade van de harde schijf(/schijven) te voorkomen tijdens het plaatsen en verwijderen, is de drive caddy voorzien van schokdempers en rubberen kussens die trillingen/schokken van de schijf helpen verminderen.

De drive drawer/mobile rack is een betrouwbare, duurzame opslagoplossing, heeft een zeer robuuste

aluminium constructie en een 7K insertion rating en wordt gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

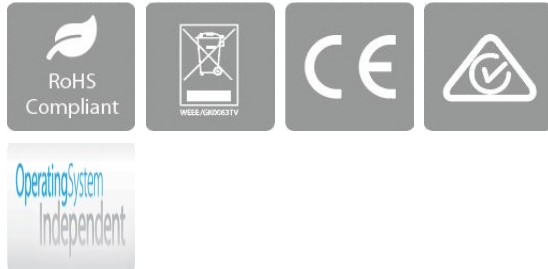

Toepassingen

- Voeg extra hot-swappable bays toe aan een server of workstation
- Vervang of upgrade een oudere IDE-backplane met een SATA-backplane
- Systeembouwers die snel images moeten maken voor veel schijven tegelijk
- Omgevingen waar schijven regelmatig moeten worden vervangen / verwijderd, zonder dat er na verwijdering externe bescherming voor de schijven nodig is
- Het kunnen vervangen / verwijderen van afzonderlijke schijven uit een opslagarray met weinig of geen systeemuitval

Eigenschappen

- Plaats een enkele 3,5 inch SATA-schijf in een aan de voorkant toegankelijke 5,25 inch bay
- Robuuste aluminium constructie voor de caddy en bay
- Met sleutel vergrendelbare caddy
- Rubber schokdempers
- Bestand tegen meer dan 7000 plaatsingen / verwijderingen
- Twee ventilatoren op kogellagers aan voorzijde
- LED-indicator stroom- en ventilatorstatus
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Ondersteunt 3,5 inch SATA harde schijven

- Inclusief software voor hot-swapping

Hardware		
	Garantiebeleid	2 Years
	Vergrendeling	Ja
	Ventilatoren	2 - 40 mm
	Schijfgrootte	3.5in
	Schijftype	SATA
	Lagertype ventilator	Kogellager
Prestaties		
	Schokbescherming	Ja
Connector(en)		
	Schijfaansluitingen	1 - SATA (7-polig, data)
		1 - SATA voeding (15-polig)
	Hostaansluitingen	1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)
		1 - SATA (7-polig, data)
		1 - SATA voeding (15-polig)
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	PC of Mac met een 5,25 inch bay
	Notitie	De eenheid is modelafhankelijk en is tenzij anders vermeld niet bedoeld voor gebruik met verschillende modellen schijflade
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Power (groen)

1 - Ventilatorstoring (rood)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-5°C to 50°C (23°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Vochtigheid	10% ~ 80% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	8.7 in [22.0 cm]
Breedte product	5.8 in [14.8 cm]
Hoogte product	1.6 in [4.1 cm]
Gewicht product	33.7 oz [956.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.8 in [24.9 cm]
Package Width	6.3 in [16.0 cm]
Package Height	1.9 in [47.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.3 lb [1.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 5,25 inch bay mobile rack
	1 - Mobile rack caddy
	2 - Sleutel
	1 - Set schroeven

1 - Software-CD

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.