


SATA auf eSATA Kabel 30cm - S-ATA / eSATA Adapter Stecker / Buchse

Produkt-ID: ESATAPNLFM1

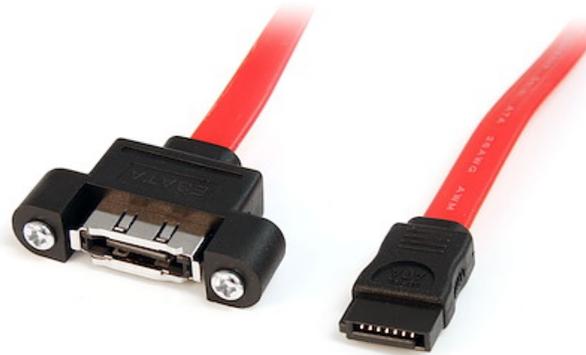

Das 30 cm lange eSATA-Blendenmontagekabel ESATAPNLFM1 bietet einen gut gesicherten, leicht zugänglichen eSATA-Anschluss an jedem Geräte-Port oder jeder Blende. Das Kabel ESATAPNLFM1 ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde fachkundig entwickelt für Zuverlässigkeit und höchste Leistung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Bietet einen eSATA-Anschluss zur Blendenmontage vom SATA-Controller

Merkmale

- Blendenmontage-eSATA-Port mit Schrauben für sichere Installation
 - Unterstützung von hohen Datenübertragungsraten bis zu 6 GBit/s
 - Entspricht den seriellen ATA III-Spezifikationen
-

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Typ der Kabelummantelung PVC

Leistung

Typ und Rate SATA III (6 Gbps)

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - SATA (7-polig, Daten)

Steckverbinder B 1 - eSATA (7-polig, Daten)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Feuchtigkeit 0 % bis 90 % RH

Physische Eigenschaften

Farbe Rot

Drahtstärke 26 AWG (0.404 mm)

Kabellänge 12.0 in [304.8 mm]

Produktgewicht 0.8 oz [24 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 6.4 in [16.3 cm]

Paketbreite 5.1 in [12.9 cm]

Pakethöhe 1.3 in [3.4 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 0.4 oz [10.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 30 cm eSATA-Blendenmontagekabel -
Buchse/Stecker

Garantieinformatio
nen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.