

USB 3.0接続マルチメモリーカードリーダー 各種メモリーカードに対応

製品ID: FCREADHCU3




複数タイプのフラッシュメモリに対応するUSB 3.0カードリーダー。ハイスピードUSB 3.0接続を使用し、一台でCompactFlash®、Secure Digital®、Memory Stick®など一般的なカードのアクセスと読み込み・書き込みに対応します。

USB 3.0を使用する接続は、USB 2.0に比べ10倍のスピードで大きなファイルをより短時間で転送します。USB 2.0との下位互換性もあり、旧型のシステムでも使用することができます。

この外付けカードリーダーは、軽量で携帯性に優れ、多くのタイプのフラッシュメモリ／メディアカードに対応する便利なソリューションです。ドライバやソフトウェアのインストールが不要で手軽に使用することができます。

認証、レポート、互換性

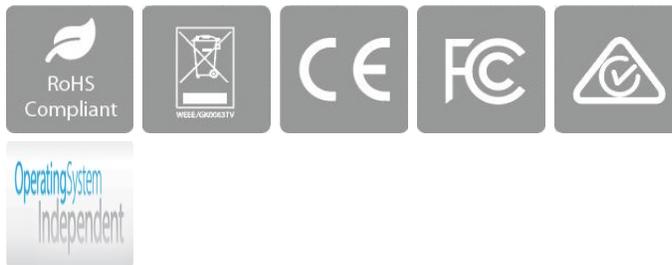

用途

- ・複数タイプのフラッシュメモリカードにアクセスが必要なノートパソコンユーザー
- ・USB 2.0に代わり、USB 3.0を使用して高速フラッシュメモリカードにアクセスしたいプロユーザー

製品の特長

- ・CompactFlash®、SecureDigital®、MemoryStick®などさまざまなタイプのカードと互換性を提供
- ・5Gbpsの転送レートに対応するSuperSpeed USB 3.0ホストインターフェイス

- ・ USBポートから直接給電
- ・ USB 2.0コンピュータシステムと下位互換性あり
- ・ 電源インジケータLED
- ・ 軽量プラスチック製のコンパクトなデザイン
- ・ ソフトウェア／ドライバ不要

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
インターフェース	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
チップセットID	Genesys Logic - GL3220

性能

メモリメディアタイプ	MS Duo、MS Pro Duo、MS Pro-HG Duo SDXC SDHC microSDHC SD/MMC M2 (メモリースティックマイクロ) MagicGate対応メモリースティック メモリースティック / メモリースティック Pro RS-MMC メモリースティック XC Mini-SD、Micro-SD CF (Compact Flash I Card)
------------	--

コネクタ

コネクタタイプ	1 - USB 3.2 Type-B (9ピン、Gen1、5Gbps)
外部ポート	1 - CFスロット [50ピン] 1 - メモリースティック / メモリースティック Pro [スロット] 1 - MiniSD / MicroSD / MMCスロット 1 - SD / MMCスロット

ソフトウェア	OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
特記 / 必要条件	システムおよびケーブル要件	USBポート
インジケータ	LEDインジケータ	1 - 電源
電源	電源	USB電源
	入力電圧	100 - 240 VAC
	入力電流	0.8 A
	出力電圧	5 VDC
	出力電流	4 A
	消費電力(W)	20
環境条件	動作温度	-40° C to 80° C (-40° F to 176° F)
	保存温度	-65° C to 150° C (-85° F to 302° F)
	湿度	5%~90% RH
物理的特徴	色	ブラック
	エンクロージャタイプ	プラスチック
	製品縦	8.5 cm [3.3 in]
	製品横	5.5 cm [2.2 in]
	製品高さ	2.0 cm [0.8 in]
	製品重量	54.0 g [1.9 oz]
パッケージ情報	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	17.0 cm [6.7 in]
	パッケージ横	14.2 cm [5.6 in]
	パッケージ高さ	3.0 cm [1.2 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	172.0 g [6.1 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - USB 3.0 カードリーダー
	1 - USB 3.0 ケーブル
	1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。