

Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser

Produkt-ID: FCREADMICRO3



Der USB 3.0 Multimedia-Kartenleser FCREADMICRO3 USB 3.0 bietet schnellen Zugriff auf die beliebtesten Flashkartenformate, an jedem mit einem USB-Port ausgestatteten Computer (optimale Leistung bei 3.0, abwärts kompatibel mit USB 2.0).

Dieser vielseitige Medienkartenleser ist für den schnellen Zugriff auf Speicherkarten von fast jedem tragbaren Mediengerät (z. B. Digitalkameras, MP3-Player usw.) geeignet und unterstützt die beliebtesten Kartentypen, einschließlich:

- Secure Digital (SD)
- Multi-Media Card (MMC)
- Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash)
- SDHC
- SDXC
- RS-MMC
- Mobile-MMC und MMC-micro
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick PRO (MS-PRO)
- MS Duo
- MS-PRO Duo

- Memory Stick XC
- Micro-MS (M2)
- MSPRO-HG Duo 8-bit-Modus.

Dieser Speicherkartenleser im Taschenformat ist leicht und mobil und somit hervorragend als Laptop- oder Desktop-Zubehör geeignet. Er wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie mit Lebenslange kostenlose technische Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Fotografen, die regelmäßig Daten von der Speicherkarte der Kamera auf einen Computer übertragen müssen
- Übertragen von Dateien zwischen einer Reihe von mobilen Geräten mit verschiedenen Speicherkartenformaten
- Für mobile Nutzer und Reisende, die einen kompakten und leichten Kartenleser brauchen, der in die Hosentasche passt

Merkmale

- High Speed USB 3.0-Hostschnittstelle mit Unterstützung für Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
- Unterstützung für Secure Digital (SD), MultiMedia Card (MMC), Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash), SDHC, SDXC, RS-MMC, Mobile-MMC und MMC-micro, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS-PRO), MS Duo, MS-PRO Duo, Memory Stick XC, Micro-MS (M2) und MSPRO-HG Duo 8-bit-Modus
- Ultrakompaktes Leichtbaudesign
- Strom direkt aus dem USB-Port.
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
--------------------	---------

Schnittstelle	USB 3.0
---------------	---------

Bustyp	USB 3.0
--------	---------



Chipset-ID Realtek - RTS5307

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
Speichermedientyp	<p>microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)</p> <p>MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo</p> <p>Memory Stick</p> <p>M2 (Memory Stick Micro)</p> <p>Multi Media-Karte</p> <p>RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card)</p> <p>SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)</p> <p>SDHC (Secure Digital High Capacity)</p> <p>HS-MMC, HC-MMC (Multimediakarte mit hoher Geschwindigkeit/hoher Kapazität)</p> <p>SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)</p> <p>MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)</p> <p>MS Micro (Memory Stick Micro)</p>


Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Externe Ports	<p>SD/MMC-Steckplatz</p> <p>Memory Stick/Memory Stick Pro-Steckplatz</p> <p>MicroSD</p>

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Strom

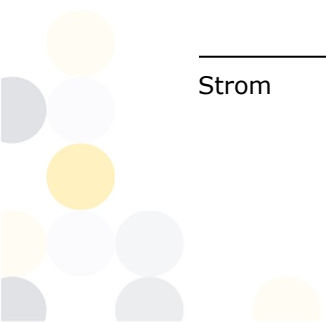

Mit Stromadapter USB-betrieben

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	< 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Produktlänge	2.8 in [72 mm]
Produktbreite	0.9 in [23 mm]
Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
Produktgewicht	0.5 oz [15 g]

Verpackungsin-
formationen

Package Length	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.7 oz [104 g]

Verpackungsin-
halt

Im Paket enthalten	USB 3.0 Multimedia-Speicherkartenleser-Adapter
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

