

Cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125 2 m LC/LC - LSZH

ID prodotto: FIBLCLC2



Il cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125 2 m FIBLCLC2 è dotato a entrambe le estremità di connettori LC (maschi) che offrono il collegamento necessario tra dispositivi di rete a fibra per reti per lunghe distanze ad alta velocità.

Questo cavo patch LC-LC è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio. È ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in aree residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Al fine di assicurare prestazioni ottimali, ogni cavo patch duplex in fibra multimodale viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità.

Dotato di garanzia a vita, il nostro cavo patch in fibra multimodale LC-LC è garantito per offrire un'affidabilità duratura e prestazioni di alta qualità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità
- Sistemi a banda larga
- Telecomunicazioni / comunicazione di dati

- Utilizzati in reti per lunghe distanze con dati mission-critical

Caratteristiche

- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
- Guaina per cavi LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- Non soggetta all'interferenza elettrica

Hardware

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Norme di garanzia | Lifetime |
| Classe di resistenza al fuoco | Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Dimensioni fibra | 62.5/125 |

Prestazioni

| | |
|--|----------------|
| Massima velocità di trasferimento dati | 10 Gbps |
| Classe cavo | 1Gbps / 10Gbps |
| Classificazione fibra | OM1 |
| Tipo fibra | Multimodale |

Connettore/i


| | |
|--------------|---------------------------|
| Connettore A | LC duplex in fibra ottica |
| Connettore B | LC duplex in fibra ottica |

Ambientale

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura d'esercizio | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Umidità | 0~90% RH |

Caratteristiche fisiche

| | |
|--------|-----------|
| Colore | Arancione |
|--------|-----------|

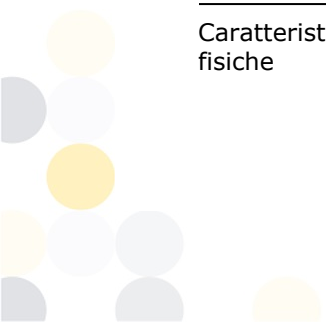

| | |
|--------------------|-----------------|
| Lunghezza cavo | 6.6 ft [2 m] |
| Lunghezza prodotto | 6.6 ft [2.0 m] |
| Larghezza prodotto | 0.0 in [0.0 mm] |
| Altezza prodotto | 0.0 in [0.0 mm] |
| Peso prodotto | 0.6 oz [18.0 g] |

Informazioni confezione

| | |
|------------------------------|------------------|
| Package Length | 7.9 in [20.0 cm] |
| Package Width | 0.4 in [9.0 mm] |
| Package Height | 8.3 in [21.2 cm] |
| Peso spedizione (confezione) | 1.1 oz [30.0 g] |

Contenuto della confezione

| | |
|--------------------------|---|
| Incluso nella confezione | Cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125 2 m LC - LC |
|--------------------------|---|

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

