


## Cable Patch de Fibra Duplex Multimodo 62,5/125 2m LC - SC

ID del Producto: FIBLCSC2

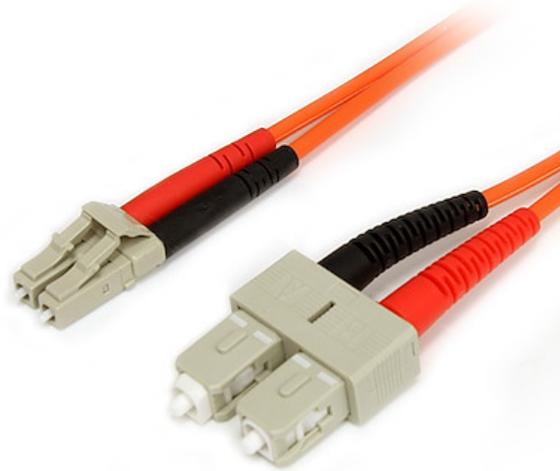

El Cable Patch de Fibra Duplex Multimodo 62,5/125 de 2m (6,6 pies), FIBLCSC2 dispone de un conector LC (macho) y un conector SC (macho) a fin de proporcionar la conexión necesaria entre dispositivos de redes para transmitir datos a larga distancia y alta velocidad.

Este cable de parcheo LC-SC está recubierto con material LSZH ("Low-Smoke, Zero-Halogen", poco humo, cero halógenos) ignífugo, a fin de reducir al mínimo el humo, la toxicidad y la corrosión en caso de exposición al calor o de fuego. Ideal en entornos industriales, oficinas centrales y colegios, así como residenciales, donde las normas de construcción son un factor a tener en cuenta.

Con el objeto de asegurar un óptimo rendimiento, nuestro Cable de Fibra Duplex Multimodo ha sido probado y certificado para cumplir con los límites aceptables de pérdida de inserción de modo de garantizar compatibilidad y 100% de fiabilidad.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- La solución ideal para aplicaciones que requieren alta velocidad de transmisión
- En sistemas de banda ancha
- En telecomunicaciones/comunicación de datos

- Utilizado en redes de larga distancia con datos de misión crítica

## Características

- Cumple o supera los valores de atenuación requeridos por los estándares de la industria
- Recubrimiento LSZH
- A prueba de interferencias eléctricas

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tamaño de Fibra	62.5/125
Grado de Inflamabilidad	Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
Clasificación de Fibra	OM1

---

### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10Gbps
Clasificación de Cables	1Gbps / 10Gbps
Tipo de Fibra	Multimodo

---

### Conector(es)

Conector A	1 - Dúplex de fibra óptica LC
Conector B	1 - SC Dúplex de Fibra Óptica

---

### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~90%

---

### Características Físicas

Color	Naranja
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Altura del Producto	0.3 in [0.7 cm]
Peso del Producto	1.4 oz [39.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.3 in [16.0 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.7 cm]
Altura de la Caja	1.1 in [2.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [48.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Patch de Fibra Duplex Multimodo 62,5/125 2m LC - SC
---------------------	---

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.