


Cable Adaptador de Red de 2m Multimodo Dúplex Fibra Óptica LC-ST 62,5/125 - Patch Duplex

ID del Producto: FIBLCST2

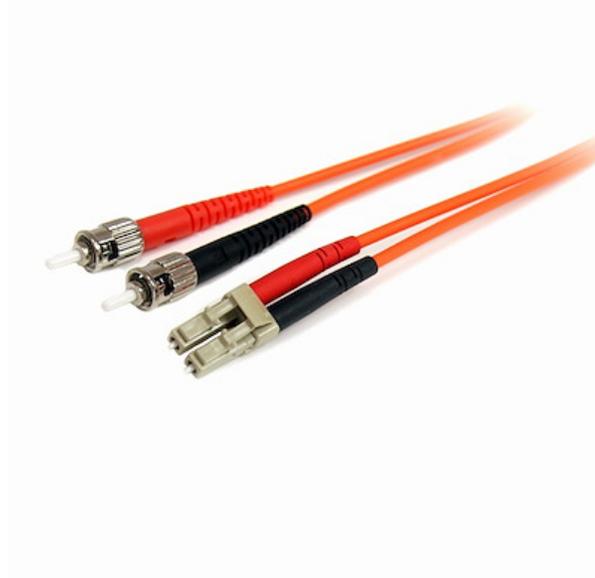

El Cable Patch de Fibra Duplex Multimodo 62,5/125 de 2m (6,6 pies), FIBLCST2 dispone de un conector LC (macho) y un conector ST (macho) a fin de proporcionar la conexión necesaria entre dispositivos de redes para transmitir datos a larga distancia y alta velocidad.

Este cable de parcheo LC-ST está recubierto con material LSZH ("Low-Smoke, Zero-Halogen", poco humo, cero halógenos) ignífugo, a fin de reducir al mínimo el humo, la toxicidad y la corrosión en caso de exposición al calor o de fuego. Ideal en entornos industriales, oficinas centrales y colegios, así como residenciales, donde las normas de construcción son un factor a tener en cuenta.

Con el objeto de asegurar un óptimo rendimiento, nuestro Cable de Fibra Duplex Multimodo ha sido probado y certificado para cumplir con los límites aceptables de pérdida de inserción de modo de garantizar compatibilidad y 100% de fiabilidad.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- La solución ideal para aplicaciones que requieren alta velocidad de transmisión
- En sistemas de banda ancha

- En telecomunicaciones/comunicación de datos
- Utilizado en redes de larga distancia con datos de misión crítica

Características

- Cumple o supera los valores de atenuación requeridos por los estándares de la industria
- Recubrimiento LSZH
- A prueba de interferencias eléctricas

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tamaño de Fibra	62.5/125
Grado de Inflamabilidad	Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
Clasificación de Fibra	OM1

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10Gbps
Clasificación de Cables	1Gbps / 10Gbps
Tipo de Fibra	Multimodo

Conector(es)

Conector A	1 - Dúplex de fibra óptica LC
Conector B	1 - ST Dúplex de Fibra Óptica

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~90%

Características

Físicas

Color	Naranja
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.6 ft [2 m]
Peso del Producto	1.4 oz [40 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.9 in [15.0 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.9 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [48.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Patch de Fibra Duplex Multimodo 62,5/125 2m LC - ST
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.