


3m Multimode 62,6/125 Duplex Glasfaser (LWL) Patchkabel LC/ST

Produkt-ID: FIBLCST3

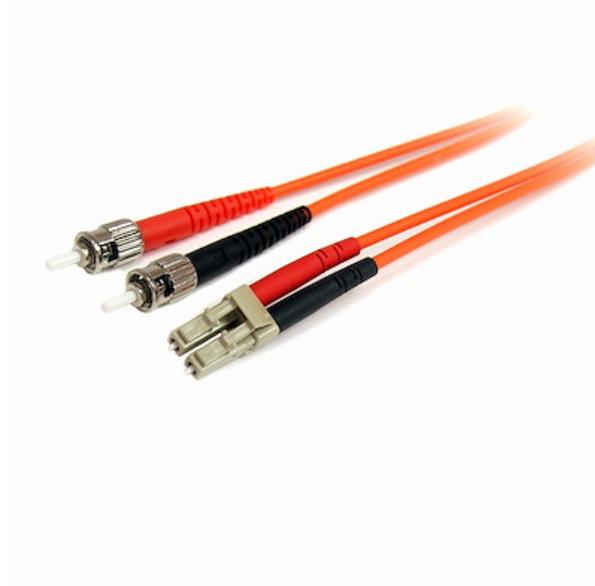

Das 3 Meter lange Multimodus 62,5/125-Duplex-Faseroptik-Patchkabel FIBLCST3 ist an einem Ende mit einem LC-Stecker und am anderen Ende mit einem ST-Stecker für die erforderliche Verbindung zwischen Faseroptik-Netzwerkgeräten in Hochgeschwindigkeitsnetzwerken über große Entfernungen versehen.

Dieses LC-ST-Patchkabel ist mit einer schwer entflammaren LSZH-Schicht (wenig Rauch, kein Halogen) ummantelt, um minimale Rauchentwicklung, Giftigkeit und Korrosion bei starker Hitze durch einen Brand zu gewährleisten. Daher ist es hervorragend für den Einsatz in der Industrie, in zentralen Büros und Schulen ebenso wie Wohnungen geeignet, wo entsprechende Bauvorschriften zu beachten sind.

Jedes einzelne unserer Duplex-Multimodus-Faseroptik-Patchkabel wurde auf die zulässigen Grenzwerte für optischen Einfügungsverlust getestet, um seine Kompatibilität und hundertprozentige Zuverlässigkeit zu bestätigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ideale Lösung für Datenanwendungen, für die Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit erforderlich ist

- Breitbandsysteme
- Telekommunikation/Datenkommunikation
- Zur Verwendung in Netzwerken mit großen Entfernungen und geschäftskritischen Daten

Merkmale

- Dämpfungsverlust entspricht oder übertrifft Industrienormen
- LSZH-Kabelummantelung (wenig Rauch, kein Halogen)
- Immun gegenüber elektrischen Interferenzen

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Faseroptikgröße	62.5/125
Feuerwiderstandsklasse	LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen)
Faseroptikklassifizierung	OM1

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
Kabelnennwerte	1Gbps / 10Gbps
Faseroptiktyp	Multimodus

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - Faseroptik LC
Steckverbinder B	1 - Faseroptik ST

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe	Orange
Kabellänge	9.8 ft [3 m]
Produktlänge	9.8 ft [3.0 m]
Produktbreite	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöhe	0.3 in [0.7 cm]
Produktgewicht	1.8 oz [52.0 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.9 in [17.4 cm]
Paketbreite	6.6 in [16.8 cm]
Pakethöhe	1.2 in [3.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.2 oz [62.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 3 m Multimodus 62,5/125-Duplex-Faseroptik-Patchkabel LC-ST
--------------------	-------------------------------------------------------------------

Garantieinformatio
nen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.