

USB C-hubb med 4 portar - USB-C till 4x USB-A-portar - SuperSpeed 10 Gbps USB 3.1/3.2 Gen 2 Type-C-hubb - USB-bussdriven - Bärbar/kompakt USB-C till USB-adapterhubb för bärbar dator - Aluminium

Produkt ID: HB31C4AB



Utöka anslutningsmöjligheterna hos din bärbara dator med USB-C™ via denna nästa generations USB-C 10G-hubb. Den ansluts till din bärbara dators USB Type-C™- eller Thunderbolt™ 3-port, vilket tillför fyra USB 3.1 Gen 2 Type-A-portar, så att du snabbt kan ansluta fler USB-enheter. Den är bussdriven, så ingen extern strömadapter behövs.

Denna USB Type-C-hubb med fyra portar förbättrar din produktivitet genom att ge dig anslutningarna du behöver medan du arbetar. Anslut de senaste USB-enheterna, som t.ex. flashminnen, inspelningsenheter och externa hårddiskar, med snabba dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s, för att spara tid när du överför stora filer.

Med USB-C-hubben förlänger du även livslängden för dina befintliga USB-enheter - den är bakåtkompatibel med USB-enheter av tidigare versioner.

Den kompakta och lätta USB-Type-C-hubben är ett praktiskt och bärbart tillskott till din bärbara dator. Den är bussdriven, så den får sin ström direkt från datorns USB-C-port utan att någon extern strömförsörjning krävs. Det innebär att du behöver släpa på färre kablar när du reser. Den har även en inbyggd kabel (25 cm) så att den är enklare att ta med sig när du reser.

USB 3.1-hubben är kompatibel med en rad olika operativsystem, inklusive macOS, Windows® och Linux™. Den installeras automatiskt när du ansluter den till din bärbara eller stationära dator så att du kan komma igång snabbt.

HB31C4AB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Perfekt för mobila arbetare, antingen på kontoret eller i hemmet
- Kompakt storlek som fungerar väl i både små och delade arbetsytor, som t.ex. hot desks

## Funktioner

- **BÄRBAR USB-C-HUBB MED 4 PORTAR:** Utöka anslutningen till en bärbar USB-C-dator/stationär dator genom att lägga till 4x USB-A-portar med denna SuperSpeed 10 Gbps (USB 3.1/3.2 Gen 2) USB-adapterhubb; Bakåtkompatibel med USB 3.0/2.0 Type A-kringutrustning
- **PRESTANDA:** Busdriven USB-hubb med hastigheter på upp till 10 Gbps och strömförsörjning upp till 15 W som delas med alla anslutna nedströmsenheter; stöd för SSD/USB-minnen, datalagring, tangentbord, möss m.m.
- **KOMPAKT OCH PORTABEL:** En lätt hubb med hållbart aluminium- och plasthölje, 25 cm lång medföljande USB-C-värdkabel, liten formfaktor (56 mm x 56 mm x 1,9 cm), och uppåtvända portar för enkel portåtkomst
- **BRED KOMPATIBILITET:** USB-C-expansionshubb med drivrutinslös installation, som stöder större operativsystem inklusive Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS och Android; Uppströms Thunderbolt 3-värdkompatibel
- **FÖRDELAR MED STARTECH.COM:** IT-proffsens förstahandsval i över 30 år; denna USB-C-hubbdongel stöds under 2 år av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från Nordamerika på flera språk, dygnet runt

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Nej
USB-C-värdanslutning	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Portar	4
Gränssnitt	USB 3.1 Gen 2
Busstyp	USB 3.1 Gen 2
Industristandarder	USB 3.1 Gen 2 - bakåtkompatibel med USB 3.0, 2.0 och 1.1

Chipset-ID VIA/VLI - VL820

---

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Medeltid mellan fel (MTBF)	515.823 timmar

---

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB 3.1 USB Type-A (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps) USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps)
----------------	---

---

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs
-------------------	---

---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Tillgänglig USB Type-C-port - USB 3.1 (10 Gbit/s)  Den totalt tillgängliga utströmmen hos HB31C4AB baseras på tillgänglig inström och delas mellan alla nedströmsportar.
-----------------------	--

---

Indikatorer

LED-indikatorer	Ström
-----------------	-------

---

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------


---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	20~80 % RH (icke-kondenserande)

---

Utseende

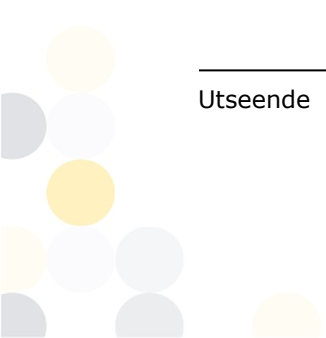

Färg	Svart
Formfaktor	Kompakt
Kabinetttyp	Aluminium och plast
Kabellängd	9.8 in [25 cm]
Produktlängd	2.2 in [56.0 mm]
Produktbredd	2.2 in [56.0 mm]
Produkt höjd	0.7 in [19.0 mm]
Produktvikt	1.9 oz [54.0 g]

---

Förpackning

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.5 oz [100.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB-C-hubb
-----------------	------------

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

