


タイマウントベース（粘着シート付き）結束バンド固定具（粘着タイプ）100個入りパック

製品ID: HC102

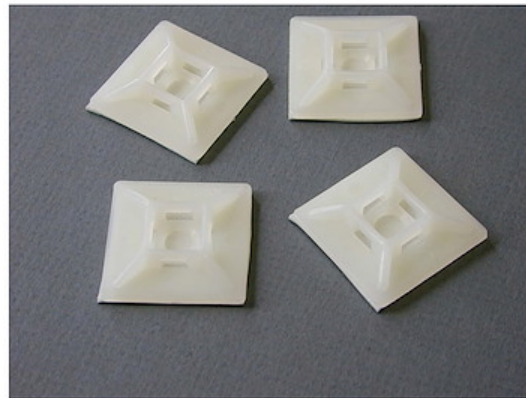

ナイロンケーブルタイを固定する粘着タイプのタイマウント。ネジで止める必要がありません。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ナイロンケーブルタイを固定する粘着タイプのマウント
- ・ネジが不要なクイック固定

製品の特長

性能

保証に関する方針	2 Years
一般仕様	ケーブル結束バンド最大幅: 4.7 マウント穴直径: (5mm)

物理的特徴

色	ホワイト
マテリアル	UL認可ナイロン66、94V-2

製品縦	2.8 cm [1.1 in]
製品横	2.8 cm [1.1 in]
製品高さ	4.0 mm [0.2 in]
製品重量	0.7 g [0.0 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	100
パッケージ縦	15.9 cm [6.3 in]
パッケージ横	14.8 cm [5.8 in]
パッケージ高さ	4.8 cm [1.9 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	180.0 g [6.4 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	100 – 粘着タイプ ケーブルタイマウント
---------	------------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。