

HDMI auf VGA Adapter/Kabel, Aktiver HDMI Adapter/Videokonverter für Laptop-Desktop, 1920x1080 (1080p), HDMI-Quelle zu VGA-Monitor/Bildschirm

Produkt-ID: HD2VGAE3




Dieser aktive HDMI zu VGA Adapter wandelt eine HDMI-Videoquelle in einen VGA-Ausgang um und ermöglicht so den Anschluss an ältere VGA-Monitore, -Displays und -Projektoren.

Dieser universelle Videokonverter benötigt keine Treiber oder Software und ist mit jedem Betriebssystem kompatibel, einschließlich Windows, macOS, ChromeOS und Linux. Er funktioniert mit HDMI-fähigen Laptops, Desktops, Tablets und Chromebooks von allen Hardware-Plattformen wie Intel, Nvidia und AMD. Er unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 oder 1920x1080 bei 60Hz und nutzt den integrierten oder dedizierten Grafikprozessor für minimale CPU-Auslastung.

Der Adapter reduziert Unordnung und vereinfacht die Einrichtung, da kein externes Netzteil oder USB-Stromanschluss erforderlich ist. Der Adapter ist kompakt und leicht und eignet sich daher ideal für Reisen oder den Einsatz unterwegs. Dieser schwarze Videoadapter verfügt über einen Kabelaußendurchmesser von 5mm und eine Kabellänge von 14,7cm.

Schließen Sie einen primären VGA-Monitor an den Host an oder fügen Sie eine sekundäre erweiterte oder gespiegelte Anzeige zu einer Workstation hinzu. Es unterstützt VGA-Kabel mit Schraubverschluss, um zu verhindern, dass sich das Kabel löst oder versehentlich abtrennt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

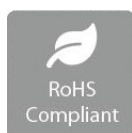



Anwendungen

- Schließen Sie HDMI-fähige Geräte wie Laptops, Ultrabooks oder Desktop-Computer an einen VGA-Projektor oder ein Display an
- Praktisch in einer Reisetasche zu verstauen, um unterwegs eine nahtlose Verbindung mit VGA-Geräten zu gewährleisten

Merkmale

- **HDMI-VGA-UMWANDLUNG:** Aktive Adapter wandelt eine HDMI-Videoquelle in VGA-Ausgang um, um sie an VGA-Monitore anzuschließen; Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200/1920x1080 60Hz; Nutzt integrierten oder dedizierten GPU für minimale CPU-Auslastung
- **KEINE TREIBER ODER SOFTWARE:** Universal Video Konverter ist mit jedem OS (z. B. Windows, macOS, ChromeOS, Linux) kompatibel und arbeitet mit HDMI-fähigen Laptops, Desktops, Tablets und Chromebooks von allen Hardware-Plattformen (z. B. Intel, Nvidia, AMD)
- **KEINE EXTERNE STROMVERSORGUNG NÖTIG:** Weniger Kabelsalat und einfachere Einrichtung, da kein externes Netzteil oder USB-Stromanschluss erforderlich ist; der Adapter ist kompakt und leicht und eignet sich daher ideal für Reisen oder den Einsatz unterwegs
- **EINE PRIMÄRE ODER SEKUNDÄRE ANZEIGE VERBINDEN:** Verbinden Sie VGA-Monitor/-Projektor an oder fügen Sie eine sekundäre erweiterte oder gespiegelte Anzeige zu einer Workstation hinzu; VGA-Kabel mit Schraubverschluss gegen unbeabsichtigtes Lösen
- **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:** Der Videoadapter ist unidirektional und konvertiert nur von einer HDMI-Quelle zu einem VGA-Monitor/Display; Adapterfarbe: Schwarz; Kabelaußendurchmesser: 5 mm; Kabellänge: 18,9cm

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Active or Passive Adapter Aktiv

AV-Eingang HDMI

AV-Ausgang VGA

Audio Nein

	Typ der Kabelummantelung	PVC
	Chipset-ID	AG6203
Leistung	Max. Analogauflösungen	1920 x 1200 60Hz
	Unterstützte Auflösungen	1920 x 1200 @ 60hz (8-bit RGB) 1920 x 1080 @ 60hz (8-bit RGB) 1680 x 1050 @ 60hz (8-bit RGB) 1600 x 1200 @ 60hz (8-bit RGB) 1600 x 1000 @ 60hz (8-bit RGB) 1280 x 1024 @ 60hz (8-bit RGB) 1280 x 800 @ 60hz (8-bit RGB) 1280 x 720 @ 60hz (8-bit RGB) 1152 x 864 @ 60hz (8-bit RGB) 1152 x 864 @ 75hz (8-bit RGB) 1024 x 768 @ 75hz (8-bit RGB) 1024 x 768 @ 60hz (8-bit RGB) 800 x 600 @ 75hz (8-bit RGB) 800 x 600 @ 60hz (8-bit RGB)
		Other lower resolution and refresh rates may be supported
	Breitbild unterstützt	Ja
Steckverbinder	Eingangssteckverbinder	1 - HDMI
	Ausgangssteckverbinder	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Software	Betriebssystemkompatibilität	Keine Treiber oder Software erforderlich

Strom	Stromversorgung	Busgespeist
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Feuchtigkeit	0% ~ 75% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Kunststoff
	Kabellänge	7.5 in [189.5 mm]
	Produktlänge	9.2 in [23.4 cm]
	Produktbreite	1.8 in [4.5 cm]
	Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
	Produktgewicht	1.2 oz [33.0 g]
Verpackungsinformationen	Paketlänge	5.4 in [13.8 cm]
	Paketbreite	5.0 in [12.6 cm]
	Pakethöhe	0.8 in [2.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.3 oz [38.0 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - HDMI-auf-VGA-Adapter
Garantieinformationen	Warranty	3 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.