

High-Speed-HDMI-Kabel 3m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Produkt-ID: HDMM3M



Das High-Speed-HDMI®-Kabel HDMM3M (3 m) verfügt über 2 goldbeschichtete HDMI-Stecker und eine strapazierfähige, hochwertige Konstruktion für eine zuverlässige HDMI-auf-HDMI-Verbindung zwischen Geräten wie Blu-Ray Disc™-Player, HDTVs, DVD-Player, Stereo-Empfängern, Projektoren usw.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Das 3 Meter lange HDMI-Kabel HDMM3M wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

 
Informationen zu HDMI-auf-HDMI-Kabeln von StarTech.com:

High Speed HDMI Digitale Video- und Audiokabel von StarTech.com sind fachgerecht entwickelt und werden nur aus hochwertigen Materialien gefertigt, um hohe Qualität und High Definition-Leistung zu gewährleisten. Der HDMI-Standard kombiniert Video mit hoher Bandbreite und Mehrkanal-Digital-Audio in einem einzigen Kabel und bietet kristallklare Bildauflösung.

Beachten Sie bitte: Dieses Produkt ist ein Ersatzprodukt für das 3 m lange StarTech.com High Speed HDMI®-Kabel - HDMI- Stecker/Stecker (HDMIMM10).

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen



- Anschließen von High Definition A/V-Geräten wie Blu-Ray Disc™-Player, HDTVs, DVD-Player, DVRs, Spielekonsolen, Projektoren usw.
- Eine praktische Einzelkabellosung zum Anschließen von High Definition-Digitalempfängern, A/V-Empfängern

Merkmale

- 2x HDMI®-Stecker
- Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
- Hochwertige Bauweise
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k

Prominence

Garantiebestimmung	Lifetime
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 10ft 3m Premium Certified High Speed HDMI 1.4 Cable w/Ethernet

Hardware

Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung


Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
-------------------------	-----------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	HDMI (19-polig)

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
--------------------	-----------------------------

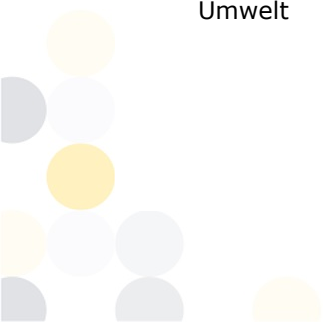

Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	60% at 25°C

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	9.8 ft [3 m]
Produktlänge	9.8 ft [3.0 m]
Produktbreite	0.8 in [20.8 mm]
Produkthöhe	0.4 in [10.8 mm]
Produktgewicht	7.1 oz [202.0 g]

Verpackungs-
formationen

Paketmenge	1
Package Length	15.6 in [39.5 cm]
Package Width	5.4 in [13.8 cm]
Package Height	0.9 in [24.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	7.3 oz [207.0 g]

Verpackungs-
halt

Im Paket enthalten	3 m High Speed HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker
--------------------	---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

