

Dual Bay 5,25" Einschubloser Wechselrahmen für 2,5" und 3,5" SATA/SAS HDD oder SSD mit Lüfter

Produkt-ID: HSB2535SATBK




Mit dem entnehmbaren 2-Laufwerk-Backplane HSB2535SATBK können Sie ganz schnell Laufwerke von der Vorderseite des Computers installieren und per Hot Swap austauschen, indem Sie ganz einfach einen 5,25-Zoll-Einbauschacht in eine Hot Swap-fähige SATA/SAS-Schnittstelle verwandeln, sodass Sie eine 3,5-Zoll-SATA-Festplatte (HDD) und/oder eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State Drive (SSD) anschließen können.

Der Festplatten-Einbauschacht bietet eine SATA/SAS-Schnittstelle und zwei einschublose Festplatteneinbauschächte und kann in jeden 5,25-Zoll-Einbauschacht an der Vorderseite eingebaut werden und bietet so ein Hot-Swap-fähiges Mobil-Rack. Die Einbauschächte sind mit Auswurfhebeln ausgestattet, sodass Laufwerke ganz einfach im Computersystem installiert und entfernt werden können. So können auf ganz praktische Weise Sicherungen erstellt werden, die zur Aufbewahrung, Archivierung oder externen Zugriff entfernt werden können.

Für zusätzliche Vielseitigkeit bietet der Backplane Unterstützung für sowohl SATA- als auch SAS-Schnittstellen und ist somit hervorragend für die Systemintegration in Großunternehmen geeignet. Zudem bietet der Einbauschacht durch den integrierten Lüfter und das geschlitzte Aluminiumgehäuse eine hervorragende Wärmeableitung, um zur Vermeidung von Laufwerkausfällen beizutragen.

Der HSB2535SATBK wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

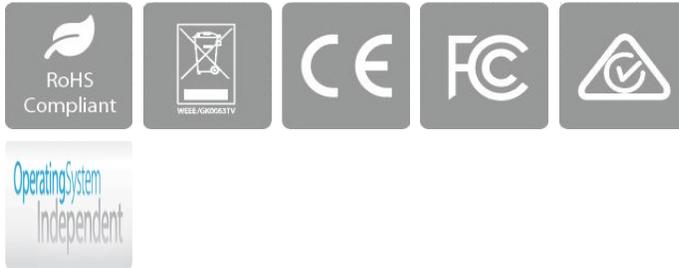

## Anwendungen

- Image-Erstellung - für System-Einrichter oder die Konfiguration eines neuen System: Mit dem Hot-Swap-Einbauschacht als Master kopieren Sie blitzschnell das gesamte Windows-Betriebssystem als Teil des Systemaufbaus auf mehrere leere Festplatten.
- IT-Umgebungen, in den Sie schnell Festplatten einsetzen und austauschen müssen ohne dass ein externes HDD-Gehäuse benötigt wird
- Fügen Sie einem Server oder einer Workstation einen Hot-Swap-Schacht als Wechselsicherungslösung hinzu
- Schaffen Sie eine Hybrid-Speicherlösung mit Solid State Drive für Geschwindigkeit und standardmäßigen Festplatten für größere Speicherkapazität wie Hyperduo

## Merkmale

- Einzelne 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Laufwerkeinbauschächte
- Entspricht den Spezifikationen für 5,25-Zoll-Kompakt-Formfaktor
- Einschublos für Hot Swap-Unterstützung
- Robuste Aluminiumkonstruktion
- Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Betriebs- und Aktivitätsanzeige (LEDs) für jedes Laufwerk.
- Unterstützung für 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten
- Unterstützung für SAS Revision I/II (3,0/6,0 Gbit/s)

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Schlüsselsperre Ja

Lüfter	Ja
Gebläse	1 - 50 mm
Schnittstelle	SATA
Anzahl von Laufwerken	2
Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
Laufwerktyp	SAS & SATA
Laufwerkinstallation	Entnehmbar
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten	1
Anzahl von internen 3,5-Zoll-Schächten	1
Lüfterlagertyp	Kugellager

---

#### Leistung

Max. Datenübertragungsrate	6 Gbit/s
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 4 TB und 7200 U/min (3,5 Zoll) Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 1 TB und 7200 U/min (2,5 Zoll)
Einbauvorgänge	10,000

---

#### Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	2 - SFF-8482 (29-polig, Daten und Strom, internes SAS)
Hostanschlüsse	1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) 2 - SATA (7-polig, Daten)

---

#### Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

---

## Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - 2,5-Zoll-HDD/SSD-Aktivitäts-LED
	1 - 3,5-Zoll-HDD-Aktivitäts-LED

---

## Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-5°C to 35°C (23°F to 95°F)
Lagertemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Feuchtigkeit	20 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit

---

## Physische Eigenschaften

Produktlänge	5.8 in [14.8 cm]
Produktbreite	7.2 in [18.3 cm]
Produkthöhe	1.7 in [4.2 cm]
Produktgewicht	1.2 lb [0.5 kg]

---

## Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.9 in [17.4 cm]
Paketbreite	8.7 in [22.0 cm]
Pakethöhe	2.1 in [5.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.5 lb [0.7 kg]

---

## Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2,5-/3,5-Zoll-SATA HDD-Backplane
	2 - 45 cm SATA-Kabel
	1 - LP4-auf-SATA-Stromkabeladapter
	2 - Einbauschachtschlüssel
	1 - Schraubensatz für Installation

1 - Anleitung

---

Garantieinformationen

Warranty

2 Jahre

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.