

3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Wechselrahmen Backplane

Produkt-ID: HSB320SATBK



Mit diesem SATA-Wechselrahmen mit 3 Einbauschächten können Sie in Sekundenschnelle 3,5-Zoll-SATA-Festplatten wechseln.

Der Wechselrahmen ist eine zeitsparende Speicherlösung und bietet drei einschublose SATA-Festplatten-Einbauschächte mit Hot Swap für Serial ATA-Festplatten, ohne die Laufwerke zur Bereitstellung in Laden zu montieren oder sie zum Austauschen zu demontieren.


Um die Leistung zu optimieren und das volle Geschwindigkeitspotenzial von SATA III-Festplatten zu nutzen, unterstützt dieser HDD-Backplane SATA III mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit einem kompatiblen Controller.

Der Hot-Swap-SATA-Wechselrahmen kann bis zu drei Festplatten aufnehmen, beansprucht aber nur maximal zwei 5,25-Zoll-Laufwerksschächte in einem Host-Computer - für eine maximale Raum-Effizienz im Computer. Der Wechselrahmen/Backplane unterstützt SATA HDD-Geschwindigkeiten von bis zu 6,0 Gbit/s, ist voll kompatibel mit RAID-Installationen und bietet so maximale Leistung und Flexibilität für anspruchsvolle Speicheranwendungen.

Verwenden Sie Festplatten im Terabyte-Bereich? Setzen Sie Ihre Festplatte und wertvolle Daten nicht unnötiger Wärme aus!

Das HSB320SATBK hat zwei eingebaute 40-mm-Lüfter, die die Wärme, die für gewöhnlich im Festplattenbetrieb entsteht, abführen. Diese Funktion ist besonders wichtig für Festplatten mit größerer Kapazität und für "schnelle" Festplatten (d. h. 7200 U/min), da sie dazu beiträgt, die Lebensdauer der Festplatten und somit die Integrität der gespeicherten Daten zu optimieren.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

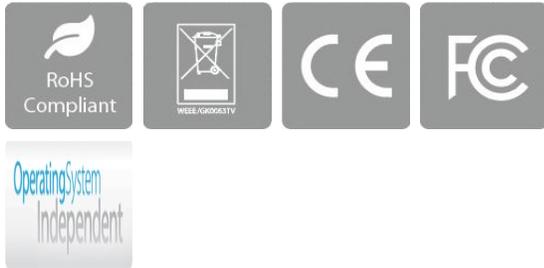

Anwendungen

- Highend-Workstations
- Image-Erstellung - für System-Einrichter oder die Konfiguration eines neuen System: Mit dem Hot-Swap-Einbauschacht als Master kopieren Sie blitzschnell das gesamte Windows-Betriebssystem als Teil des Systemaufbaus auf mehrere leere Festplatten.
- IT-Umgebungen, in denen es oft vorkommt, dass man eine Wechselfestplatte schnell einsetzen oder ersetzen muss - aus Mobilitätsgründen ist kein Festplattenschutz erforderlich.
- Serial ATA-Server und Speicher-Subsysteme
- Arrays von seriellen ATA-Laufwerken
- Speicherung im Netzwerk
- Unternehmen, die IDE/Parallel ATA-Festplatten durch SATA-Festplatten ersetzen

Merkmale

- Beherbergt bis zu drei SATA-Laufwerke in zwei 5,25-Zoll-Einbauschächten
- Einschubloses Design: Die Laufwerke werden nicht in separaten Einschüben/Gehäusen montiert.
- Interne Gummi-Stoßdämpfer
- Robuste Aluminiumkonstruktion
- Mehr als 10.000 Einschubvorgänge möglich
- Betriebs- und Aktivitätsanzeige (LEDs) für jedes Laufwerk.
- Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Unterstützt 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten.
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Gebläse 2 - 40 mm

Anzahl von Laufwerken 3

Laufwerkgröße 3.5in

Laufwerktyp SATA

Leistung

Geräuschpegel 24 dBA

Hot Swap-Funktion Ja

Einbauvorgänge 10, 000+ Cycles

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder 3 - SATA (7-polig, Daten)

3 - SATA-Strom (15-polig)

Hostanschlüsse 3 - SATA (7-polig, Daten)

3 - SATA-Strom (15-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required

Anzeiger

LED-Anzeiger 3 - Laufwerkstromversorgung

3 - Laufwerkaktivität

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Lagertemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Feuchtigkeit Betrieb - 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Aufbewahrung - 5 bis 95 %

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Aluminium und Kunststoff
Produktlänge	7.6 in [19.4 cm]
Produktbreite	5.7 in [14.6 cm]
Produkthöhe	3.3 in [8.5 cm]
Produktgewicht	2.4 lb [1.1 kg]

Verpackungsinform
ationen

Paketlänge	10.6 in [26.8 cm]
Paketbreite	5.6 in [14.3 cm]
Pakethöhe	8.6 in [21.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.6 lb [1.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 5,25 Zoll einsehbarer SATA Hot-Swap-Einbauschacht
	3 - SATA-auf-LP4-Molex + LED-Kabel
	3 - SATA-Kabel
	1 - Schraubensatz
	1 - Anleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.