

4 Schacht 3,5" SATA / SAS Backplane für 3 5,25 Zoll - Trägerlos

Produkt-ID: HSB43SATSASB



Diese 4-Schacht-3,5"-SATA/SAS-Backplane wird in drei vordere Standard-5,25"-Laufwerkschächte eingesetzt und ermöglicht den einfachen Austausch von 3,5"-SATA- oder SAS-Laufwerken in Ihrem Server oder Desktop-Computer. Er verfügt über ein schachtloses Design, das die Einbauzeit verkürzt und Ihnen das Einsetzen oder Entfernen von Laufwerken je nach Bedarf ermöglicht. Mit seinem robusten Kunststoff-und-Aluminium-Design ist es eine kostengünstige Lösung für die Wartung und den Datenaustausch zwischen mehreren Systemen.

Diese 4-Schacht-Backplane eignet sich ideal für IT-Experten wie Systemadministratoren oder am Computer arbeitende Personen, um Laufwerke schnell auszutauschen. Er unterstützt sowohl 3,5"-SATA- als auch SAS-Laufwerke und spart wertvolle Zeit in Umgebungen wie z. B. Serverräumen oder Rechenzentren, in denen Speicherlaufwerke regelmäßig entfernt oder ausgetauscht werden müssen.


Die Hot-Swap-Backplane stellt eine kosteneffiziente Lösung für große Bereitstellungen von System-Builds oder -Upgrades für Unternehmen dar, die das meiste aus ihrem IT-Budget holen möchten.

Die schützende Backplane verfügt über ein leichtes, aber haltbares Kunststoff-Aluminium-Design zum Schutz Ihrer Laufwerke. Zwei integrierte Lüfter und Lüftungsschlitze optimieren den Wärmeaustausch zum Schutz Ihrer Laufwerke.

Um die Geschwindigkeit und Leistung Ihrer Laufwerke zu maximieren, unterstützt das mobile Rack in Verbindung mit einem kompatiblen Controller SAS I und II sowie SATA I, II und III mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s.

Der HSB43SATSASB wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

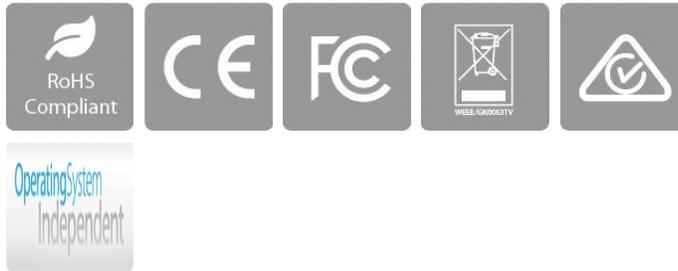

Anwendungen

- Ist eine kostengünstige Lösung für den Aufbau oder Upgrades von Computersystemen in Organisationen wie Regierungsorganisationen, KMU, Bildungseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen und militärische Organisationen
- Bietet einfachen Hot Swap von Laufwerken in Umgebungen wie z. B. Serverräumen oder Rechenzentren, in denen Speicherlaufwerke regelmäßig entfernt oder ausgetauscht werden müssen
- Ideal für die Verwendung in industriellen oder Enterprise-Storage-Anwendungsfällen wie Datensicherung, -wiederherstellung und -archivierung

Merkmale

- Austauschen von Festplatten per Hot Swap zwischen Systemen über bis zu vier 3,5"-SATA- oder SAS-Laufwerken in drei vorderen 5,25"-Schächten
- Robustes Kunststoff-und-Aluminium-Design
- Tray-loses Design für mehr Benutzerfreundlichkeit
- Unterstützt SAS I/II und SATA I/II/III
- Einschub-Zahl von 50.000 Zyklen
- Zwei Lüfter und Entlüftung für optimalen Wärmeaustausch

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Schlüsselsperre	Ja
Lüfter	Ja
Gebläse	2 - 40 mm

Schnittstelle	SATA
	SAS
Anzahl von Laufwerken	4
Laufwerkgröße	3.5in
Laufwerktyp	SAS & SATA
Laufwerkinstallation	Fest
Anzahl von internen 3,5-Zoll-Schächten	4
Lüfterlagertyp	Doppelkugellager

Leistung

Luftzirkulationsrate	4.48 CFM
Geräuschpegel	21.13 dBA
Max. Datenübertragungsrate	6 Gbit/s
Typ und Rate	SATA/SAS 6 Gbps
Max. Laufwerkkapazität	Derzeit getestet mit Laufwerken bis zu einer Kapazität von 10 TB und 7200 U/min
Hot Swap-Funktion	Ja
Einbauvorgänge	50.000 Zyklen

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	4 - 29 pin SAS SFF-8482 Female
Hostanschlüsse	4 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Andere Schnittstelle(n)	4 - 4 Pin Fan/LED

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger 4 - Laufwerkstromversorgung/Aktivität

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Lagertemperatur -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Feuchtigkeit 5 % ~ 65 %

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz
Gehäusetyp Plastic and Aluminum
Max. Laufwerkhöhe 1.0 in [26.1 mm]
Produktlänge 7.7 in [19.5 cm]
Produktbreite 5.8 in [14.8 cm]
Produkthöhe 5.0 in [12.7 cm]
Produktgewicht 3.2 lb [1.4 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1
Paketlänge 10.0 in [25.5 cm]
Paketbreite 7.2 in [18.3 cm]
Pakethöhe 8.5 in [21.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung) 4.2 lb [1.9 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - Wechselrahmen
4 - SATA-Kabel
4 - LP4-zu-SATA- und LED-Stromkabeladapter

2 - SATA-zu-SATA- und LED-Y-Stromkabeladapter

8 - Installationsschrauben

1 - Kurzanleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.