


IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ

製品ID: IDE2SAT2

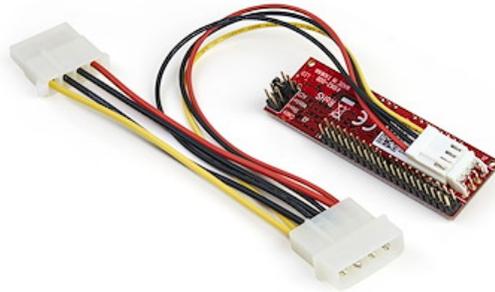

マザーボード上のIDE/ATA 33/66/100/133ポートにSATA 1.0/2.0/3.0ドライブを接続できるIDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ。既存のマザーボードを買い替えずに新型SATAドライブを使える費用対効果の高いソリューションです。

このIDE/SATA変換アダプタは、新型2.5/3.5/5.25インチSATAドライブと旧型IDEマザーボードポートのギャップを埋めるソリューションです。光学ディスクドライブもサポートしており、Blu-ray、DVD、CD-ROMドライブをレガシータイプのIDEマザーボードに追加することができます。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

- ・IDEインターフェース マザーボードにSATA HDDを接続する内蔵型ソリューション
- ・SATA非対応の旧型マザーボードでの使用に最適

## 製品の特長

- ・便利なセットアップ:  
旧型のIDEマザーボードにSATA接続が可能にするIDE-SATAアダプター。追加のドライバーやソフトウェアを必要としない優れたハードウェアソリューション。各種OSに対応

SATA接続を追加: 旧型のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコストパフォーマンスの高いソリューション。追加のコントローラカードが不要のIDE SATAコンバーター。LP4 - SP4電源ケーブル付属

・幅広い互換性: 2.5/3.5/5.25in

SATAドライブに対応。Blu-ray、DVDまたはCD-ROMドライブ用のODD (光ディスクドライブ)に対応。SATAバージョン1.0に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。IDE/ATA 33/66/100/133に対応。

・StarTech.comの強み: 30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

#### ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
インターフェース	IDE
ドライブ数	1
ドライブサイズ	2.5 & 3.5 インチ - ドライブサイズ
ドライブタイプ	SATA
チップセットID	Marvell - 88SA8052

#### 性能

最大データ転送速度	毎秒133MB
RAID	なし
MTBF	703,614時間

#### コネクタ

コネクタタイプ	1 - IDE (EIDE/PATA) [40ピン] 1 - FDD電源コネクタ (SP4) [4ピン] 1 - SATAデータ&電源 [7+15ピン]
---------	--

#### ソフトウェア

OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
-------	-------------------------

#### 特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件	IDEコントローラとATAケーブル (非同梱)
---------------	-------------------------

#### 電源

入力電圧	5V DC / 12V DC
出力電圧	5 VDC

#### 環境条件

動作温度	5~50度
保存温度	-25~80度

湿度 15~90%相対湿度

---

物理的特徴

色	レッド
エンクロージャタイプ	スチール
製品縦	75.5 mm [3.0 in]
製品横	2 cm [0.8 in]
製品高さ	2.3 cm [0.9 in]
製品重量	29 g [1.0 oz]

---

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	17.4 cm [6.9 in]
パッケージ横	14.2 cm [5.6 in]
パッケージ高さ	3.4 cm [1.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	80.0 g [2.8 oz]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - IDE - SATA変換アダプタ
	1 - LP4 Molex - SP4電源ケーブル
	1 - 取扱説明書

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。