


Módulo Transceptor SFP Compatible con HP J4858C - 1000BASE-SX - Paquete de 10

Product ID: J4858C10PKST

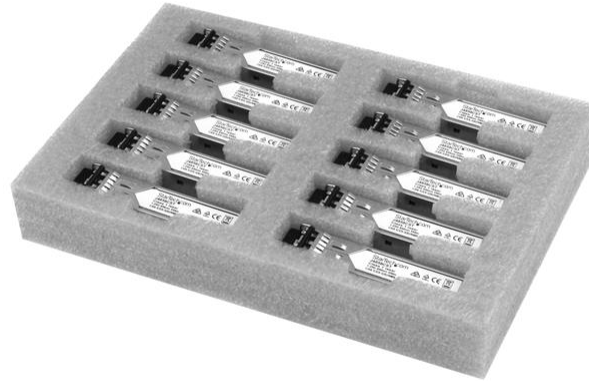

El modelo J4858C10PKST es un paquete de 10 unidades de nuestro módulo transceptor por fibra óptica, compatible con el modelo J4858C de HP, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca HP®. Ofrece conectividad fiable a 1GbE a través de cableado de fibra, para redes compatibles con 1000BASE-SX, a una distancia máxima de hasta 550m.

- 850nm
- 1,25Gbps
- Fibra óptica multimodo
- Conector LC
- 550m
- 3.381.761 horas
- Menos de 1,3 vatios
- Sí

Este módulo SFP por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos SFP, así como cables de conexión directa con módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Reemplazo de módulos SFP defectuosos o averiados en enrutadores o conmutadores HP
- Expanda su red a segmentos remotos

Features

- Compatibilidad garantizada al 100% con el modelo J4858C de HP
- Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida.
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Bajo consumo eléctrico de menos de 1W
- Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	HPE
	WDM	No
	Estándares Industriales	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Rendimiento	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,25 Gbps
	Distancia Máxima de Transferencia	550 m (1804 ft)
	Tipo de Fibra	Multi Mode
	Longitud de Onda	850nm
	Modo de Operación de Fibra	Half/Full-Duplex
	DDM	Yes
	Redes Compatibles	1000 Mbps (1 Gbps)
	MTBF	3.381.761 horas
	Consumo de Energía	< 1 W
Conector(es)	Conectores de la Unidad Local	Fiber Optic LC Duplex
Observaciones / Requisitos	Nota	Para usar en equipos de red de fibra y conversores de medios Gigabit
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Humedad	HR de 30 a 75%
Características	Longitud del Producto	2.2 in [56.600 mm]

Físicas

Ancho del Producto	0.5 in [12.500 mm]
Altura del Producto	0.5 in [13.000 mm]
Peso del Producto	0.6 oz [16.000 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	7.1 in [1.8 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [1.3 cm]
Altura de la Caja	1.4 in [35.000 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.6 oz [215.000 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Transceptores SFP
---------------------	-------------------

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

