


HP J4858C Compatibile Ricetrasmittitore SFP - 1000BASE-SX - 10 unità

ID prodotto: J4858C10PKST

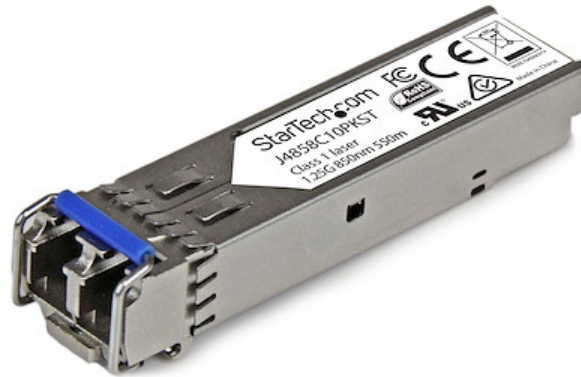

Il prodotto J4858C10PKST è una confezione da dieci unità del nostro modulo ricetrasmittitore per fibra compatibile con HP J4858C, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio HP®. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 1000BASE-SX, a una distanza massima di 550 m.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Velocità massima di trasferimento dei dati: 1,25 Gbps
- Tipo: fibra multimodale
- Tipo di connessione: connettore LC
- Distanza massima di trasferimento: 550 m
- MTBF: 3.381.761 ore
- Consumo energetico: inferiore a 1,3 watt
- Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): sì

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra SFP consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Sostituzione di moduli SFP difettosi o danneggiati di switch e router HP
- Espansione della rete a segmenti remoti

Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con HP J4858C
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 1 W
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	HPE
WDM	No
Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-SX

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
Distanza di trasferimento max	550 m (1804 ft)
Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	850nm
Modalità operativa fibra	Half/Full Duplex



DDM	Sì
Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
MTBF	3.381.761 ore
Consumo energetico	< 1 W

Connettore/i

Connettori unità locale LC duplex in fibra ottica

Note/requisiti speciali

Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
------	--

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	30~75% RH

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	2.2 in [56.6 mm]
Larghezza prodotto	0.5 in [12.5 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [13.0 mm]
Peso prodotto	0.6 oz [16.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	7.1 in [18.1 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Package Height	1.4 in [35.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	7.6 oz [215.0 g]



Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione

Ricetrasmittitori SFP

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

