


DAC Twinax ケーブル／3m／HPE製品J9283B互換／銅線ダイレクトアタッチケーブル／Firepower 1040 2930F対応

製品ID: J9283BST

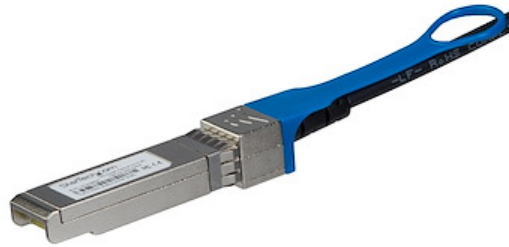

HPE製J9283B互換SFP+ダイレクトアタッチケーブル。HPE®ブランド互換のスイッチやルーターでの使用を前提に、設計・プログラミング・テストが行われた製品です。MSA業界規格に準拠しています。

このパッシブDACケーブルは、SFP+ (Mini-GBIC) ポートに接続する10ギガビットイーサネット用途に適しています。ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能です。

消費電力と遅延が少ない高速性能を提供するよう設計されたSFP+ケーブルは、光ファイバケーブルに代わる費用対効果の高いソリューションです。ラック内の2点接続やネットワークスイッチ／サーバ接続等、短距離での使用を想定しています。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
- ・ ラック内／ラック間の2点間ネットワークスイッチ／サーバ接続

製品の特長

- ・ HP J9283Bとの100%互換性を保証
- ・ 光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用

- ・ MSA (Multi-Source Agreement) 業界規格に準拠
- ・ 0.1W以下の低消費電力
- ・ WORKS WITH MSA COMPLIANT SWITCHES: Low power 10GbE DAC also works with switch models from Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link and more that accept uncoded modules and transceivers

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	HPE
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブルタイプ	パッシブ銅線ケーブル

性能

最大データ転送速度	10Gbps
インピーダンス	100 オーム
互換性のあるネットワーク	10 Gbps
消費電力(W)	< 0.1 W (per end)

コネクタ

コネクタA	1 – SFP+
コネクタB	1 – SFP+

電源

出力電圧	3.3V DC
------	---------

環境条件

動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
保存温度	-40° C to 80° C (-40° F to 158° F)

物理的特徴

色	ブラック
製品縦	3.0 m [9.8 ft]
製品横	1.4 cm [0.6 in]
製品高さ	1.2 cm [0.5 in]
製品重量	124.0 g [4.4 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	18.1 cm [7.1 in]
--------	------------------

パッケージ横	19.8 cm [7.8 in]
パッケージ高さ	2.4 cm [0.9 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	132.0 g [4.7 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – SFP+ ケーブル
---------	---------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。