


## Câble patch moulé - Cat5e RJ45 de 15 m - Support pour PoE - Bleu

Nº de produit: M45PATCH1BL

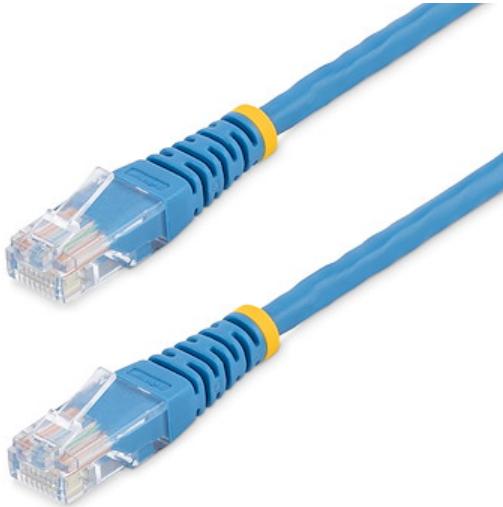

Le câble patch Cat5e M45PAT1BL (30 cm) respecte ou dépasse toutes les spécifications de câbles Cat5e afin de garantir une connexion réseau Ethernet des plus fiables et est équipé d'une gaine bleue en PVC durable qui vous laisse libre de choisir le code couleur de votre câblage réseau selon vos besoins.

Pour garantir une longue durée d'utilisation, ce câble patch Cat5e de haute qualité est équipé de capuchons en PVC moulés pour atténuer la tension, empêchant ainsi les extrémités du connecteur RJ45 de se tordre de manière excessive, ce qui réduit le risque d'endommager le câble et d'affecter les performances du réseau.

Fabriqué à partir de matériaux de qualité optimale, ce câble patch Cat5e offre des performances fiables.

Les câbles Cat5e de StarTech.com sont fabriqués à partir des meilleurs conducteurs en cuivre. Alors que de nombreux fabricants proposent des câbles « bas de gamme », faits d'un centre en aluminium entouré de cuivre, nous refusons toute concession sur la qualité pour que votre câblage réseau bénéficie de la plus haute valeur ajoutée et des meilleures performances.

Ce câble Cat5e est conçu avec un fil en cuivre de 0,25 mm<sup>2</sup> pour prendre en charge de nombreuses applications Ethernet telles que Power over Ethernet (PoE). Doté d'un fil en cuivre de haute qualité, nos câbles soutiennent facilement l'alimentation requise pour les applications Power over Ethernet. À l'inverse, la qualité inférieure des câbles en aluminium entourés de cuivre peut conduire à une alimentation insuffisante, une accumulation de chaleur, des dommages matériels, et potentiellement provoquer un incendie.

Ce câble patch moulé dispose de connecteurs de haute qualité plaqués or 50 microns pour une conductivité optimale tout en éliminant les pertes de signal dues à l'oxydation ou à la corrosion.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Conçu pour fonctionner avec les réseaux Fast Ethernet
- Permet d'effectuer la connexion entre le concentrateur et le panneau de distribution
- Permet de brancher un poste de travail à une prise murale

## Spécifications techniques

- Connecteurs moulés RJ45
- Fabriqué et testé avec soin, pour une paradiaphonie (NEXT) largement dans les limites acceptables
- Couvercles colorés permettant le codage de couleur dans le service
- Fait de composants de qualité supérieure
- Fil de cuivre de 0,25mm<sup>2</sup> de qualité supérieure

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	4 Pair UTP
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
Type de câble	Moulé
Norme de câblage	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

---

### Performance

Calibre du câble	CAT5e - 100 MHz
------------------	-----------------

---

### Connecteur(s)

Connecteur A 1 - RJ-45

Connecteur B 1 - RJ-45

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement -20 (-4°F) - 60 (140°F)

Température de stockage 0 (32°F) - 30 (86°F)

Humidité 60%RH

---

Caractéristiques physiques

Couleur Bleu

Calibre du fil 24 AWG

Type de conducteur Cuivre torsadé

Longueur de câble 1.0 ft [0.3 m]

Longueur du produit 1.0 ft [0.3 m]

Largeur du produit 0.4 in [1.1 cm]

Hauteur du produit 0.3 in [8.0 mm]

Poids du produit 0.6 oz [18.0 g]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 7.6 in [19.4 cm]

Largeur du Colis 7.8 in [19.7 cm]

Hauteur du Paquet 0.7 in [1.8 cm]

Poids brut 0.8 oz [24.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - 30 cm Câble patch Cat5e - Bleu

---

Informations de  
garantie

Warranty

À Vie

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

