


CAT5e patchkabel met gegoten RJ45 UTP connectors - groen - 30 cm

Productcode: M45PATCH1GN

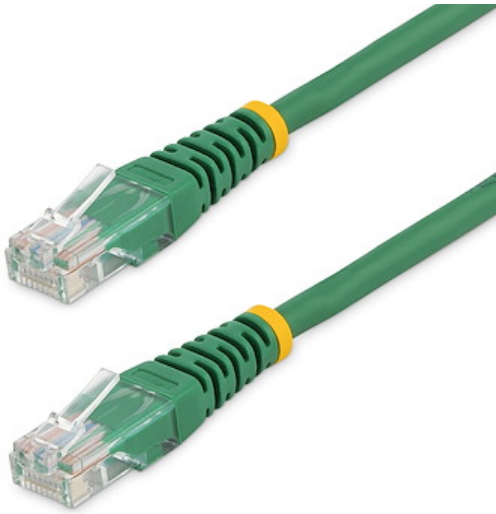

De M45PAT1GN CAT5e netwerkkabel (30 cm) voldoet aan of overtreft alle Categorie 5e kabelspecificaties en zorgt zo voor betrouwbare Ethernet-netwerkverbindingen, en is daarnaast voorzien van een duurzame groene PVC-mantel, waardoor u uw netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode kunt voorzien.

Voor langdurige prestaties is deze hoogwaardige CAT5e netwerkkabel voorzien van een gegoten PVC-trekontlasting die voorkomt dat de RJ45 connectoreindpunten in een scherpe hoek worden gebogen, waardoor het risico van kabelbeschadiging en dus slechtere netwerkprestatie wordt verminderd.

CAT5e kabels van StarTech.com zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders. Hoewel vele kabelfabrikanten een 'goedkopere' kabel aanbieden, bestaande uit een aluminiumkern met koperen coating, kiezen wij voor compromisloze kwaliteit om de allerhoogste waarde en topprestatie voor uw netwerkkabel te garanderen.

Deze CAT5e kabel is gemaakt van een 0,25 mm² koperdraad ter ondersteuning van vele verschillende Ethernet-applicaties zoals Power over Ethernet (PoE). Omdat wij een hoogwaardige koperdraad gebruiken, bieden onze kabels gemakkelijk het vermogen dat vereist is voor Power over Ethernet-applicaties, waarbij de kwalitatief mindere aluminiumkabels met koperen coating kunnen leiden tot onvoldoende vermogen, warmteontwikkeling, beschadiging van apparatuur en zelfs brand.

Deze gegoten netwerkkabel is voorzien van hoogwaardige connectors gemaakt van 50 micron goud, wat leidt tot een optimaal geleidingsvermogen en geen enkel signaalverlies vanwege oxidatie of corrosie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ontworpen voor gebruik met Fast Ethernet-netwerken
- Voor het verbinden van een hub met een distributiepaneel
- Verbindt werkstation met wandstopcontact

Eigenschappen

- Gegoten RJ45-connectoren
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaardbare grenzen te houden
- Gekleurde afscherming voor eventuele kleurcodering
- Vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen
- Hoogwaardig koperdraad met 0,25 mm² dikte

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 pair UTP
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Type kabel	Gegoten
Kabelstandaard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestaties

Kabelspecificatie	CAT5e - 100 MHz
-------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	1 - RJ-45
-------------	-----------

Connector B 1 - RJ-45

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20 (-4°F) - 60 (140°F)
Opslagtemperatuur	0 (32°F) - 30 (86°F)
Vochtigheid	60%RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Groen
Draaddikte	24 AWG
Type geleider	Gevlochten koper
Kabellengte	1.0 ft [0.3 m]
Lengte product	1.0 ft [0.3 m]
Breedte product	0.4 in [1.1 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
Gewicht product	0.4 oz [12.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.9 in [22.5 cm]
Breedte Verpakking	7.9 in [20.0 cm]
Hoogte Verpakking	0.3 in [8.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.9 oz [26.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - CAT5e netwerkkabel - 30 cm - groen
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.