

## Mini DisplayPort till HDMI- videoadapter

Produkt ID: MDP2HDMI



Med denna Mini DisplayPort till HDMI®-adapter kan du ansluta din mDP-dator till en HDMI-TV, -projektor eller -skärm. Adaptern fungerar med Mini DisplayPort-datorer som Ultrabook™ och alla Microsoft® Surface™ Pro-enheter med mDP.

Med mDP till HDMI-adaptern kan du ansluta din bärbara eller stationära dator eller surfplatta med Mini DisplayPort till en HDMI-skärm. Adaptern är kompatibel med mDP-portar samt Thunderbolt 1 och Thunderbolt 2 I/O-portar och stöder plug-and-play-anslutning för problemfri setup.

Mini DisplayPort-adaptern har en HDMI-honkontakt som stöder 7.1-audio så att din mDP-dator blir helt kompatibel med en HDMI-TV eller -projektor i hemmet eller på kontoret.

Mini DisplayPort till HDMI-konverteraren maximerar bärbarhet med en kompakt och lätt design, vilket gör den till det perfekta resetillbehöret till din Surface Pro eller Ultrabook och får enkelt plats i datorväskan. Denna superbärbara designen gör adaptern perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Med sitt stöd för videoupplösningar på upp till 1080p kommer du förvånas över den spektakulära bildkvaliteten som adaptern ger. Adaptern utnyttjar videoförmågorna som är inbyggda i din mDP-anslutning för att ge alla detaljer i fantastisk upplösning.

MDP2HDMI täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Ta med dig adaptorn när du reser för att ansluta till HDMI-skärmar vid mässor eller på hotellrum
- Anslut din bärbara BYOD-dator till hot desks med HDMI på kontoret eller till en projektor i styrelserummet
- Använd HDMI-bildskärmen som en andra bildskärm

## Funktioner

- Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design
- Problemfri anslutning med plug-and-play mDP till HDMI-videoadapter
- Kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-videoupplösningar på upp till 1080p
- Kompatibel med Thunderbolt 1 och Thunderbolt 2-portar

---

### Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	HDMI - 1.4
Audio	Ja

---

### Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p
Audio-specifikationer	5.1 surroundljud


---

### Kontakt(er)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	HDMI (19-stifts)

---

### Särskilda anmärkningar/krav

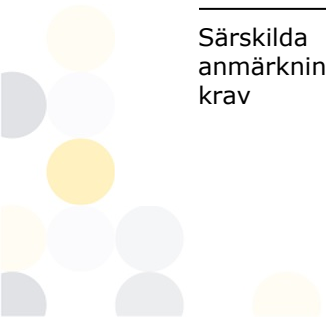

System- och kabelkrav DP++ port (DisplayPort ++ ) krävs på videokort eller videokälla (genomströmning av DVI och HDMI måste stödas)

---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet	10%-85%RH

---

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	5.1 in [13 cm]
Produktlängd	3.0 in [76.2 mm]
Produktbredd	1.6 in [40.0 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15.0 mm]
Produktvikt	0.7 oz [20.0 g]

---

Förpackning

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [17.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.0 oz [29.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Mini DisplayPort till HDMI-konverterare
-----------------	---

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

