

Mini-DisplayPort auf HDMI-Kabel (2 m) - 4K 30 Hz Video - mDP auf HDMI-Adapterkabel  
- Mini DP oder Thunderbolt 1/2 Mac/PC auf HDMI-Monitor - mDP auf  
HDMI-Konverterkabel - Weiß

Produkt-ID: MDP2HDMM2MW



Dieses 1,8 m lange Mini DisplayPort™-auf-HDMI®-Adapterkabel ermöglicht eine Einzelkabelverbindung von Ihrem mDP-fähigen Microsoft® Surface™ Pro, MacBook oder Ultrabook™ zu einem HDMI-Monitor oder -Projektor. Der passive Adapter unterstützt Videoauflösungen von bis zu Ultra HD 4K und ist Thunderbolt™-kompatibel, wenn er direkt an einen unterstützenden DisplayPort-über-Thunderbolt A/E-Anschluss angeschlossen wird.

Dieses Adapterkabel stellt sicher, dass Sie bei der Konvertierung von Mini DisplayPort auf HDMI eine erstaunliche Bildqualität mit der bis zu vierfachen Auflösung von 1080p erzielen können.

Der Adapter ist zudem abwärts kompatibel mit Displays und Videoquellen mit geringerer Auflösung. Dank Unterstützung für High Definition-Auflösungen von 1080p und 720p können Sie sicher sein, dass Sie auch in Zukunft noch die vorhandene Konfiguration für 4K-Video nutzen können.

Für die einfachste und diskreteste Installation verbindet dieser mDP-auf-HDMI-Adapter die Mini DisplayPort-Videoquelle direkt mit dem HDMI-Anschluss am Display. Anders als einige Konverter-Dongles benötigt dieser Adapter keine aktive Stromversorgung oder separate Videokabel.

Dank 2 m Länge bietet dieses Adapterkabel eine kompakte Verbindung ohne überschüssige Kabellängen und sorgt so für eine ordentliche, professionelle Installation. Für kürzere Installationen bieten wir auch ein 1 m langes mDP-auf-HDMI-Kabel (MDP2HDMM1MW), sodass Sie die richtige Kabellänge für Ihren Installationsbedarf auswählen können.

Der MDP2HDMM2MW ist ein eleganter weißer Adapter, der hervorragend zu Ihrem Mac-Computer passt und mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert wird.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Schließen Sie einen Mini DisplayPort-Computer an den HDMI-Monitor im Klassenzimmer oder Arbeitsplatz an
- Nutzung im Konferenzraum oder im Büro für Installationen, bei denen bis zu 2 m Kabel erforderlich sind
- Installation in Heim-Workstation, damit ein DisplayPort-Computer mit einem HDMI-Monitor kompatibel ist
- Schließen Sie Ihre DP-Videoquelle an ein 4K-HDMI-Display an

### Merkmale

- **PRODUKTLEISTUNG:** Das Mini DisplayPort 1.2 auf HDMI 1.4 Kabel (2 m) verbindet Ihren mDP Host mit einem HDMI-Display/Monitor | Unterstützt Ultra 4K 30 Hz (3840x2160) oder 4096x2160 Video bei 24 Hz, 7.1-Kanal Audio, HDCP 1.4, DPCP | abwärts kompatibel mit 1080p | Weiß
- **HOST-KOMPATIBILITÄT:** Passiver Mini DisplayPort auf HDMI-Kabel unterstützt mDP++-Quellen einschließlich Thunderbolt 1 & 2 MacBooks, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, Desktops (AMD FirePro/Nvidia Quadro), Laptops, Mini-ITX-Computer, Intel NUC & Docks
- **INTEGRIERTES DISPLAYKABEL:** Mini DP auf HDMI-Adapterkabel mit flexiblem Design mit integriertem Adapterchip im HDMI-Anschluss reduziert Kabelgewirr und sorgt für eine aufgeräumte Montage im Büro, Sitzungssaal oder Home Office; 2 m langes Kabel für bessere Kabelführung/Installation
- **ZUVERLÄSSIGE VERBINDUNG:** Das UHD mDP auf HDMI-Kabel ermöglicht eine direkte Verbindung mit Ihrem HDMI-Monitor, Display oder Beamer. Der Chip ist in den HDMI-Anschluss integriert, was den Signalverlust minimiert und ein kristallklares Bild liefert
- **BENUTZERFREUNDLICH:** Ohne Software oder Treiber ist das Mini DP auf HDMI-Konverterkabel mit jedem Betriebssystem kompatibel. Einschließlich macOS, Windows und Ubuntu; kompatibel mit MiniDP-Geräten wie Microsoft Surface PCs oder TB1/TB2 MacBooks


---

#### Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Active or Passive Adapter Passiv

AV-Eingang Mini DisplayPort - 1.2

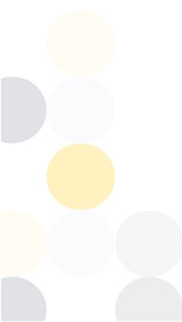

AV-Ausgang	HDMI - 1.4
Audio	Ja
Industrienormen	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4

---

#### Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
Unterstützte Auflösungen	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	7.1 Surround Sound
MTBF	2,183,131 Stunden

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	HDMI (19-polig)

---

#### Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	10%-85%

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Weiß
Kabellänge	6.6 ft [2 m]
Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]



Produktbreite	1.6 in [41.0 mm]
Produkthöhe	0.6 in [15.0 mm]
Produktgewicht	2.7 oz [77.4 g]

---

Verpackungsinformationen

Package Length	39.4 in [100.0 cm]
Package Width	1.6 in [41.0 mm]
Package Height	0.6 in [15.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.2 oz [120.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	mDP to HDMI adapter cable
--------------------	---------------------------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

